
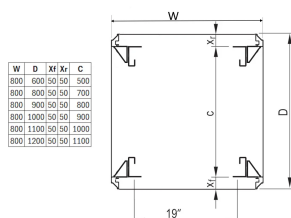


# Рама для шкафа Varistar CP, 47 U, высота 800, ширина 2200, глубина 900

## Data Solutions

### CATALOG NUMBER

**20630-119**

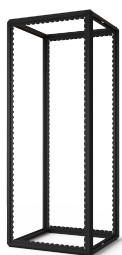

Сварная стальная рама Varistar для соответствия требованиям по статическим нагрузкам. Для интеграции 19-дюймовой, ETSI или монтажной панели.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

### FEATURES

Сварная рама, с порошковым покрытием, цвет темно-серый, RAL 7021

сталь, 1,5 мм, оцинкованная, с центральным заземлением/точкой заземления

Допустимая статическая нагрузка не более 1600 кг

Заказывайте регулируемые ножки отдельно

### PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 47U

Высота мм: 2200mm

Ширина мм: 800mm

Глубина мм: 900mm

Package Quantity: 1

Color: Black Grey

Color Code: RAL 7021

Frame Material: Сталь

Material: Сталь

Product Family: Varistar CP

Product Type: Cabinet/Rack Frame

Static Load: 1600kg

Type: Standard

Works With: Varistar CP

Net Weight: 41.49kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Комбинация поворотных роликов и поворотных роликов с регулируемыми ножками невозможна со стандартной рамой. Если Вам нужна такая комбинация, закажите мобильную раму.

## WARNING

---

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**