

# Selbstschneidender Kabelbinder von nVent CADDY



Der selbstschneidende Kabelbinder nVent CADDY ist eine vielseitige, werkzeuglose Datenkommunikationslösung zum Bündeln vieler Kabel. Dieses einfache, aber innovative Produkt verfügt über ein integriertes Schneidmesser für eine sichere Befestigung sowie ein sicheres und sauberes Abtrennen. Der selbstschneidende Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon vom Typ 6/6 verfügt über eine robuste Zugfestigkeit von 50 lb/22 kg.



## EIGENSCHAFTEN

- Beseitigt scharfe Kanten und schützt freiliegende Haut vor Schnittverletzungen bei der Installation
- Zum Schneiden per Twist-Lock, keine Schneidwerkzeuge erforderlich
- Verschiedene Farben, einschließlich einer schwarzen, UV-geschützten Version für spezifische Anforderungen
- RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Halogenfrei
- cULus Listed gemäß UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Zertifiziert zu gemäß IEC 62275



Katalognummer	Artikelnummer	Länge mm A	Zugfestigkeit kg	Verpackungsmenge	Farbe	Installations-temperatur	Installations-temperatur	Breite mm B	Dicke mm	Durchmesser mm C
CADTIESC8CNAP	601019	200	22	100	Naturfarben	0 °C	-20 to 85 °C	4,3	1,40	50
CADTIESC8CBAP	601018	200	22	100	Schwarz	0 °C	-20 to 85 °C	4,3	1,40	50
CADTIESC11CNAP	601001	280	22	100	Naturfarben	0 °C	-20 to 85 °C	4,3	1,40	76
CADTIESC11CBAP	601000	280	22	100	Schwarz	0 °C	-20 to 85 °C	4,3	1,40	76
CADTIESC14CNAP	601010	350	22	100	Naturfarben	0 °C	-20 to 85 °C	4,3	1,40	101
CADTIESC14CBAP	601009	350	22	100	Schwarz	0 °C	-20 to 85 °C	4,3	1,40	101

Konform mit: IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C)

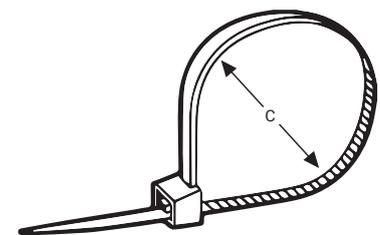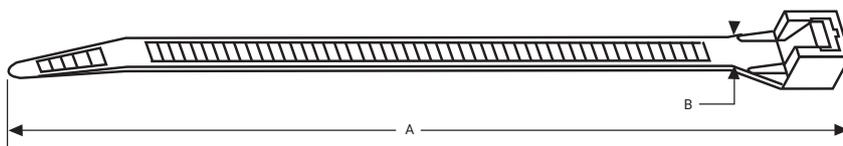

Unser starkes Markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF**

