


Bodenaufbauempfehlung für Holz, Parkett-, Laminat- und Vinylböden

Parkett-, Laminat- oder Vinylböden müssen einen maximalen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) von 0,15 m²K/W aufweisen. Die in den Verlegeanleitungen der Hersteller vorgeschriebenen Anweisungen für den Bodenbelag sollten zu jeder Zeit während der Verlegung eingehalten werden.

SCHWIMMENDE REFLECTA-INSTALLATION


FUSSBODENAUFBAU A:

1. Schwimmende Bodenbeläge:
Holz, Laminat,
Parkett, Vinylboden
2. Vlies oder Unterlegepappe
3. T2Red
4. Reflecta (Schwimmende Verlegung)
5. 0,2 mm alterungsbeständige
Kunststofffolie (200 mm Überlappung)
6. Unterboden
 - A. Holzbalken
 - B. Estrich
7. Dämmung

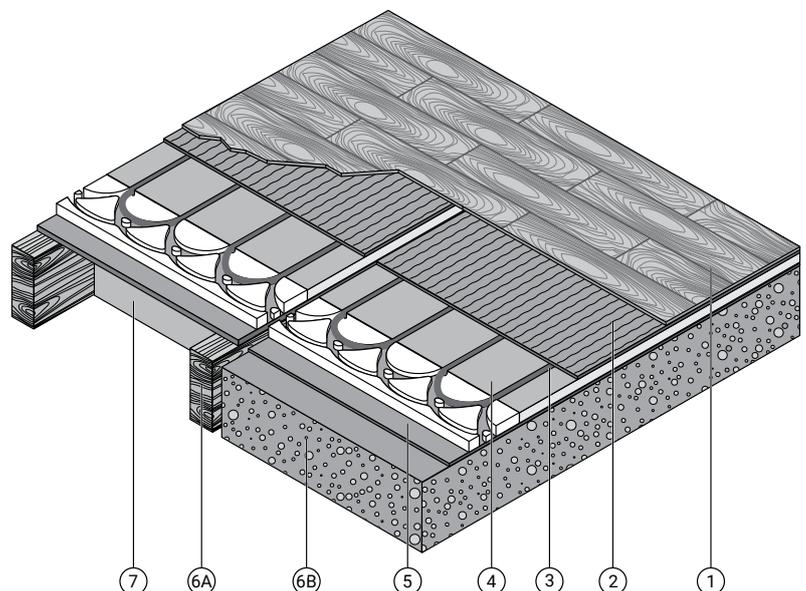

FUSSBODENAUFBAU B:



1. Holz, Laminat, Parkett, Vinylboden
2. Kleber
3. Spanholzplatte (6 mm)
schwimmend auf Reflecta verlegt
4. T2Red
5. Reflecta (Schwimmende Verlegung)
6. 0,2 mm alterungsbeständige
Kunststofffolie (200 mm Überlappung)
7. Unterboden
 - A. Holzbalken
 - B. Estrich
8. Dämmung

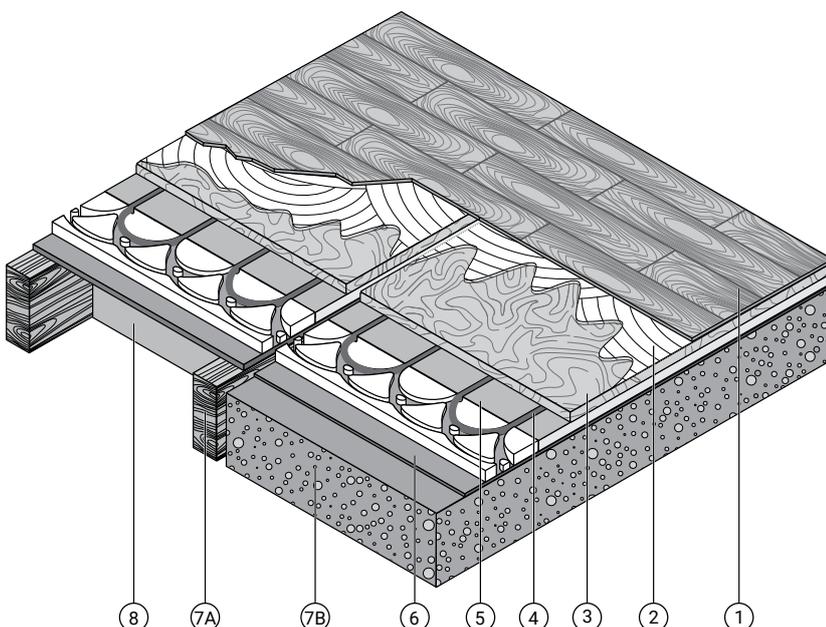

INSTALLATION MIT MECHANISCHER BEFESTIGUNG DER REFLECTA-PLATTEN

FUSSBODENAUFBAU C:


1. Holz, Laminat, Parkett, Vinylboden
2. Kleber
3. Raychem P-Fix Primer
4. T2Red
5. Reflecta + Mechanische Fixierung*
6. Unterboden Holzbalken
7. Dämmung

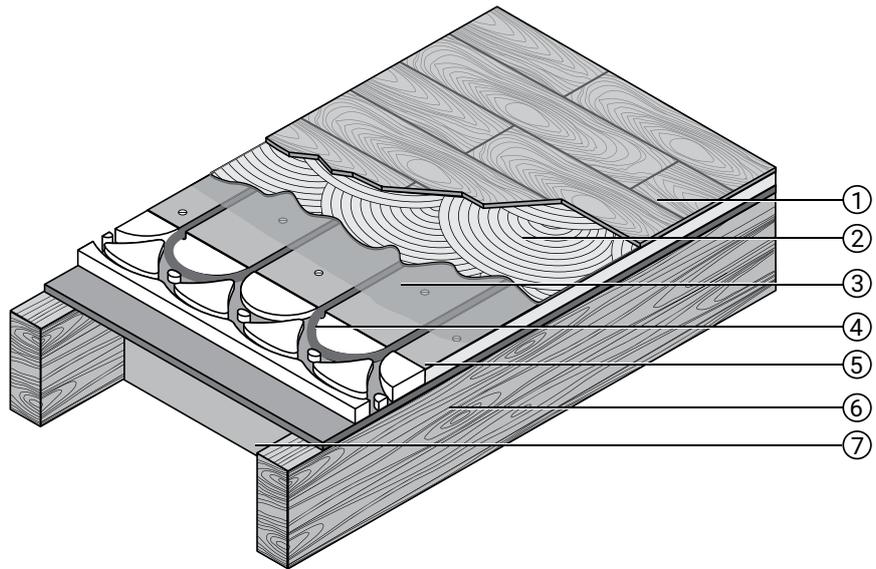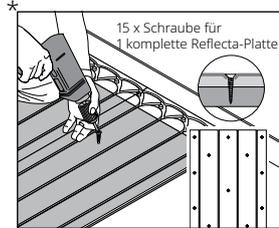

GEKLEBTE REFLECTA-PLATTEN INSTALLATION

FUSSBODENAUFBAU D:

1. Holz, Laminat, Parkett, Vinylboden
2. Kleber
3. Selbstnivellierende Ausgleichsmasse oder Estrich von 15-30 mm
4. Raychem P-Fix Primer
5. T2Red
6. Reflecta
7. Raychem A-Fix Kleber
8. Unterboden
 - A. Holzbalken
 - B. Estrich
9. Dämmung

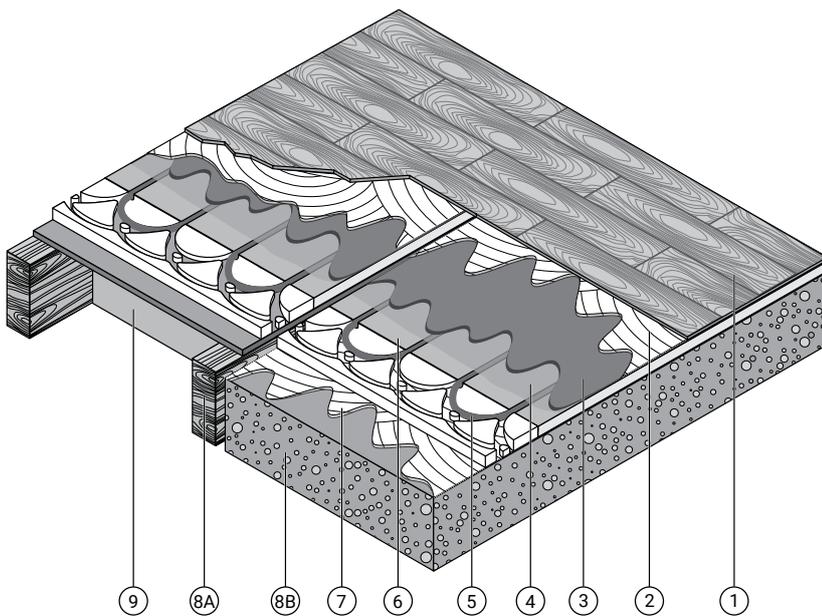

Deutschland

Tel 0800 181 82 05
SalesDE@chemelex.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com

Schweiz

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat