


Термоусаживаемый подсоединительный комплект для безопасных зон

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

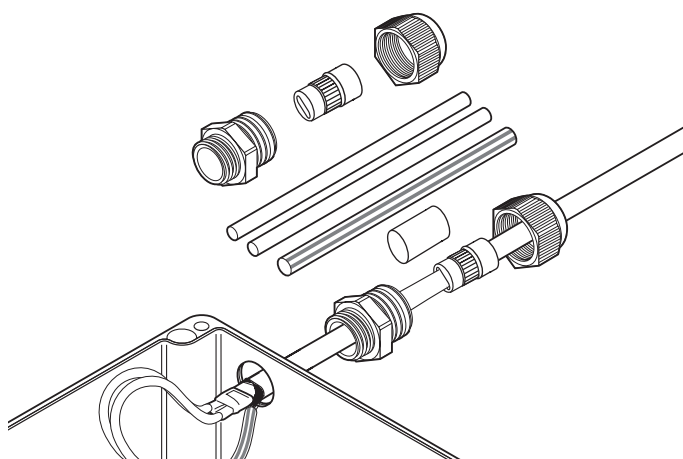

Подсоединительный комплект предназначен для заделки всех промышленных параллельных греющих кабелей nVent RAYCHEM BSA и BTV-CR в распределительной коробке с сохранением электроизоляции проводников и сердечника греющего кабеля.

Уплотнение сердечника греющего кабеля обеспечивается термоусаживаемыми манжетами. Втулка в составе комплекта позволяет поддерживать оптимальное уплотнение в различных условиях окружающей среды.

Назначение

Подсоединительный комплект для параллельных греющих кабелей BSA и BTV-CR в безопасной зоне

Комплектация

1 уплотнение с втулкой

1 жёлто-зелёная трубка и термоусаживаемые манжеты для уплотнения сердечника

1 инструкция по монтажу (многоязычная)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Тип	Термоусаживаемый
Размер резьбы	M25 x 1.5
Мин. температура окружающей среды	-20°C
Макс. температура воздействия (уплотнение)	100°C
Степень защиты IP	IP66

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальных зонах

Сертификация продукта



Более подробная информация о сертификации продукта, разрешениях и условиях безопасной эксплуатации приведена в руководстве по установке на сайте www.nVent.com/RAYCHEM

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	C25-01
Номер по каталогу (вес)	1244-020909 (0.06 кг)

Казахстан

Тел +7.7112.31.67.70
Факс +7.7122.32.55.54
saleskz@nVent.com



Наш мощный портфель брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF

©2024 nVent. Все знаки и логотипы nVent принадлежат компании nVent Services GmbH /ее аффилированным лицам или лицензированы ими. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компания nVent оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

RAYCHEM-DS-EU1236-C2501-RU-2410

nVent.com/RAYCHEM | 2