

BESKRIVNING



Raychem FrostGuard-ECO är en plug-in termostat med anläggningsgivare för användning tillsammans med Raychem FrostGuard värmekabel för frostskydd av rör.

Termostaten är försedd med stickpropp och ansluts i ett jordat eluttag. FrostGuard värmekabel ansluts sedan till termostaten.

FrostGuard-ECO levereras med en extern anläggningsgivare med tre meter fast givarkabel, som inte kan kortas eller förlängas. Anläggningsgivaren placeras normalt på rörledningen men kan även användas som en lufttemperaturgivare vid behov.

Termostaten har ett justerbart inställningsvärde (börvärde) mellan 0-10 °C. FrostGuard-ECO möjliggör energibesparingar med upp till 80% jämfört med en anläggning utan styrning.

APPLIKATIONER

FrostGuard-ECO är lämplig för användning i:

- Bostäder
- Garage
- Fritidshus
- Husvagnar
- Lantbruk och trädgård
- Byggbaracker och andra tillfälliga installationer
- Frostskydd av kondensvatten från t ex värmepumpar och kylmaskiner.

FÖRDELAR

Enkel installation - anslut termostaten till ett jordat uttag, placera givaren och anslut FrostGuard värmekabel.

Ger betydande energibesparingar på upp till 80%.

Förhindrar att FrostGuard är kontinuerligt påslagen under vinterperioden.

Vattentemperaturen stiger inte på grund av värmekabelinstallationen.

TEKNISKA DATA

Nätspänning:	230 Vac
Temperaturområde:	0 °C till +10 °C
Max. drifttemperatur:	+40 °C
Min. drifttemperatur:	-20 °C (givaren klarar en lägre temperatur)
IP-klass:	IP20, för placering inomhus
Mått:	105 mm x 73 mm x 83,3 mm (H x B x D).
Godkännanden:	Testad och godkänd enligt EN 60730-1 och EN 60730-2-9, CE-märkt.
LED-indikering:	(i) Spänning fram till enheten (röd LED) (ii) a. Spänning fram till värmekabeln (grön LED) b. Indikering av fel på givarkabeln (orange LED)


PRODUKTREFERENS

Artikelbenämning	Produktnamn	E-nr	RSK-nr	EAN-kod
R-FG-CONT-ECO-CEE74	FrostGuard ECO Control	85 817 01	243 02 87	5414506014563

RELATERADE PRODUKTER

Produktnamn	E-nr	RSK-nr
FrostGuard 2 m	89 461 02	240 80 72
FrostGuard 4 m	89 461 04	240 80 73
FrostGuard 6 m	89 461 06	240 80 74
FrostGuard 8 m	89 461 08	240 80 75
FrostGuard 10 m	89 461 10	240 80 76
FrostGuard 13 m	89 461 13	240 80 77
FrostGuard 16 m	89 461 16	240 80 78
FrostGuard 19 m	89 461 19	240 80 79
FrostGuard 22 m	89 461 22	240 80 80
FrostGuard 25 m	89 461 25	240 80 81
FrostGuard 30 m	89 461 27	246 00 00
FrostGuard 35 m	89 461 29	246 00 01
FrostGuard 40 m	89 461 31	246 00 02
FrostGuard 50 m	89 461 33	246 00 03
FrostGuard 60 m	89 461 35	246 00 04
FrostGuard 80 m	89 461 37	246 00 05
FrostGuard 100 m	89 46139	246 00 06

MÅTT

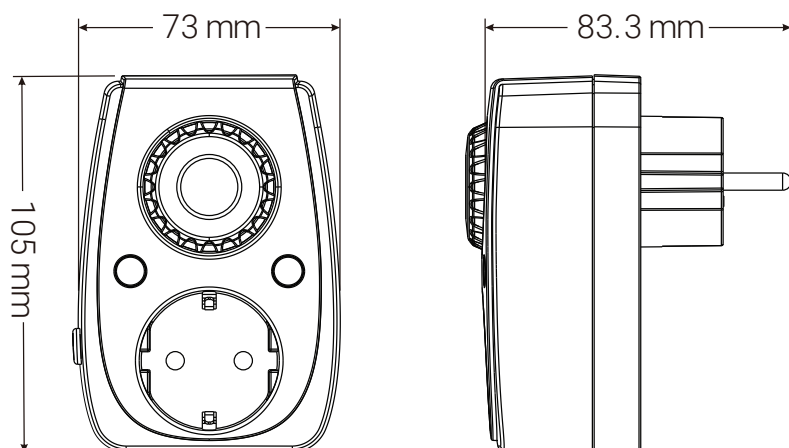

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat