



CONNECT AND PROTECT

Eurorack

04/2025

ÜBERSICHT

HAUPKATALOG

Schränke 1

Wandgehäuse ... 2

Schrank-,
Wandgehäuse-
Zubehör 3

Klimatechnik ... 4

Elektronik-
gehäuse 5

Baugruppenträger/
19"-Einschübe .. 6

Frontplatten,
Steckbaugruppen,
Kassetten 7


Systeme 8

Netzgeräte 9

Backplanes 10

Steckverbinder,
Frontelemente-
system 11

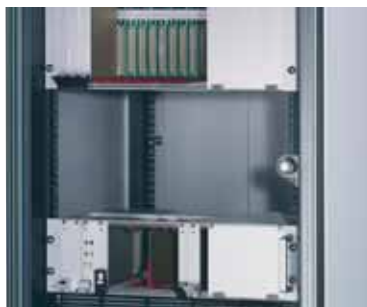Anhang 12




19"-Raster im Holm integriert

00105004



Einfache Lösung für verkürzte Türen

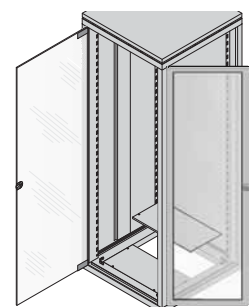00105005



Türen können auch seitlich
montiert werden

00105003

00105066

NORMEN / APPROBATIONEN

- Außen- und Innenabmessungen entsprechen:
IEC 60297-3-100
- Schutzart IP 40 nach IEC 60529
- Schutzleiterverbindungen entsprechen:
DIN EN 50178 / VDE 0160

Schränke – Eurorack

ÜBERSICHT

19"-ELEKTRONIKSCHRANK

- Schutzart bis IP 40
- Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen, Verkleidungsteile innenliegend
- Statische Traglast 400 kg
- Neue Farben: RAL 7021 (schwarzgrau) oder Farbkombination RAL 7021/RAL 7035 (schwarzgrau/lichtgrau)



SERVICEPLUS

- z. B. Individuelle Konfiguration und Montage
- z. B. Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
- z. B. Holmvarianten
- z. B. Kundenspezifische Lösungen (elektromagnetisch geschirmte Anwendungen)

Übersicht 1.270

Einleitung 1.272
Maßbilder 1.274

eurorack

Front-/Rücktür
Türlagerwinkel für verkürzte Türen ... 1.279
Bodenblech 1.280
Sockel 1.280
Kabelführung mit C-Profilen 1.282
Kabelöse für C-Profil 1.283
Gleitschiene 1.284
Kabelschellen 1.283
Fachboden stationär/ ausziehbar 1.285
Kabeltrasse 1.287
Kabelbinder 1.288
Klettband 1.288

ServicePLUS configuration 19"-eurorack 1.289
ServicePLUS configuration Universal-eurorack 1.300

Schränke – Eurorack

EURORACK - DER "KLASSIKER"



00108005

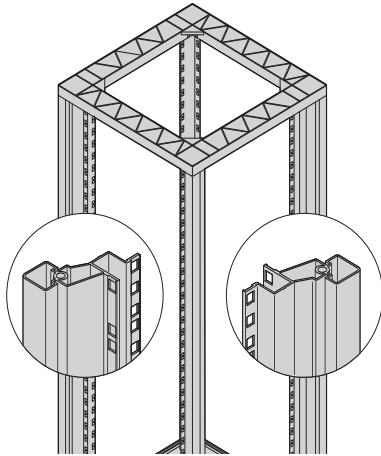
Schön anzusehen ist er, der Klassiker unter den Elektronikschränken, und das hat einen Grund. Sein tragendes Gestell besteht aus Aluminium-Druckgussrahmen und Aluminium-Holmen, die mit ihren Kannelierungen wirken wie klassische Säulen. Deshalb werden beim eurorack - wie auch beim NOVASTAR - die Verkleidungsteile nicht außen an das Gestell montiert, sondern innen zwischen Rahmen und Holme. Diese bleiben also sichtbar und geben dem Schrank sein unverwechselbares Design.

Der Schrank ist in zwei Farbzusammenstellungen erhältlich. Grundgestell und Dach sind dabei immer in schwarzgrau (RAL 7021) ausgeführt. Mit schwarzgrauen Verkleidungsteilen (Seitenwänden, Türen und Rückwänden) erhalten Sie einen komplett schwarzen Schrank, wie er heutzutage in Tonstudios oder Rechenzentren modern ist. Oder Sie wählen die Verkleidungsteile in lichtgrau (RAL 7035). Durch die unterschiedliche Lackierung des Gestells und der Seitenteile kommen die Aluminiumprofile besonders zur Geltung. Ganz klassisch und dennoch zeitlos modern!

Schränke – Eurorack

EURORACK - GESTELLE


19"-Gestell



00108058

Anders als bei anderen Schrankkonzepten, deren Höhe auf gängige mm-Abstufungen im Außenmaß ausgerichtet wird, haben sich die Erfinder des eurorack im Innenmaß konsequent an den Höheneinheiten der 19"-Technik orientiert. 19"-Einbauten schließen dadurch in der Höhe mit dem Gestell innen bündig und ohne störende Zwischenräume ab. Und damit auch in der Breite keine Zwischenräume entstehen, gibt es das 19"-Gestell, bei dem die 19"-Ebene bereits in die senkrechten Schrankholme integriert ist. Voll bestückt mit 19"-Einbauten macht der Schrank deshalb optisch ganz ohne Abdeckblenden, Dekorrahmen oder Türen eine Top-Figur. Wer dennoch eine Tür vorbauen möchte, der findet dazu mit der eurorack-Vollglastür eine tolle Design-Option und vor der 19"-Ebene auch genügend Platz, denn diese ist gegenüber der Vorderkante des Holms um 60 mm nach hinten versetzt.

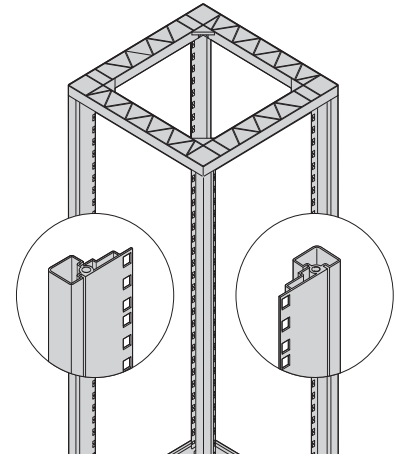Universal-Gestell




01008059

Ist ein größerer Abstand zur 19"-Ebene erforderlich, so kann der Anwender auf das Universalgestell zurückgreifen und separate 19"-Winkelprofile montieren. Diese sind dann auf Tiefenstreben alle 25 mm in der Tiefe positionierbar.


Aber auch 800 mm breite Schränke lassen sich auf Basis des Universalgestells realisieren. Zum Beispiel ausgestattet mit Fachböden größtmöglicher Stellfläche oder mit Einbauten, die über die 19"-Technik hinaus mehr Flexibilität erfordern.

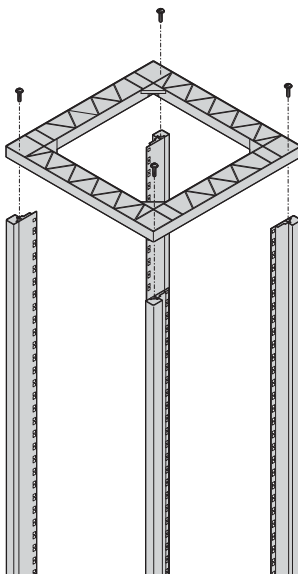WEITERE BESONDERHEITEN




00108060

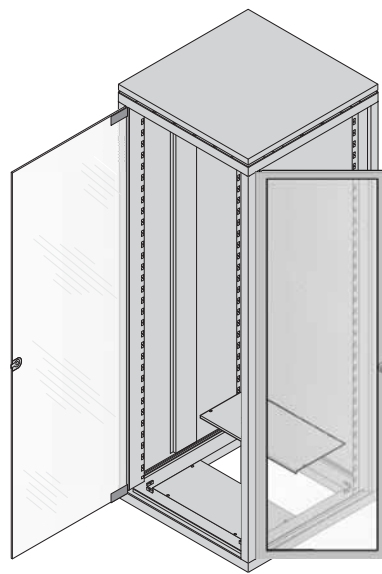Druckgussrahmen und Gestell werden verschraubt; der Schrank ist dadurch zerlegbar



00105066

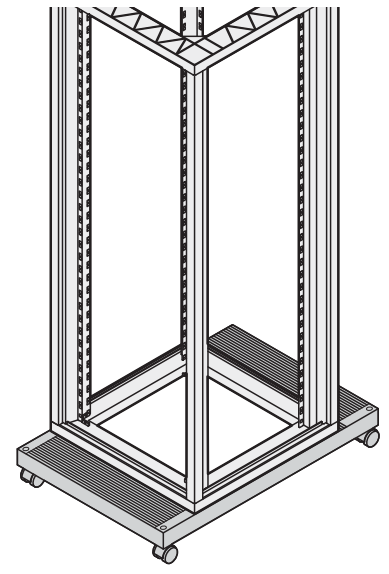Türen können wegen der symmetrischen Holmabmessungen auch seitlich eingesetzt werden




00108052

Mobil durch fahrbaren Sockel

Schränke – Eurorack

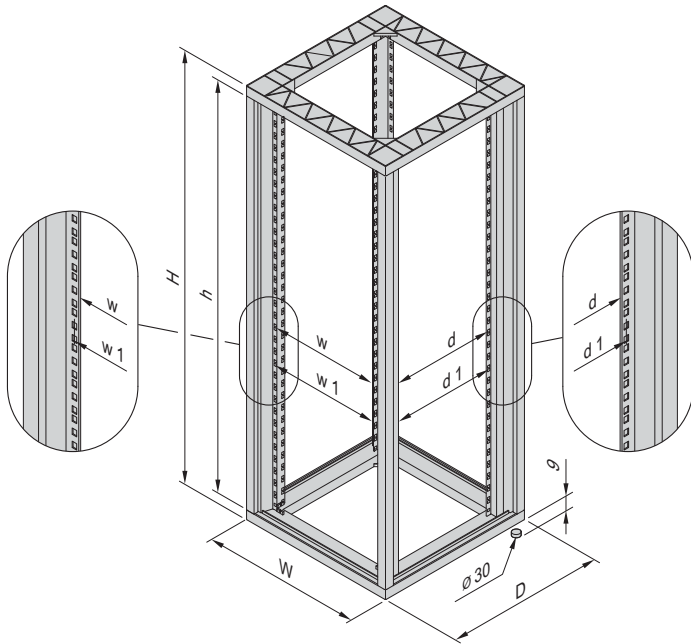MAßBILDER 19"-GESTELL



Höhe


H mit Füße mm	H ohne Füße mm	Nutzbare Höhe h HE	mm
998	989	20	890,5
1220	1211	25	1112,5
1398	1389	29	1290,5
1620	1611	34	1512,5
1798	1789	38	1690,5
2020	2011	43	1912,5
2198	2189	47	2090,5

Breite


Schränkbreite W mm	Holmabstand w mm	Anschraubmaß w1 mm	Fußabstand w2 mm
600	451	465	412

Tiefe

Schränktiefe D mm	c-Maß c mm	Holmabstand d mm	Anschraubmaß d1 mm	Fußabstand d2 mm
600	480	382	396	412
800	680	582	596	612
900	780	682	696	712



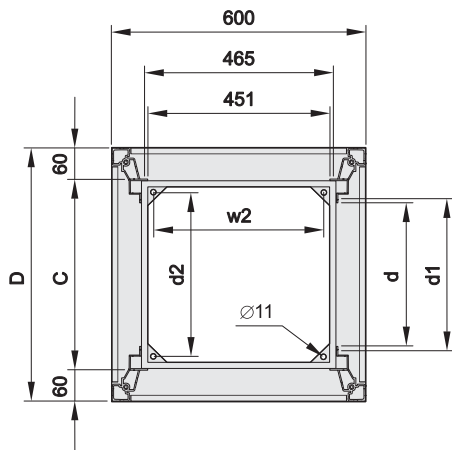


Holm 60 mm vertieft

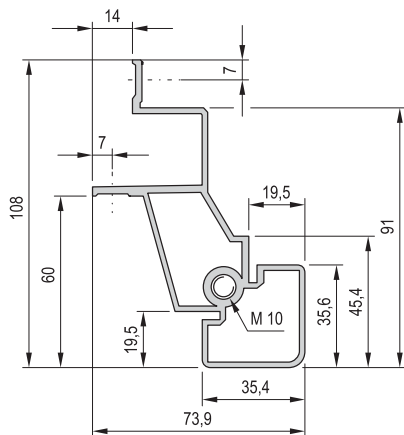

Schränke – Eurorack

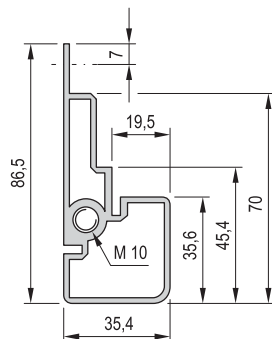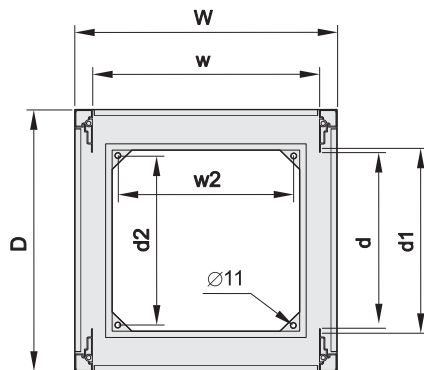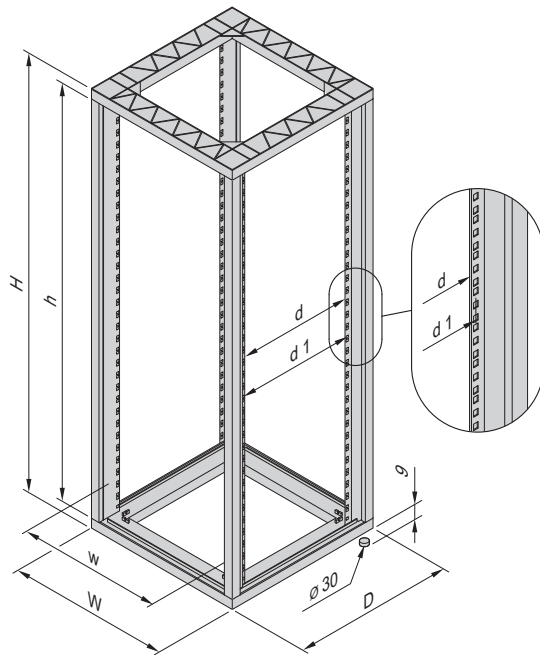MAßBILDER UNIVERSAL-GESTELL



Höhe

H mit Füße mm	H ohne Füße mm	Nutzbare Höhe h HE	mm
998	989	20	890,5
1220	1211	25	1112,5
1398	1389	29	1290,5
1620	1611	34	1512,5
1798	1789	38	1690,5
2020	2011	43	1912,5
2198	2189	47	2090,5

Breite

Schränkbreite W mm	Holmabstand w mm	Fußabstand w2 mm
600	528	412
800	728	612

Tiefe

Schränktiefe D mm	Holmabstand d mm	Anschraubmaß d1 mm	Fußabstand d2 mm
600	426	440	412
800	626	640	612
900	726	740	712

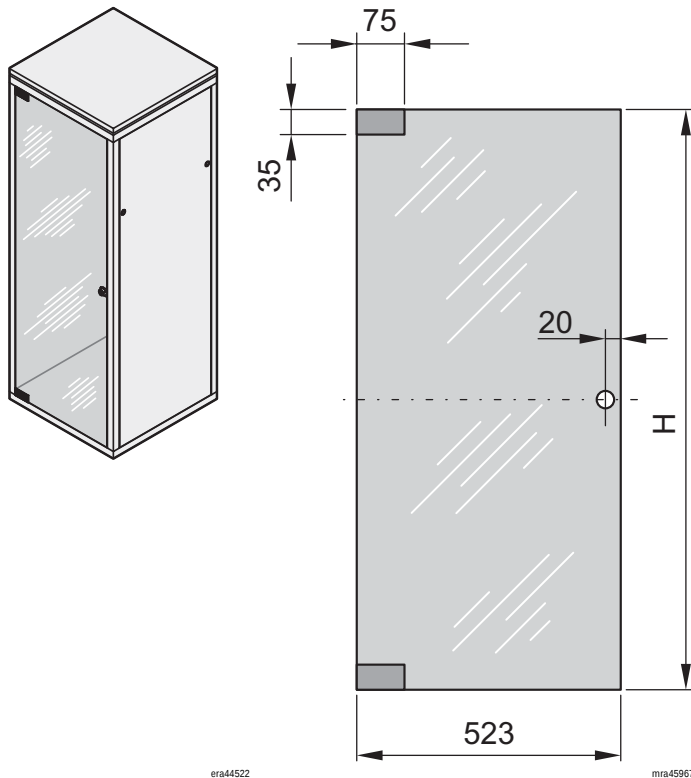
00105056

00105059

00106052

Schränke – Eurorack

GLASTÜR, 120°-ÖFFNUNGSWINKEL



- Kann an allen vier Seiten montiert werden
- Öffnungswinkel 120°

LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Glastür, Sekurit 6 mm, rauchgrau
2	1	Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
3	2	Scharnier, St, 3 mm, tiefschwarz (RAL 9005)
4	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe mm	Nutzbare Höhe HE	H mm	Für Schrankbreite mm	Bestell-Nr.
782	16	733	553	20117-744
945	20	911	553	20117-745
1167	25	1133	553	20117-746
1290	29	1311	553	20117-747
1567	34	1534	553	20117-748
1798	38	1711	553	20117-749
2020	43	1934	553	20117-751
2198	47	2111	553	20117-752

- Türen mit Öffnungswinkel 180° siehe Seite 1.291
- Weitere Abmessungen siehe ServicePLUS Seite 1.291

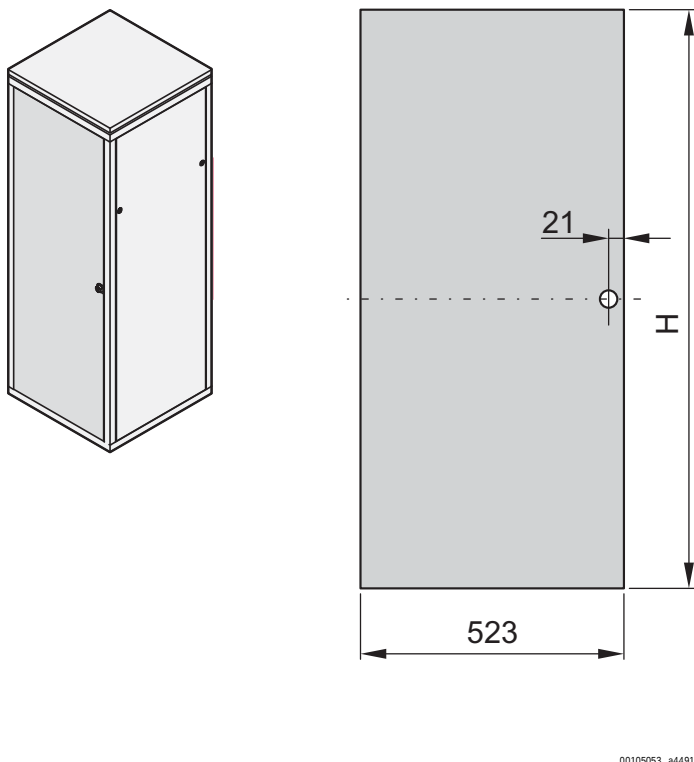STAHLTÜR, 120°-ÖFFNUNGSWINKEL



- Kann an allen vier Seiten montiert werden
- Öffnungswinkel 120°
- Farbe schwarzgrau (RAL 7021) oder lichtgrau (RAL 7035)

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Stahltür, St, 1 mm
2	1	Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
3	1	Befestigungsmaterial


BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe mm	Nutzbare Höhe HE	H mm	Für Schrankbreite mm	Farbe RAL 7021 Bestell-Nr.	FarbeRAL 7035 Bestell-Nr.
767	16	733	600	22117-934	21117-184
945	20	911	600	22117-935	21117-185
1167	25	1133	600	22117-936	21117-186
1290	29	1311	600	23117-012	21117-187
1567	34	1534	600	22117-937	21117-188
1798	38	1711	600	22117-938	21117-189
2020	43	1934	600	22117-940	21117-190
2198	47	2111	600	22117-942	21117-191

- Weitere Abmessungen siehe ServicePLUS Seite 1.292
- **180°-Stahltür mit Schwenkhebelgriff** siehe ServicePLUS configuration, Seite 1.292

Schränke – Eurorack

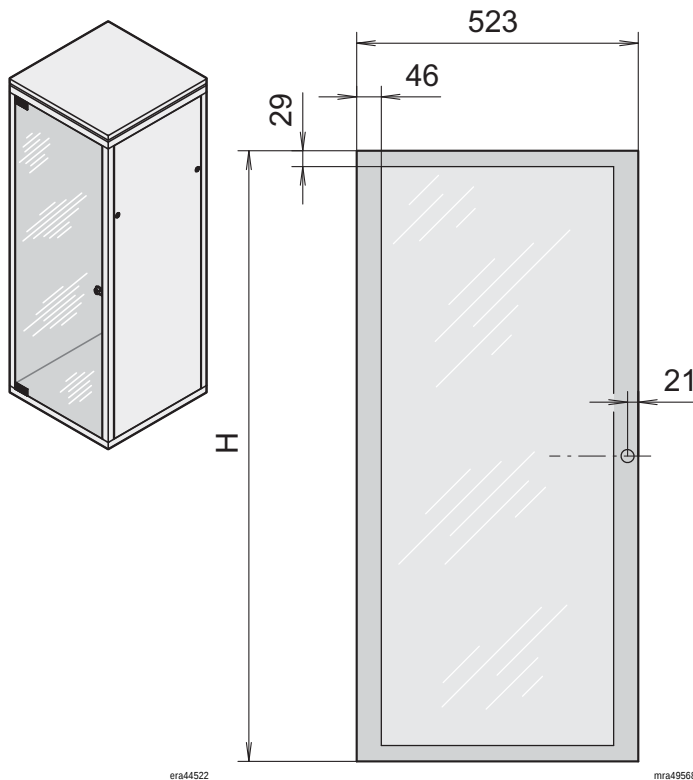VERGLASTE TÜR, 120°-ÖFFNUNGSWINKEL



- Kann an allen vier Seiten montiert werden
- Öffnungswinkel 120°
- Rahmenfarbe schwarzgrau (RAL 7021) oder lichtgrau (RAL 7035)

LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Türrahmen, Al, 2 mm, RAL 7035
2	1	Acrylscheibe, 2 mm, farblos
3	1	Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
4	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrank- höhe mm	Nutzbare Höhe HE	H mm	Für Schrank- breite mm	Farbe RAL 7021 Bestell-Nr.	FarbeRAL 7035 Bestell-Nr.
782	16	733	600	22117-943	20117-769
945	20	911	600	22117-944	20117-770
1167	25	1133	600	22117-945	20117-771
1290	29	1311	600	23117-011	20117-772
1567	34	1534	600	22117-946	20117-765
1798	38	1711	600	22117-947	20117-766
2020	43	1934	600	22117-949	20117-767
2198	47	2111	600	22117-951	20117-768

- Weitere Abmessungen siehe ServicePLUS configuration Seite 1.292

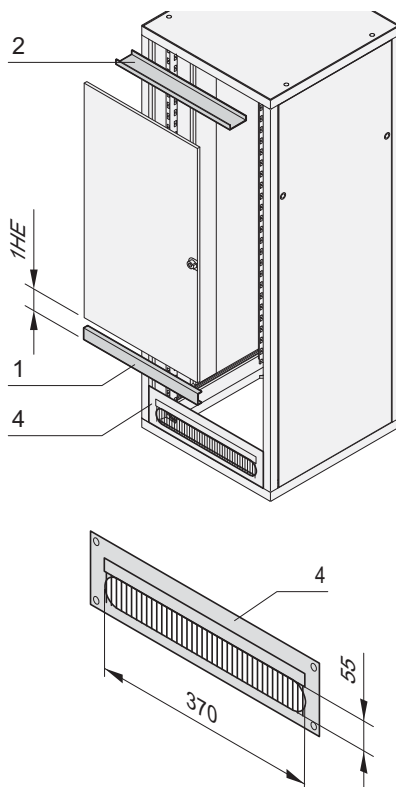TÜRLAGERWINKEL FÜR VERKÜRZTE TÜREN



- Für Türen die nicht über die volle Schrankhöhe gehen
- 1 HE Einbauraum nötig (kann oberhalb und unterhalb der Tür eingebaut werden)
- Der Freiraum kann durch 19"-Blindplatten oder Kabeldurchführungsplatte 3 HE/4 HE abgedeckt werden

LIEFERUMFANG (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Türlagerwinkel, 19", St, 1,5 mm, RAL 7021
2	1	Frontblende, St, 1 mm, RAL 7021, Abdeckung für Rahmen
3	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN


Beschreibung	Bestell-Nr.
Türlagerwinkel für verkürzte Türen	22117-798
Pos. 4 Kabeldurchführung 3 HE , RAL 7021, mit Bürstenleiste und Befestigungsmaterial, 1 Stück	20118-796
Pos. 4 Kabeldurchführung 4 HE , RAL 7021, mit Bürstenleiste und Befestigungsmaterial, 1 Stück	20118-797

- 19"-Frontplatten siehe Kapitel Schrankzubehör, Seite 3.2

Kabeldurchführungsplatte

Schränke – Eurorack

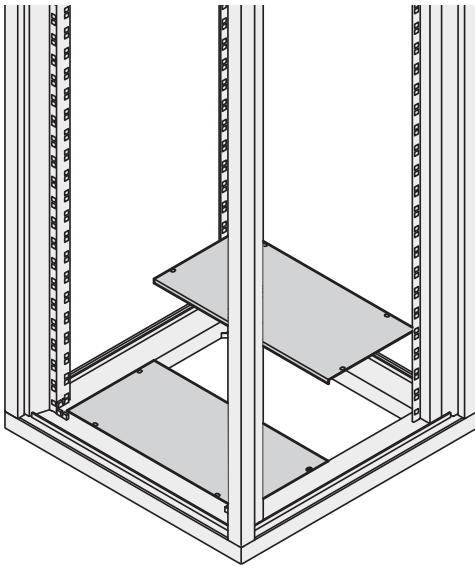BODENBLECH



00108051

- Zum Abdecken der Bodenöffnung, zweiteilig
- Befestigung am Rahmen, aufliegend



LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Bodenblech, St, 1,5 mm, Breite 469 mm, RAL 7021, Tiefe 234 mm (bei Schranktiefe 600 mm), Tiefe 334 mm (bei Schranktiefe 800 mm)
2	1	Befestigungsmaterial


BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankbreite mm	Für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.
600	600	22117-826
600	800	22117-827

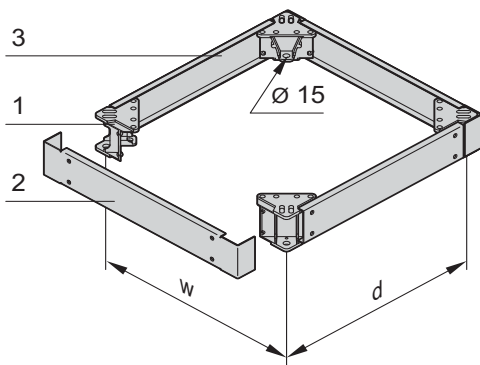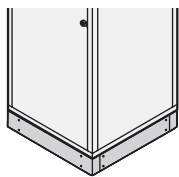SOCKEL GESCHLOSSEN



ERA44532 00108057

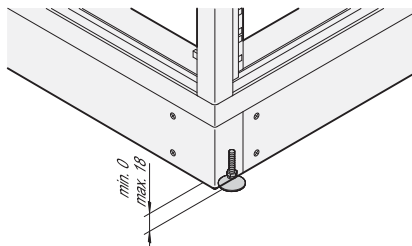

era44553

- Höhe 100 mm
- Blenden allseitig abnehmbar

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	Eckstück, Al-Druckguss
2	2	Blende, St, 2,5 mm, RAL 7021, für vorn und hinten
4	2	Blende, St, 2,5 mm, RAL 7021, für seitlich
4	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN


Für Schrankbreite mm	Für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.
600	600	22117-830
600	800	22117-831
Nivellierfüße Traglast 100 kg/Fuß, St und PA, schwarz, VPE 4 Stück		21101-201

HINWEIS

- Lenkrollen sind nicht mit Sockel verwendbar

Schränke – Eurorack

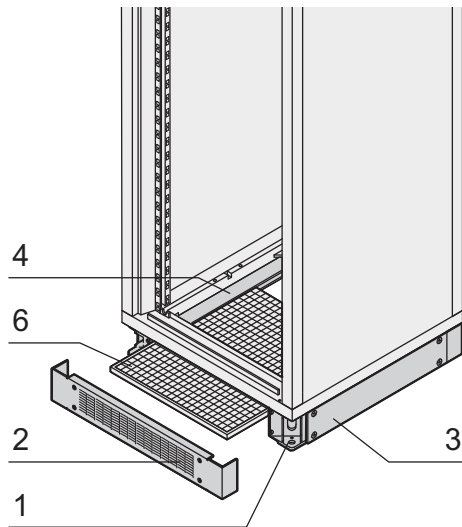SOCKEL MIT BELÜFTUNG



- Höhe 100 mm
- Blenden allseitig abnehmbar
- Ausbaumöglichkeit mit Filter

LIEFERUMFANG (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	Eckstück, Al-Druckguss
2	2	Blende, St, 2,5 mm, RAL 7021, für vorn und hinten, mit Lüftungsschlitzen
3	2	Blende, St, 2,5 mm, RAL 7021, für seitlich
4	2	Filteraufnahme
5	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankbreite mm	Für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.
600	600	22117-864
600	800	22117-865
Filtermatte Pos. 6 für Schranktiefe 600 mm, Breite 600 mm, VPE 3 Stück		60114-514
Filtermatte Pos. 6 für Schranktiefe 800 mm, Breite 600 mm, VPE 3 Stück		60114-515

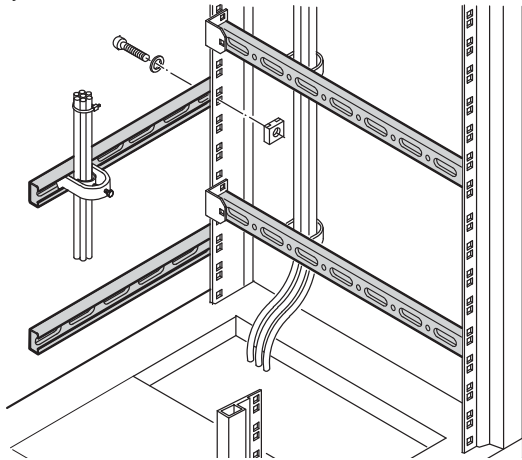
HINWEIS

- Filtermatte nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Schränke – Eurorack


MONTAGESYSTEM MIT C-PROFILIEN

Montagesystem




ertp0020

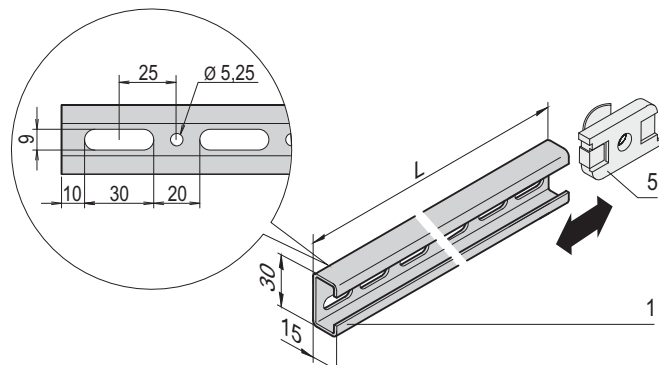C-Profil/Schiebemutter




ertp0021

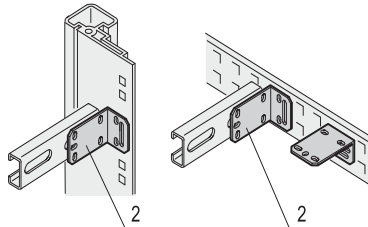Befestigungswinkel




ertp0022

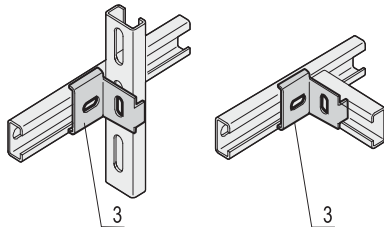Kombiwinkel



ertp0024

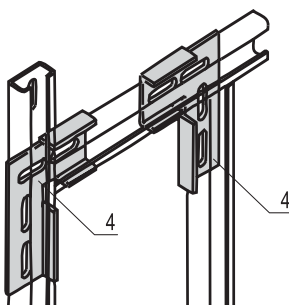L-Winkel



ertp024a

- Das Montagesystem dient dem Aufbau von horizontalen und vertikalen Montageebenen; durch Kombiwinkel und L-Winkel in Verbindung mit Schiebemuttern sind die C-Profile stufenlos positionierbar
- Schiebemuttern, Kabelösen oder Kabelschellen können direkt in die C-Profile eingesetzt werden

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	siehe Bestellinformationen	C-Profil, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankbreite mm	Für Schranktiefe mm	Für Schrankhöhe mm	Länge L mm	Menge/ VPE Stück	Bestell-Nr.
600	600	—	450	4	22114-455
600	800	—	650	4	22114-457
600	900	—	750	4	22114-458
800	600	—	650	4	22114-457
800	800	—	650	4	22114-457
—	—	1600	1500	2	22114-460
—	—	1800	1650	2	22114-461
—	—	2000	1900	2	22114-462

Pos. 2 Befestigungswinkel für Schrankholm oder Tiefenstrebenmontage, St, 2,5 mm, verzinkt, VPE 4 Stück, inkl. Befestigungsmaterial **21120-145**

Pos. 3 Kombiwinkel zum Verbinden von zwei C-Profilschienen, St, 2,5 mm, verzinkt, VPE 4 Stück, inkl. Befestigungsmaterial **21120-146**

Pos. 4 L-Winkel zur Stoß- oder Eckverbindung von zwei C-Profilschienen, St, 2,5 mm, verzinkt, 2 Stück rechte Winkel und 2 Stück linke Winkel, inkl. Befestigungsmaterial **21120-147**

Pos. 5 Schiebemutter für C-Profilschiene VPE 10 Stück **21120-140**

Pos. 5 Schiebemutter für C-Profilschiene VPE 100 Stück **21101-127**

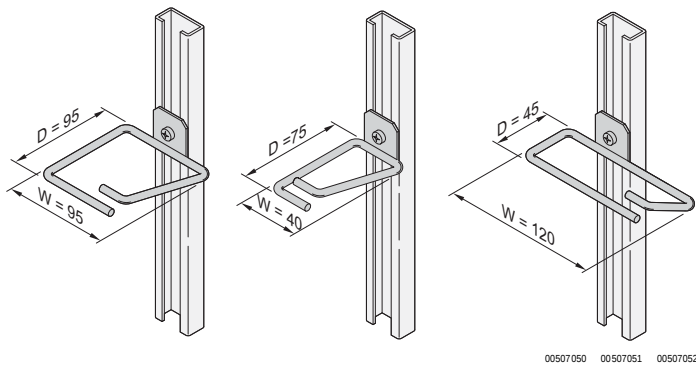
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35

HINWEIS

- Winkel für Montage bitte separat bestellen

Schränke – Eurorack

KABELÖSEN FÜR C-PROFIL



LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	Kabelöse, Rundstahl, 6 mm, verzinkt, mit integrierter Verdreh-sicherung


BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	W mm	D mm	Bestell-Nr.
Kabelöse für C-Profil	120	45	20118-339
Kabelöse für C-Profil	40	75	20118-554
Kabelöse für C-Profil	95	95	20118-340
Befestigungsmaterial für 4 Kabelösen, VPE 1 Satz			21101-596

HINWEIS

- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

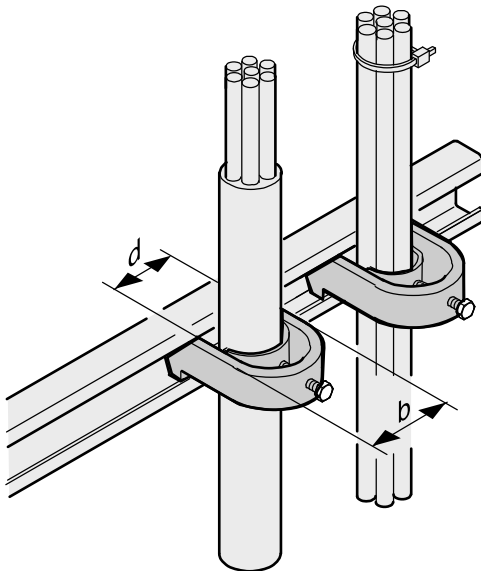KABELSCHELLEN



- Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilschienen und Kabelabfangschienen

LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	10	Kabelschelle, St, 2 mm, verzinkt, mit Halbschalen aus Kunststoff

BESTELLINFORMATIONEN


Für Kabelbündel d mm	b mm	Bestell-Nr.
18 ... 22mm	26	20118-775
22 ... 26mm	30	20118-776
26 ... 30mm	34	20118-777
30 ... 34mm	38	20114-728
34 ... 38mm	45	20114-729
38 ... 42mm	48	20114-730
42 ... 46mm	51	20114-731
46 ... 50mm	54	20118-778

Schränke – Eurorack

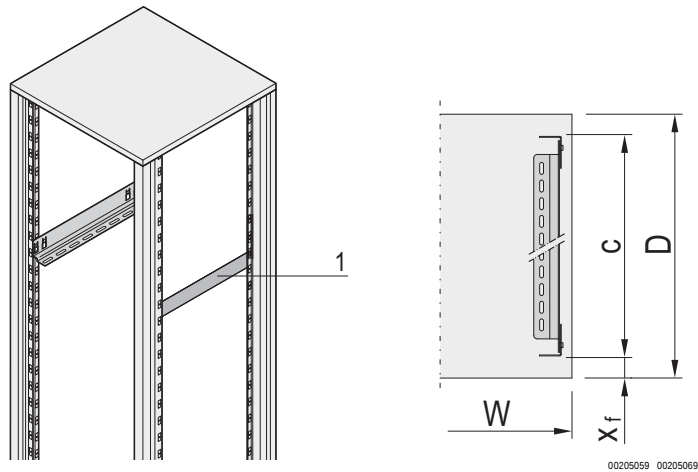GLEITSCHIENE



c = Abstandsmaß der 19"-Holme

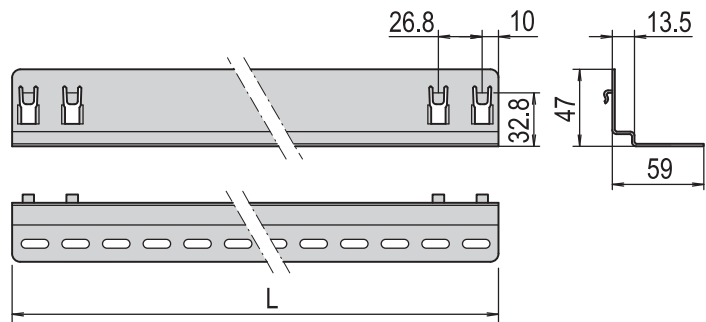

L = Länge

- Zum sicheren und einfachen Einbau von schweren 19"-Einschüben
- In 1 HE-Schritten am Holm einhängbar
- Traglast max. 25 kg pro Paar

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	10	Gleitschiene zum Einhängen, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial


BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe mm	Länge L mm	c mm	Xf mm	Bestell-Nr.
600	420	480	60	21127-197
800	620	680	60	21127-198

HINWEIS

- Einbau nur am 19"-Holm möglich
- Weitere Abmessungen siehe ServicePLUS Seite 1.298

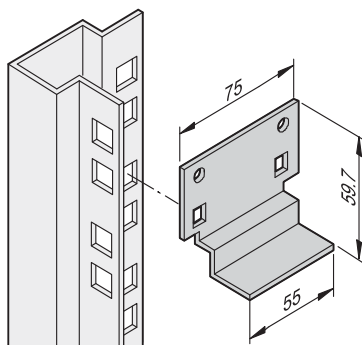KURZGLEITSCHIENE



- Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen
- In 1 HE-Schritten einhängbar
- Statische Traglast max. 15 kg pro Paar

LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	2 / 10	Kurzgleitschiene, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Menge/VPE	Bestell-Nr.
Kurzgleitschiene	2	20118-592
Kurzgleitschiene	10	20118-593

Schränke – Eurorack

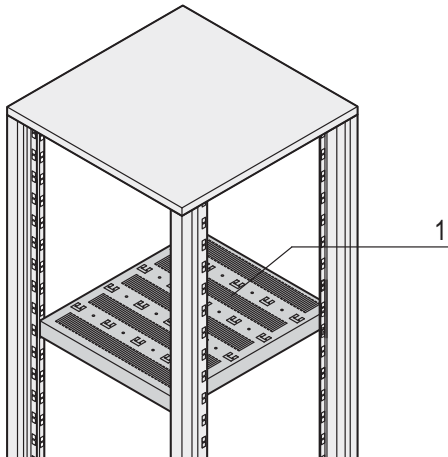19"-FACHBODEN, STATIONÄR, 75 KG



- Statische Traglast 75 kg
- Einbauhöhe 1 HE, zur Montage an den Schrankholmen, volle Tiefe
- Mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Fachboden, St 1,5 mm, RAL 7021
2	1	Befestigungsmaterial inkl. Erdungssatz


BESTELLINFORMATIONEN

Schrankabmessungen W x D mm	Nutzbare Ablagefläche w x d mm	x _f mm	x _r mm	c mm	Bestell-Nr.
600 x 600	477 x 443	60	60	480	22117-842
600 x 800	477 x 643	60	60	680	22117-843

00105054

HINWEIS

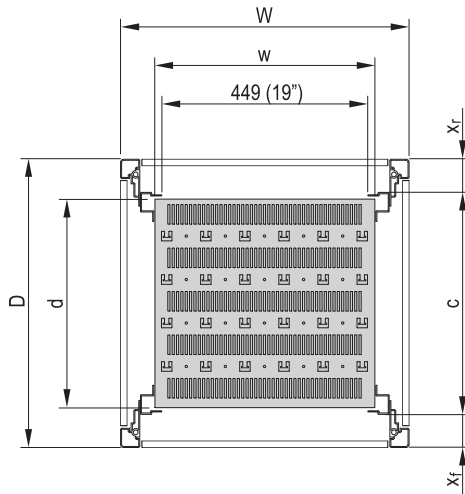
- Weitere Abmessungen siehe ServicePLUS Seite 1.299



00105050

Schränke – Eurorack

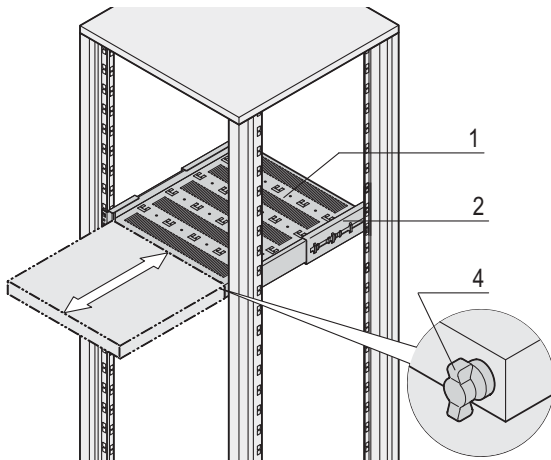19"-FACHBODEN, AUSZIEHBAR, 70 KG




- Statische Traglast bei Vollauszug 70 kg
- Einbauhöhe 2 HE, zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen
- Inkl. Teleskopschienen
- Verriegelung mit Knebelschloss möglich
- Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern
- 2 Versionen
 - volle Tiefe
 - um 100 mm verkürzte Tiefe für rückwärtige Kabelführung

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Fachboden mit Perforation, St, 1,5 mm, RAL 7021
2	2	Teleskopschiene, 2 HE
3	1	Befestigungsmaterial

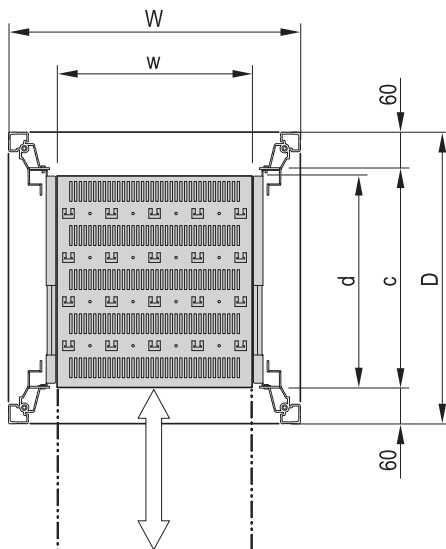Volle Tiefe




00105052

BESTELLINFORMATIONEN

Volle Tiefe

Schranksabmessungen W x D mm	Nutzbare Ablagefläche w x d mm	c mm	Volle Tiefe Bestell-Nr.
600 x 600	405 x 482	480	21130-353
600 x 800	405 x 682	680	21130-355
Pos. 4 Knebelschloss für 1 ausziehbaren Fachboden (rechts oder links montierbar), 1 Stück			23130-092
Erdung für ausziehbaren Fachboden VPE 1 Satz, für NOVASTAR, eurorack			21120-189

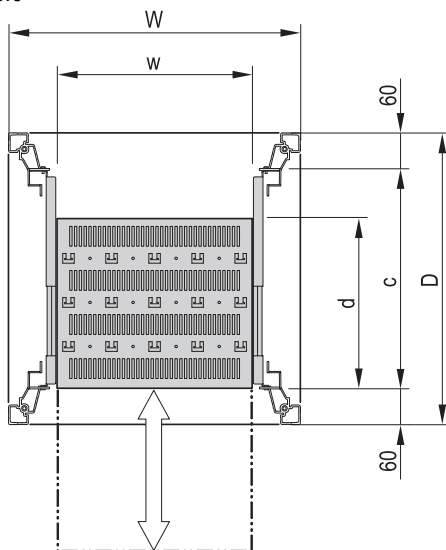Verkürzte Tiefe



00105069

BESTELLINFORMATIONEN

Verkürzt um 100 mm


Schranksabmessungen W x D mm	Nutzbare Ablagefläche w x d mm	c mm	Verkürzt um 100 mm Bestell-Nr.
600 x 600	405 x 382	480	21130-352
600 x 800	405 x 582	680	21130-354
Pos. 4 Knebelschloss für 1 ausziehbaren Fachboden (rechts oder links montierbar), 1 Stück			23130-092
Erdung für ausziehbaren Fachboden VPE 1 Satz, für NOVASTAR, eurorack			21120-189

c = max. Abstandsmaß der 19"-Winkelprofile

00105070

Schränke – Eurorack

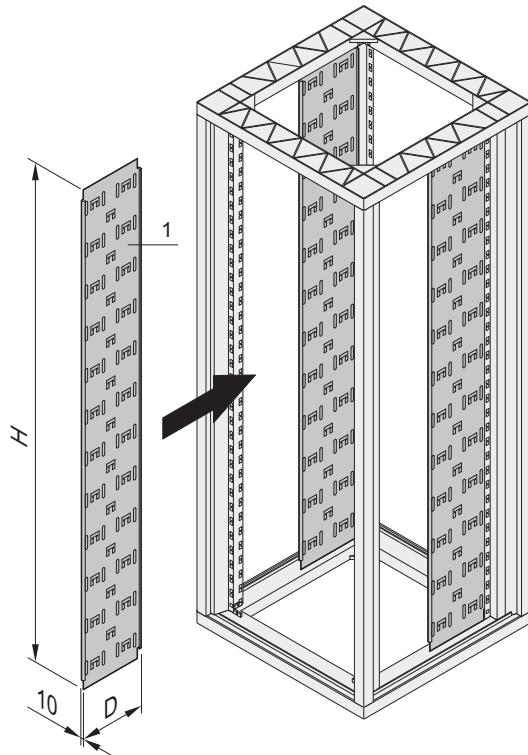KABELTRASSE



- Zur direkten Montage am Gestell, vertiefter Einbau mit Tiefenstreben
- Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettband
- Farbe RAL 7021 (schwarzgrau) und RAL 7035 (lichtgrau)
- Breite 150 mm und 250 mm

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Kabeltrasse mit Lochungen, St, 1 mm
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN


Für Schrankhöhe H		D	RAL 7021	RAL 7035
HE	mm	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
38	1798	150	23117-020	23117-026
43	1934	150	23117-021	23117-027
47	2020	150	23117-022	23117-028
38	1798	250	23117-023	23117-029
43	1934	250	23117-024	23117-030
47	2020	250	23117-025	23117-031
Tiefenstrebe für 19"-eurorack 600 mm Schranktiefe, St, 1,5 mm, AlZn, VPE 2 Stück				22117-376
Tiefenstrebe für 19"-eurorack 800 mm Schranktiefe, St, 1,5 mm, AlZn, VPE 2 Stück				22117-377

00108050

HINWEIS

- Kabelbinder siehe Seite 1.288
- Klettband siehe Seite 1.288

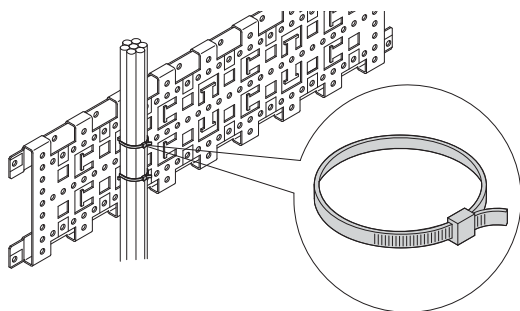KABELBINDER



01005078


LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	25	Kabelbinder, Kunststoff

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung		Bestell-Nr.
Kabelbinder	92 mm x 2,5 mm	20118-351
Kabelbinder	186 mm x 5 mm	20118-352
Kabelbinder	360 mm x 5 mm	20118-353

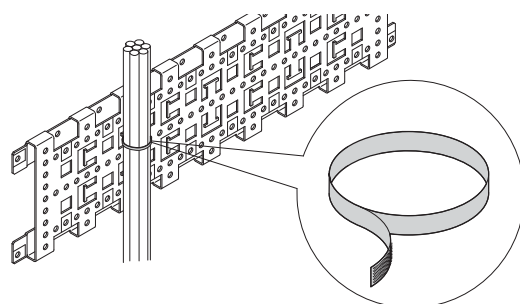KLETTBAND



01005079

- Länge 300 mm (für Kabelbündel mit Durchmessern bis zu max. 90 mm)

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	10	Klettband, PE/PA, schwarz, Länge 300 mm


BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Klettband	20118-624

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

EURORACK 19" SERVICEPLUS: KONFIGURATION UND MONTAGE

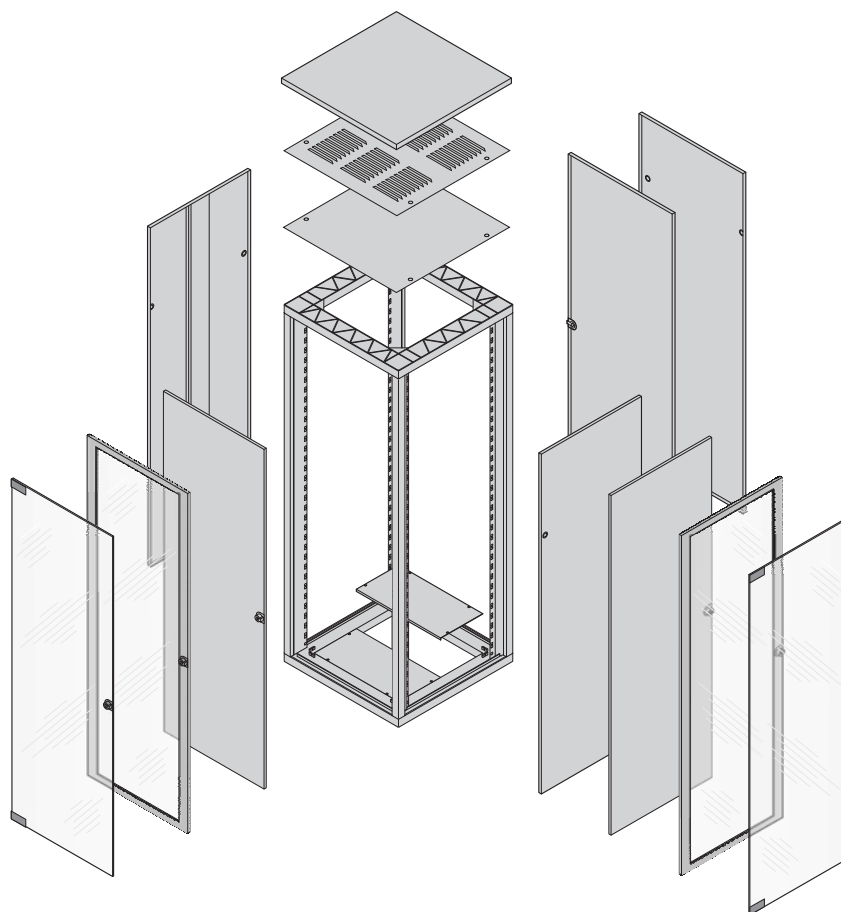- Abmessungen:
 - Höhe: 20 ... 47 HE (998 ... 2198 mm)
 - Breite: 600 mm
 - Tiefe: 600, 800 mm
- Farben:
 - Gestell, Dach, Sockel in schwarzgrau (RAL 7021);
 - Seitenwände, Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021)
- Stellen Sie Ihren Schrank aus Einzelteilen zusammen (bitte bei jeder Artikelnummer /05 anfügen)
- Nach Auswahl der gewünschten Schrankabmessung führt Sie die Zeilennummer (erste Spalte der Konfigurationstabellen) über alle Seiten hinweg durch die für diese Abmessung möglichen Konfigurationen (Beispiel siehe unten)
- Der Schrank wird montiert und ist innerhalb von 10 Arbeitstagen versandfertig









	Seite
Gestell, Anreihersatz, Erdung, Nivellierfüße, Lenkrollen	1.290
Seitenwände, Glastüren	1.291
Türen	1.292
Türlagerwinkel, Kabeldurchführung	1.293
Dächer einliegend	1.294
Dächer angehoben	1.295
Bodenblech, Sockel	1.296
Dritte 19"-Ebene, seitliche Kabelführung	1.297
19"-Gleitschienen	1.298
19"-Fachböden, stationär oder ausziehbar	1.299
Maßbilder 19"-Gestell	1.274
ServicePLUS configuration eurorack Universal	1.300

0
0
1
Konfigurationsbeispiel (hier: Zeile Nr. 14)

Menge	Beschreibung	Bestell-Nr
1	Gestell 19", RAL 7021, Höhe 2020 mm, Breite 600 mm, Tiefe 800 mm, 1 Stück	22117-779/05
1	Nivellierfüße, VPE 4 Stück	21101-201/05
1	Seitenwand, geschraubt, RAL 7035, VPE 2 Stück	21117-172/05
1	Glastür für vorne, RAL 7035, Öffnungswinkel 120°, 1 Stück	20117-751/05
1	Stahltür für hinten, RAL 7035, Öffnungswinkel 120°, 1 Stück	21117-190/05
1	DIN-Profilhalbzylinder, 1 Stück	60114-121/05
..		

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

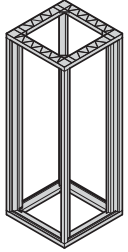
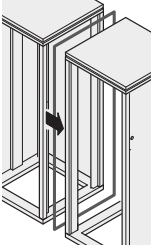
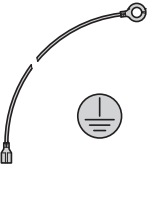
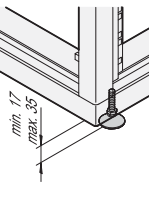
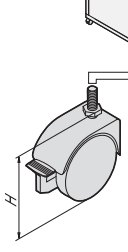
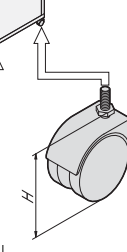
EURORACK 19"
GESTELL, ANREIHSATZ, ERDUNG, NIVELLIERFÜßE, LENKROLLEN
BESTELLINFORMATIONEN

					19"-Gestell 19"-Ebene vorn und hinten	Anreihsatz	Erdung	Nivellierfüße	Lenkrollen	
										
					19"-Gestell, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil, RAL 7021, festes Abstandsmaß zw- ischen vorderer und hinterer 19"-Ebene era45341	dient zum Verschrauben zweier Schränke, Dichtstreifen aus PU-Schaum ertp0070	für Gestell, Tür, Seitenwand, Dach, Bodenblech aza43284	St, PA, schwarz, Traglast 100 kg pro Fuß era44553	Traglast 180 kg pro Satz	Traglast 300 kg pro Satz
									Montage erfolgt direkt am Gestell, Höhe H = 93 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Lenkrollen ohne Feststeller	Montage erfolgt direkt am Gestell, Höhe H = 110 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Lenkrollen ohne Feststeller era44556
Schranksabmessungen					1 Stück montiert	1 Stück lose beigelegt	VPE 1 Satz montiert	VPE 4 Stück montiert	VPE 4 Stück lose beigelegt	VPE 4 Stück lose beigelegt
Nr.	HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm						
1	20	998	600	600	22117-977	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
2	20	998	600	800	22117-978					
3	25	1220	600	600	22117-979	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
4	25	1220	600	800	22117-980					
5	29	1398	600	600	22117-981	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
6	29	1398	600	800	22117-982					
7	34	1620	600	600	22117-772	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
8	34	1620	600	800	22117-773					
9	34	1620	600	900	22117-774					
10	38	1798	600	600	22117-775	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
11	38	1798	600	800	22117-776					
12	38	1798	600	900	22117-777					
13	43	2020	600	600	22117-778	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
14	43	2020	600	800	22117-779					
15	43	2020	600	900	22117-780					
16	47	2198	600	600	22117-983	20117-156	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
17	47	2198	600	800	22117-781					
18	47	2198	600	900	22117-984					

Gestell-Maßbilder siehe Seite 1.274

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

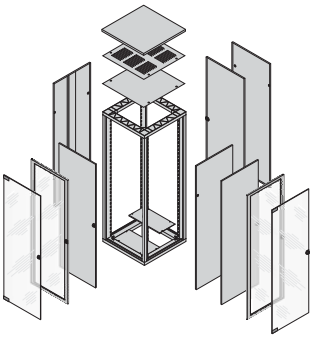  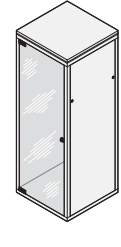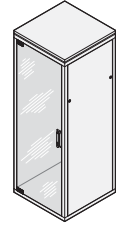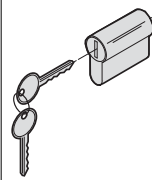EURORACK 19"
SEITENWÄNDE, GLASTÜREN
BESTELLINFORMATIONEN

					Seitenwand mit Drehriegel		Seitenwand mit Sicherheitsschloss		Glastür Öffnungswinkel 120°		Glastür Öffnungswinkel 180°		DIN-Profilhalbzylinder	
					 ERA44517		 ERA44517		 mra45967		 00101506		 SZA44484	
					St, 1 mm, RAL 7035, 2 Drehriegel; anstelle einer Seitenwand lassen sich seitlich auch Türen montieren		St, 1 mm, RAL 7021, 2 Drehriegel; anstelle einer Seitenwand lassen sich seitlich auch Türen montieren		Scheibe rauchgrau, Sekurit, 6 mm, Si- cherheitsschloss mit 2 Schlüsseln		Scheibe rauchgrau, Sekurit, 6 mm, Schwenkhebelgriff (inkl. Blindeinsatz)		DIN- Profilhalbzylinder für Schwenk- hebelgriff	
		Schranksabmessungen			RAL 7035		RAL 7021		RAL 7035		RAL 7021		1 Stück	
					VPE 2 Stück		VPE 2 Stück		VPE 2 Stück		VPE 2 Stück		montiert	
Nr.	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	20	998	600	600	21117-158	22117-993	—	—	20117-745	—	—	—	—	—
2	20	998	600	800	21117-167	22117-994	—	—	20117-745	—	—	—	—	—
3	25	1220	600	600	21117-159	22117-995	—	—	20117-746	—	—	—	—	—
4	25	1220	600	800	21117-168	22117-996	—	—	20117-746	—	—	—	—	—
5	29	1398	600	600	21117-160	22117-997	22117-185	23117-002	20117-747	22117-239	60114-121	—	—	—
6	29	1398	600	800	21117-169	22117-998	22117-186	23117-003	20117-747	22117-239	60114-121	—	—	—
7	34	1620	600	600	21117-161	22117-958	22117-173	23117-004	20117-748	22117-227	60114-121	—	—	—
8	34	1620	600	800	21117-170	22117-959	22117-177	23117-005	20117-748	22117-227	60114-121	—	—	—
9	34	1620	600	900	21117-179	22117-960	22117-181	23117-006	20117-748	22117-227	60114-121	—	—	—
10	38	1798	600	600	21117-162	22117-961	22117-174	23117-007	20117-749	22117-228	60114-121	—	—	—
11	38	1798	600	800	21117-171	22117-962	22117-178	23117-008	20117-749	22117-228	60114-121	—	—	—
12	38	1798	600	900	21117-180	22117-963	22117-182	23117-009	20117-749	22117-228	60114-121	—	—	—
13	43	2020	600	600	21117-163	22117-964	22117-175	22117-968	20117-751	22117-229	60114-121	—	—	—
14	43	2020	600	800	21117-172	22117-965	22117-179	22117-969	20117-751	22117-229	60114-121	—	—	—
15	43	2020	600	900	21117-181	22117-966	22117-592	22117-970	20117-751	22117-229	60114-121	—	—	—
16	47	2198	600	600	21117-164	22117-999	22117-176	23117-010	20117-752	22117-230	60114-121	—	—	—
17	47	2198	600	800	21117-173	22117-967	22117-180	22117-971	20117-752	22117-230	60114-121	—	—	—
18	47	2198	600	900	21117-182	23117-001	22117-593	22117-972	20117-752	22117-230	60114-121	—	—	—

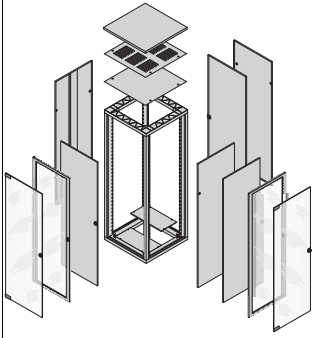
 
 
 
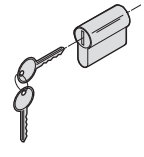
Türen können auch an der Seite montiert werden

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

EURORACK 19"

TÜREN

BESTELLINFORMATIONEN



					Verglaste Acrylglastür	Stahltür	Stahltür		
					Öffnungswinkel 120°	Öffnungswinkel 120°	Öffnungswinkel 180°	DIN-Profilhalbzylinder	
					 a4491b Türrahmen, Al, 2 mm, RAL 7021; Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	 00101506 St, 1 mm, RAL 7035, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	 00101504 St, 1 mm, RAL 7035 Schwenkhebelgriff (inkl. Blindeinsatz, DIN-Profilhalbzylinder separat bestellen)	 SZA444B4 DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff	
Schranksabmessungen					RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	
Nr.	HE	mm	Breite	Tiefe	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
1	20	998	600	600	20117-770	22117-944	21117-185	22117-935	–
2	20	998	600	800					
3	25	1220	600	600	20117-771	22117-945	21117-186	22117-936	–
4	25	1220	600	800					
5	29	1398	600	600	20117-772	23117-011	21117-187	22117-012	22117-201
6	29	1398	600	800					
7	34	1620	600	600	20117-765	22117-946	21117-188	22117-937	22117-189
8	34	1620	600	800					
9	34	1620	600	900					
10	38	1798	600	600	20117-766	22117-947	21117-189	22117-938	22117-190
11	38	1798	600	800					
12	38	1798	600	900					
13	43	2020	600	600	20117-767	22117-949	21117-190	22117-940	22117-191
14	43	2020	600	800					
15	43	2020	600	900					
16	47	2198	600	600	20117-768	22117-951	21117-191	22117-942	22117-192
17	47	2198	600	800					
18	47	2198	600	900					

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

EURORACK 19"

TÜRLAGERWINKEL, KABELDURCHFÜHRUNG

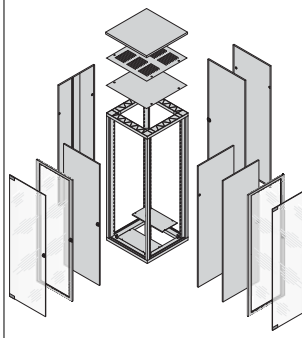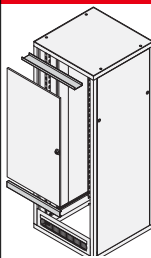BESTELLINFORMATIONEN

					Türlagerwinkel für 19"-Gestell	Kabeldurchführung	
						3 HE	4 HE
					 00105068	 07011081	
					St, 1,5 mm, RAL 7021, Montage vorn oder hinten, oberhalb oder unterhalb der verkürzten Tür, 1 HE Einbauraum, 19"-Kabeldurchführung separat bestellen	Rahmen, St, 2,5 mm, RAL 7021; mit schwarzer Bürstenleiste; für verkürzte Türen oder Rückwände	
Schranksabmessungen							
Nr.	HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
1	20	998	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
2	20	998	600	800			
3	25	1220	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
4	25	1220	600	800			
5	29	1398	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
6	29	1398	600	800			
7	34	1620	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
8	34	1620	600	800			
9	34	1620	600	900			
10	38	1798	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
11	38	1798	600	800			
12	38	1798	600	900			
13	43	2020	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
14	43	2020	600	800			
15	43	2020	600	900			
16	47	2198	600	600	22117-798	20118-796	20118-797
17	47	2198	600	800			
18	47	2198	600	900			

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

EURORACK 19"









DÄCHER EINLIEGEND

BESTELLINFORMATIONEN

					Dach einliegend		Kranösen	Dachlüfter für einliegendes Dach, gekieimt			
					geschlossen	gekieimt		Lüfterblech ohne Ventilatoren	Ventilator für Lüfterblech	Thermostat	Drehzahlregler
					 ERA44525 St, 1 mm, RAL 7021	 ERA45344 St, 1 mm, RAL 7021	 ERA44560 Kranöse für einliegendes Dach, Anwendung und Belastung DIN 582	 ertp0055 St, 1,5 mm, RAL 7021, alle 6 Öffnungen mit PE-Blindstopfen verschlossen, Anschluss-klemme mit Anschlusskabel, 2 m, IEC-60320 C14-Stecker	 KTA44844 Axialventilator 230 V _{AC} , 8 W, 90 m ³ /h, Bauhöhe 25 mm, Schutzgitter, Kunststoff, schwarz, Brandklasse UL 94 V-0	 01108052 für Lüfterblech, mit Netzanschlusskabel 230 V _{AC} (SCHUKO/UTE-Stecker/IEC 60320 C13-Buchse), Einstellbereich 0 ... 60°C	 01105055 komplett verdrahtet, 90 ... 264 V _{AC} , Eingang IEC Stecker C14 Ausgang, IEC 60320 C13-Buchse; externer NTC-Fühler 1,5 m
Nr.	Schranksabmessungen				1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 4 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm							
1	20	998	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	20118-900
2	20	998	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
3	25	1220	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630 119	20118-900
4	25	1220	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
5	29	1398	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	20118-900
6	29	1398	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
7	34	1620	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	20118-900
8	34	1620	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
9	34	1620	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
10	38	1798	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	20118-900
11	38	1798	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
12	38	1798	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
13	43	2020	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	20118-900
14	43	2020	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
15	43	2020	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
16	47	2198	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	20118-900
17	47	2198	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
18	47	2198	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

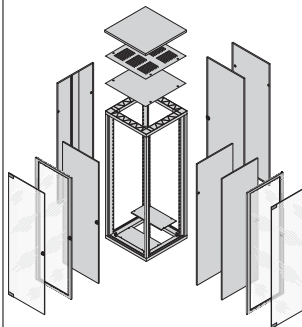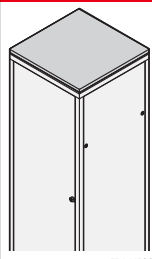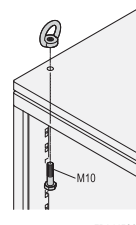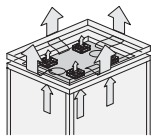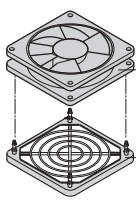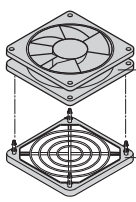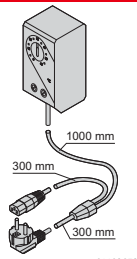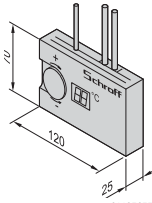EURORACK 19"
DÄCHER ANGEHOBEN
BESTELLINFORMATIONEN







					Dach angehoben		Dachlüfter für angehobenes Dach				
					angehoben	Kranösen	Lüfterblech ohne Ventilatoren	Ventilator für Lüfterblech		Thermostat	Drehzahlregler
					 ERA44526	 ERA44560	 erip0055	 KTA44844	 KTA44844	 01108052	 01105055
					St, 1,5 mm, RAL 7021, Luftspalt umlaufend 8 mm, IP 20	Kranöse für angehobenes Dach, Anwendung und Belastung nach DIN 582	St, 1,5 mm, RAL 7021, alle 6 Öffnungen mit PE-Blindstopfen verschlossen, Anschlussklemme mit Anschlusskabel, 2 m, IEC-60320 C14-Stecker	Axialventilator 230 V _{AC} , 15 W, 162 m ³ /h, Bauhöhe 38 mm, Kunststoff, schwarz, Brandklasse UL 94 V-0	Axialventilator 230 V _{AC} , 8 W, 90 m ³ /h, Bauhöhe 25 mm, Kunststoff, schwarz, Brandklasse UL 94 V-0	für Lüfterblech, mit Netzanschlusskabel 230 V _{AC} (SCHUKO/UTE-Stecker/IEC 60320 C13-Buchse), Einstellbereich 0 ... 60°C	komplett verdrahtet, 90 ... 264 V _{AC} , Eingang SCHUKO/UTE-Stecker, Ausgang, IEC 60320 C13-Buchse; externer NTC-Fühler 1,5 m
Schranksabmessungen					1 Stück montiert	VPE 4 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
Nr.	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm							
1	20	998	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
2	20	998	600	800	22117-812		22117-822				
3	25	1220	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
4	25	1220	600	800	22117-812		22117-822				
5	29	1398	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
6	29	1398	600	800	22117-812		22117-822				
7	34	1620	600	600	22117-811	20150-011	22117-821				
8	34	1620	600	800	22117-812		22117-822	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
9	34	1620	600	900	22117-813		22117-823				
10	38	1798	600	600	22117-811	20150-011	22117-821				
11	38	1798	600	800	22117-812		22117-822	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
12	38	1798	600	900	22117-813		22117-823				
13	43	2020	600	600	22117-811	20150-011	22117-821				
14	43	2020	600	800	22117-812		22117-822	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
15	43	2020	600	900	22117-813		22117-823				
16	47	2198	600	600	22117-811	20150-011	22117-821				
17	47	2198	600	800	22117-812		22117-822	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005
18	47	2198	600	900	22117-813		22117-823				

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

EURORACK 19"






BODENBLECH, SOCKEL

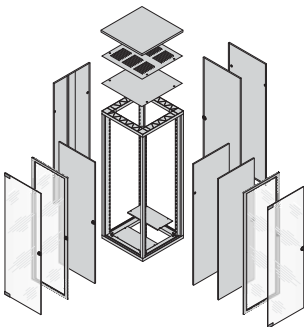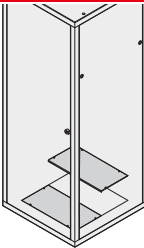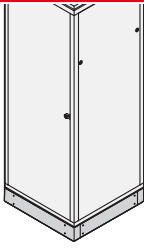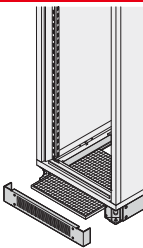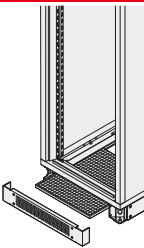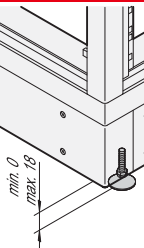BESTELLINFORMATIONEN

					Bodenblech	Sockel stationär, Höhe 100 mm			
						geschlossen	mit Belüftung	Filtermatte	Nivellierfüße
					 00108051 St, 1,5 mm, RAL 7021, zweiteilig, Befestigung am Rahmen aufliegend	 ERA44532 Sockel, Al-Druckguss, Blenden, St, 2,5 mm, RAL 7021	 ERTP0057 Sockel, Al-Druckguss, Blenden, St, 2,5 mm, RAL 7021, vorn und hinten mit Lüftungsöffnungen, Filtermatte bitte separat bestellen	 ERTP0057 Filtermatte für Sockel stationär, mit Belüftung	 era44553 St, PA, schwarz, Traglast 100 kg pro Fuß
Schranksabmessungen									
Nr.	Höhe	Breite	Tiefe		VPE 2 Stück lose beigelegt	1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 3 Stück lose beigelegt	VPE 4 Stück montiert
1	20	998	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201
2	20	998	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	
3	25	1220	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201
4	25	1220	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	
5	29	1398	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201
6	29	1398	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	
7	34	1620	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201
8	34	1620	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	
9	34	1620	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	—	21101-201
10	38	1798	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	
11	38	1798	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201
12	38	1798	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	—	
13	43	2020	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201
14	43	2020	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	
15	43	2020	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	—	21101-201
16	47	2198	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	
17	47	2198	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201
18	47	2198	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	—	

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

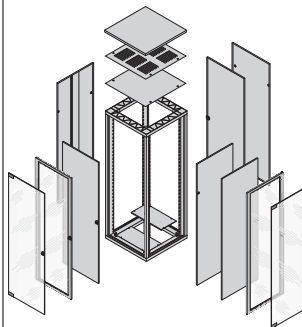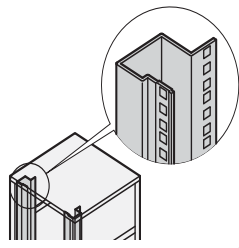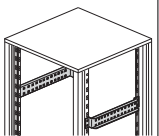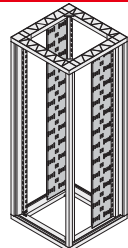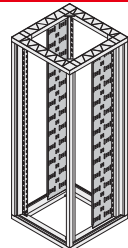EURORACK 19"
DRITTE 19"-EBENE, SEITLICHE KABELFÜHRUNG
BESTELLINFORMATIONEN






					19"-Winkelprofil		Tiefenstrebe	Seitliche Kabelführung			
					RAL 7021	AlZn	für 19" eurorack	Kabeltrasse Breite 150 mm	Kabeltrasse Breite 250 mm		
					 SZ45958		 erlp0043	 00108061	 00108061		
					St, 1,5 mm, mit 19"-Lochung, zum Aufbau einer dritten 19"-Ebene werden 1 Paar 19"-Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt		St, 1,5 mm, AlZn, zur Befestigung der dritten 19"-Ebene oder anderer Ausbauteile	St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband	St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband	St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband	St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband
Nr.	Schranksabmessungen				RAL 7021	AlZn	AlZn	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021
	HE	mm	mm	mm	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert
1	20	998	600	600	23117-017	22117-352	22117-376	—	—	—	—
2	20	998	600	800			22117-377				
3	25	1220	600	600	23117-018	22117-353	22117-376	—	—	—	—
4	25	1220	600	800			22117-377				
5	29	1398	600	600	23117-019	22117-354	22117-376	—	—	—	—
6	29	1398	600	800			22117-377				
7	34	1620	600	600	22117-835	22117-355	22117-376	—	—	—	—
8	34	1620	600	800			22117-377				
9	34	1620	600	900			22117-378				
10	38	1798	600	600	22117-836	22117-356	22117-376	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
11	38	1798	600	800			22117-377				
12	38	1798	600	900			22117-378				
13	43	2020	600	600	22117-837	22117-357	22117-376	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
14	43	2020	600	800			22117-377				
15	43	2020	600	900			22117-378				
16	47	2198	600	600	22117-838	22117-358	22117-376	23117-028	23117-022	23117-031	23117-025
17	47	2198	600	800			22117-377				
18	47	2198	600	900			22117-378				

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

EURORACK 19"









19"-GLEITSCHIENEN

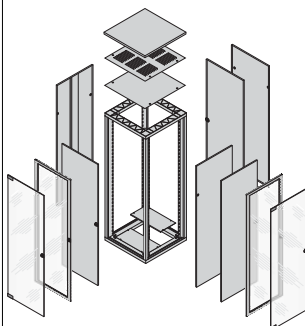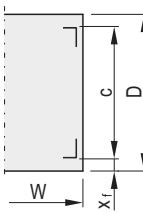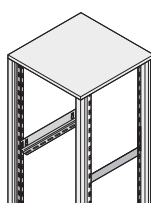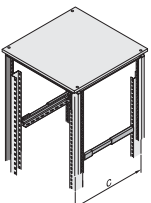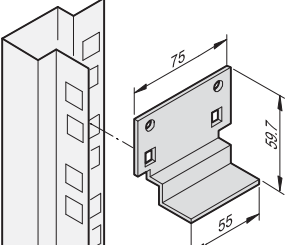BESTELLINFORMATIONEN

					Maß Standardmontage		Gleitschienen		40 kg, tiefenverstellbar		Kurzgleitschiene	
							25 kg					
					 00205066 x _f = Abstand von vorn c = Abstandsmaß der 19"-Ebene D = Schranktiefe W = Schrankbreite		 00108056 St. 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg / Paar		 41003081 St. 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 40 kg / Paar, tiefenverstellbar (c: 675 - 850 mm)		 SC96XXXX St. 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Pair	
Schranksabmessungen												
	Höhe	Breite		Tiefe	x _f	c	VPE 2 Stück		VPE 10 Stück		VPE 2 Stück	
Nr.	HE	mm	mm	mm	mm	mm	lose beigelegt	lose beigelegt	lose beigelegt	lose beigelegt	lose beigelegt	lose beigelegt
1	20	998	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
2	20	998	600	800	60	680	22127-095	21127-199	28127-001			
3	25	1220	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
4	25	1220	600	800	60	680	22127-095	21127-199	28127-001			
5	29	1398	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
6	29	1398	600	800	60	680	22127-095	21127-199	28127-001			
7	34	1620	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—			
8	34	1620	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
9	34	1620	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001			
10	38	1798	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—			
11	38	1798	600	800	60	680	22127-095	21127-198		20118-592	20118-593	
12	38	1798	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001			
13	43	2020	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—			
14	43	2020	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
15	43	2020	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001			
16	47	2198	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—			
17	47	2198	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
18	47	2198	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001			

Schränke – Eurorack 19" ServicePLUS

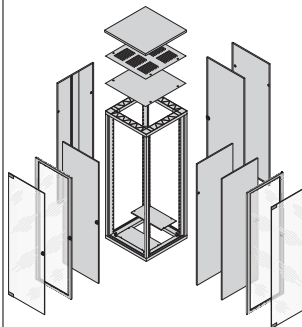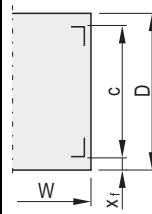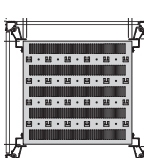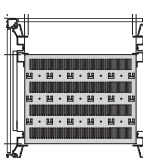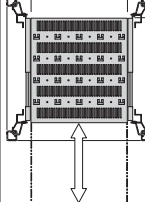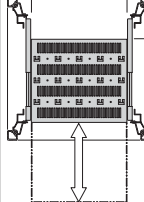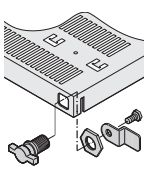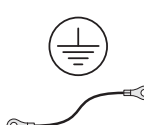
EURORACK 19"
19"-FACHBÖDEN, STATIONÄR ODER AUSZIEHBAR
BESTELLINFORMATIONEN

					Maß Standardmontage		Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg		Fachboden, ausziehbar, 2 HE, 70 kg		Knebelschloss	Erdung
							volle Tiefe	verkürzt 100 mm	volle Tiefe	verkürzt um 100 mm		
					 00205066 x_f = Abstand von vorn c = Abstandsmaß der 19"-Ebene D = Schranktiefe W = Schrankbreite		 00105050 St. 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung	 00105051 St. 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung, dritte 19"-Ebene erforderlich, separat bestellen	 00105069 St. 1,5 mm, statische Traglast 70 kg, inkl. Teleskopschiene; Knebelschloss und Erdungssatz separat bestellen	 00105070	 01004125 zur Verriegelung des ausziehbaren Fachbodens	 05904052 für ausziehbaren Fachboden
Schranksabmessungen							1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 1 Satz montiert
Nr.	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm	x_f mm	c mm						
1	20	998	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
2	20	998	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
3	25	1220	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
4	25	1220	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
5	29	1398	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
6	29	1398	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
7	34	1620	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
8	34	1620	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
9	34	1620	600	900	60	780	22117-844	22117-843	—	—	—	—
10	38	1798	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
11	38	1798	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
12	38	1798	600	900	60	780	22117-844	22117-843	—	—	—	—
13	43	2020	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
14	43	2020	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
15	43	2020	600	900	60	780	22117-844	22117-843	—	—	—	—
16	47	2198	600	600	60	480	22117-842	22117-845	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
17	47	2198	600	800	60	680	22117-843	22117-871	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
18	47	2198	600	900	60	780	22117-844	22117-843	—	—	—	—

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL SERVICEPLUS: KONFIGURATION UND MONTAGE

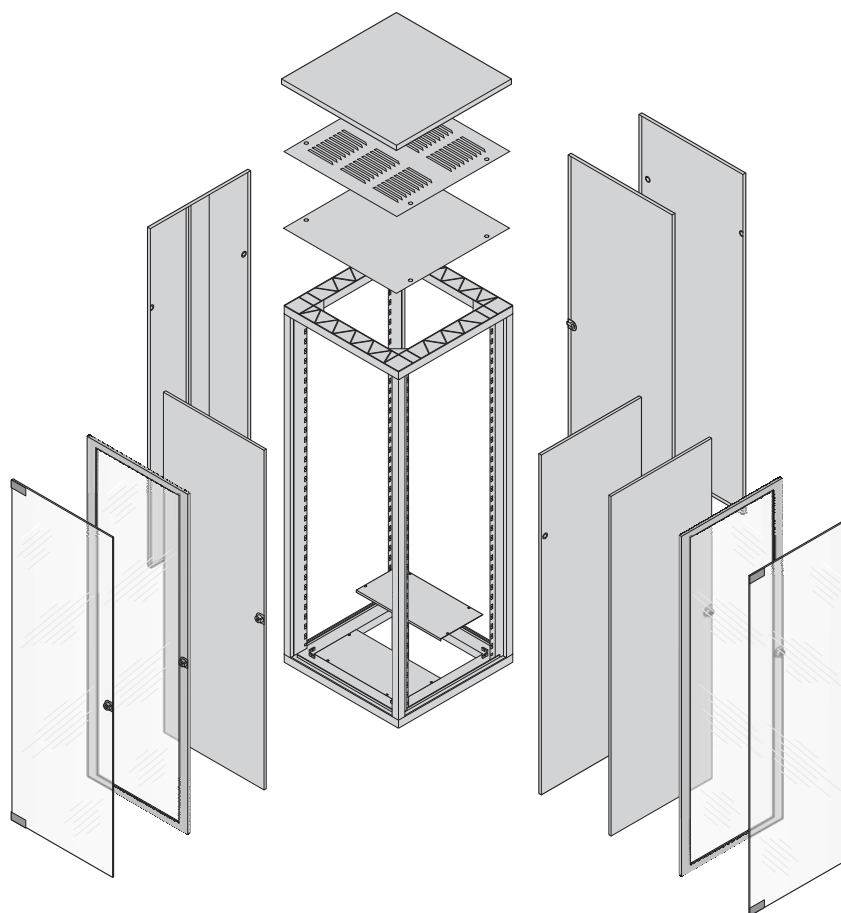- Abmessungen:
 - Höhe: 20 ... 47 HE (998 ... 2198 mm)
 - Breite: 600, 800 mm
 - Tiefe: 600, 800, 900 mm
- Farben:
 - Gestell, Dach, Sockel in schwarzgrau (RAL 7021);
 - Seitenwände, Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021)
- Stellen Sie Ihren Schrank aus Einzelteilen zusammen (bitte bei jeder Artikelnummer /05 anfügen)
- Nach Auswahl der gewünschten Schrankabmessung führt Sie die Zeilennummer (erste Spalte der Konfigurationstabellen) über alle Seiten hinweg durch die für diese Abmessung möglichen Konfigurationen (Beispiel siehe unten)
- Der Schrank wird montiert und ist innerhalb von 10 Arbeitstagen versandfertig



0
0
1
Konfigurationsbeispiel (hier: Zeile Nr. 17)







Menge	Beschreibung	Bestell-Nr
1	Gestell Universal, RAL 7021, Höhe 2020 mm, Breite 600 mm, Tiefe 900 mm, 1 Stück	22117-792/05
1	Nivellierfüße, VPE 4 Stück	21101-201/05
2	Seitlich, Stahltür, Öffnungswinkel 120°, RAL 7035, 1 Stück	21117-190/05
2	Glastür für vorne, hinten, RAL 7035, Öffnungswinkel 180°, 1 Stück	22117-229/05
1	DIN-Profilhalbzylinder, 1 Stück	60114-121/05
..		

	Seite
Gestell, Anreihersatz, Erdung, Nivellierfüße, Lenkrollen	1.302
Türen	1.303
Türlagerwinkel, Kabeldurchführung	1.305
Dächer einliegend	1.306
Dächer angehoben	1.307
Bodenblech, Sockel	1.308
19"-Winkelprofile, Tiefenstreben	1.309
19"-Gleitschienen	1.311
19"-Fachböden, stationär	1.312
19"-Fachböden, ausziehbar	1.313
Fachböden am Universal-Schrankholm, stationär	1.314
Fachböden am Universal-Schrankholm, ausziehbar	1.315
Maßbilder Universal-Gestell	1.275

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL GESTELL, ANREIHSATZ, ERDUNG, NIVELLIERFÜßE, LENKROLLEN

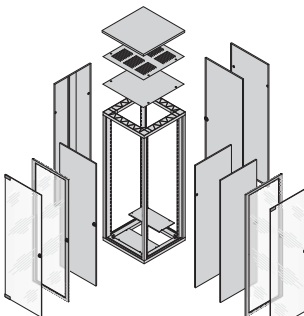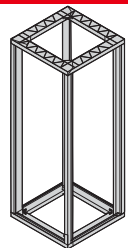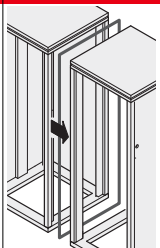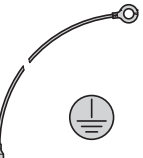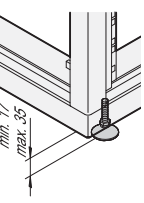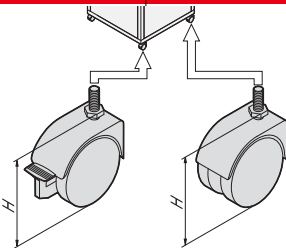BESTELLINFORMATIONEN







					Universal- Gestell (ohne 19"-Ebene)	Anreihsatz	Erdung	Nivellierfüße	Lenkrollen	
									Traglast 180 kg pro Satz	Traglast 300 kg pro Satz
					 era44489 Universal- Gestell, Rahmen Al-Druck- guss, Holme Al-Pro- fil, 19"-Ebene kann mit Tiefenstreben und tiefenverstell- baren 19"-Winkel- profilen im 25 mm Raster auf- gebaut werden	 ertp0070 dient zum Verschrauben zweier Schränke	 aza43284 für Gestell, Tür, Seitenwand, Dach, Bodenblech	 era44553 St, PA, schwarz, Traglast 100 kg pro Fuß	 era44556 Montage erfolgt direkt am Gestell, Höhe H = 93 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Lenkrollen ohne Feststeller	Montage erfolgt direkt am Gestell, Höhe H = 110 mm, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Lenkrollen ohne Feststeller
Schranksabmessungen					1 Stück montiert	1 Stück lose beigelegt	VPE 1 Satz montiert	VPE 4 Stück montiert	VPE 4 Stück lose beigelegt	VPE 4 Stück lose beigelegt
Nr.	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm						
1	20	998	600	600	22117-985	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
2	20	998	600	800	22117-986	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
3	25	1220	600	600	22117-987	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
4	25	1220	600	800	22117-988	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
5	29	1398	600	600	22117-989	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
6	29	1398	600	800	22117-990	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
7	34	1620	600	600	22117-782	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
8	34	1620	600	800	22117-783	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
9	34	1620	600	900	22117-784	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
10	38	1798	600	600	22117-985	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
11	38	1798	600	800	22117-986	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
12	38	1798	600	900	22117-787	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
13	38	1798	800	600	22117-788	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
14	38	1798	800	800	22117-789	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
15	43	2020	600	600	22117-790	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
16	43	2020	600	800	22117-791	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
17	43	2020	600	900	22117-792	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
18	43	2020	800	600	22117-793	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
19	43	2020	800	800	22117-794	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
20	47	2198	600	600	22117-991	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
21	47	2198	600	800	22117-796	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
22	47	2198	600	900	22117-992	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024
23	47	2198	800	800	22117-797	20117-515	21101-539	21101-201	20117-757	20117-024

Gestell-Maßbilder siehe Seite 1.275

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS






EURORACK UNIVERSAL SEITENWÄNDE, GLASTÜREN

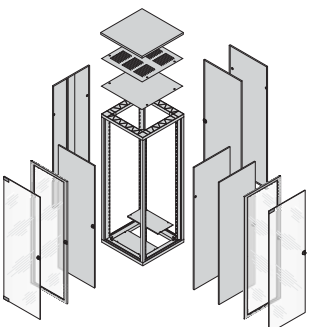  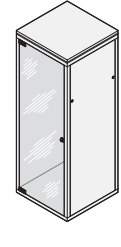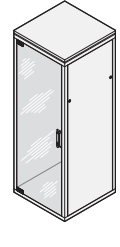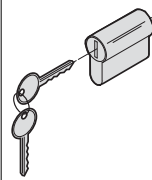BESTELLINFORMATIONEN

					Seitenwand mit Drehriegel		Seitenwand mit Sicherheitsschloss		Glastür Öffnungswinkel 120°	Glastür Öffnungswinkel 180°	DIN-Profilhalbzylinder
					 ERA44517		 ERA44517		 mra45967	 00101506	 SZA44484
					St, 1 mm, RAL 7035, 2 Drehriegel; anstelle einer Seitenwand lassen sich seitlich auch Türen montieren	St, 1 mm, RAL 7021, 2 Drehriegel; anstelle einer Seitenwand lassen sich seitlich auch Türen montieren	St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits- schlösser; anstelle einer Seitenwand lassen sich seitlich auch Türen montieren	St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits- schlösser; anstelle einer Seitenwand lassen sich seitlich auch Türen montieren	Scheibe rauchgrau, Sekurit, 6 mm, Si- cherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	Scheibe rauchgrau, Sekurit, 6 mm, Schwenkhebelgriff (inkl. Blindeinsatz)	DIN- Profilhalbzylinder für Schwenkhebel- griff
Nr.	Schranksabmessungen				RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	montiert	montiert	montiert
1	20	998	600	600	21117-158	22117-993	—	—	20117-745	—	—
2	20	998	600	800	21117-167	22117-994	—	—	20117-745	—	—
3	25	1220	600	600	21117-159	22117-995	—	—	20117-746	—	—
4	25	1220	600	800	21117-168	22117-996	—	—	20117-746	—	—
5	29	1398	600	600	21117-160	22117-997	22117-185	23117-002	20117-747	22117-239	60114-121
6	29	1398	600	800	21117-169	22117-998	22117-186	23117-003	20117-747	22117-239	60114-121
7	34	1620	600	600	21117-161	22117-958	22117-173	23117-004	20117-747	22117-239	60114-121
8	34	1620	600	800	21117-170	22117-959	22117-177	23117-005	20117-748	22117-227	60114-121
9	34	1620	600	900	21117-179	22117-960	22117-181	23117-006	20117-747	22117-239	60114-121
10	38	1798	600	600	21117-162	22117-961	22117-174	23117-007	20117-747	22117-239	60114-121
11	38	1798	600	800	21117-171	22117-962	22117-178	23117-008	20117-749	22117-228	60114-121
12	38	1798	600	900	21117-180	22117-963	22117-182	23117-009	20117-749	22117-228	60114-121
13	38	1798	800	600	21117-162	22117-961	22117-174	23117-007	20117-754	22117-236	60114-121
14	38	1798	800	800	21117-171	22117-962	22117-178	23117-008	20117-754	22117-236	60114-121
15	43	2020	600	600	21117-163	22117-964	22117-175	22117-968	20117-751	22117-229	60114-121
16	43	2020	600	800	21117-172	22117-965	22117-179	22117-969	20117-751	22117-229	60114-121
17	43	2020	600	900	21117-181	22117-966	22117-592	22117-970	20117-751	22117-229	60114-121
18	43	2020	800	600	21117-163	22117-964	22117-175	22117-968	20117-753	22117-237	60114-121
19	43	2020	800	800	21117-172	22117-965	22117-179	22117-969	20117-753	22117-237	60114-121
20	47	2198	600	600	21117-164	22117-999	22117-176	23117-010	20117-752	22117-230	60114-121
21	47	2198	600	800	21117-173	22117-967	22117-180	22117-971	20117-752	22117-230	60114-121
22	47	2198	600	900	21117-182	23117-001	22117-593	22117-972	20117-752	22117-230	60114-121
23	47	2198	800	800	21117-173	22117-967	22117-180	22117-971	20117-756	22117-238	60114-121

Türen können auch an der Seite montiert werden

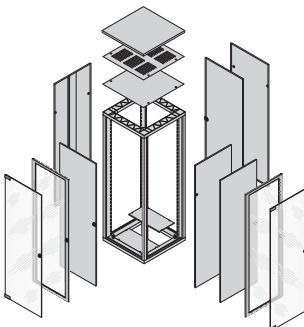   
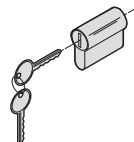
BESTELLINFORMATIONEN

					Verglaste Acrylglastür		Stahltür		Stahltür		
					Öffnungswinkel 120°		Öffnungswinkel 120°		Öffnungswinkel 180°		DIN-Profilhalbzylinder
					 a4491b		 00101506		 00101504		 SZ444484
					Türrahmen, Al, 2 mm, RAL 7035; Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	Türrahmen, Al, 2 mm, RAL 7021, Acrylglas, 2 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	St, 1 mm, RAL 7035, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	St, 1 mm, RAL 7021, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	St, 1 mm, RAL 7035 Schwenkhebelgriff (inkl. Blindeinsatz, DIN-Profilhalbzylinder separat bestellen)	St, 1 mm, RAL 7021, Schwenkhebelgriff (inkl. Blindeinsatz), DIN-Profilhalbzylinder separat bestellen	DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff
	Schranksabmessungen				RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	
	Höhe	Breite		Tiefe	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
Nr.	HE	mm	mm	mm							
1	20	998	600	600	20117-770	22117-944	21117-185	22117-935	—	—	—
2	20	998	600	800							
3	25	1220	600	600	20117-771	22117-945	21117-186	22117-936	—	—	—
4	25	1220	600	800							
5	29	1398	600	600	20117-772	23117-011	21117-187	23117-012	22117-201	23117-013	60114-121
6	29	1398	600	800							
7	34	1620	600	600	20117-765	22117-946	21117-188	22117-937	22117-189	23117-014	60114-121
8	34	1620	600	800							
9	34	1620	600	900							
10	38	1798	600	600							
11	38	1798	600	800	20117-766	22117-947	21117-189	22117-938	22117-190	23117-015	60114-121
12	38	1798	600	900							
13	38	1798	800	600	20117-775	22117-948	21117-198	22117-939	22117-198	23117-016	60114-121
14	38	1798	800	800							
15	43	2020	600	600	20117-767	22117-949	21117-190	22117-940	22117-191	22117-973	60114-121
16	43	2020	600	800							
17	43	2020	600	900							
18	43	2020	800	600	20117-776	22117-950	21117-199	22117-941	22117-199	22117-974	60114-121
19	43	2020	800	800							
20	47	2198	600	600							
21	47	2198	600	800							
22	47	2198	600	900	20117-768	22117-951	21117-191	22117-942	22117-192	22117-975	60114-121
23	47	2198	800	800							
					20117-777	22117-952	21117-200	22117-957	22117-200	22117-976	60114-121

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL TÜRLAGERWINKEL, KABELDURCHFÜHRUNG







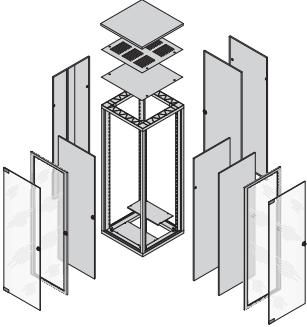
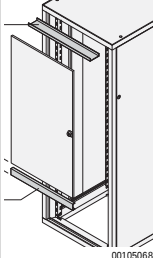
BESTELLINFORMATIONEN

					Türlagerwinkel für Universal-Gestell	Kabeldurchführung	
						3 HE	4 HE
					 St, 1,5 mm, RAL 7021, Montage oberhalb oder unterhalb der verkürzten Tür, 1 HE Einbauraum, 19"-Winkelprofil und Kabeldurchführungsplatte separat bestellen	 Rahmen, St, 2,5 mm, RAL 7021; mit schwarzer Bürstenleiste; für verkürzte Türen oder Rückwände	
Nr.	Schranksabmessungen				1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm			
1	20	998	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
2	20	998	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
3	25	1220	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
4	25	1220	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
5	29	1398	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
6	29	1398	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
7	34	1620	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
8	34	1620	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
9	34	1620	600	900	22117-799	20118-796	20118-797
10	38	1798	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
11	38	1798	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
12	38	1798	600	900	22117-799	20118-796	20118-797
13	38	1798	800	600	—	—	—
14	38	1798	800	800	—	—	—
15	43	2020	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
16	43	2020	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
17	43	2020	600	900	22117-799	20118-796	20118-797
18	43	2020	800	600	—	—	—
19	43	2020	800	800	—	—	—
20	47	2198	600	600	22117-799	20118-796	20118-797
21	47	2198	600	800	22117-799	20118-796	20118-797
22	47	2198	600	900	22117-799	20118-796	20118-797
23	47	2198	800	800	—	—	—

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL DÄCHER EINLIEGEND

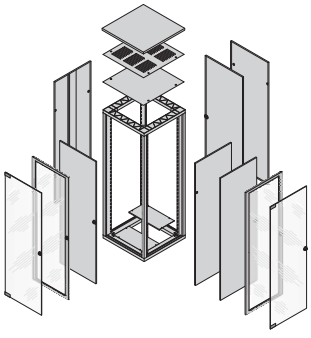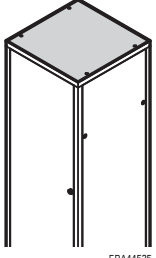
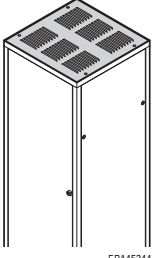
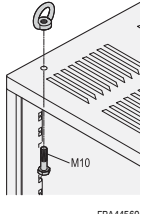
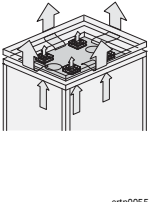
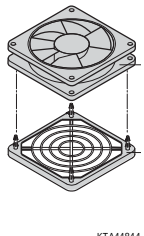
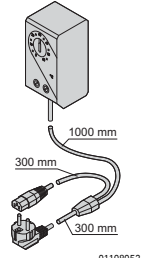
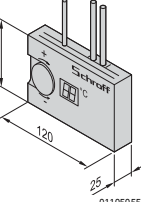
BESTELLINFORMATIONEN

					Dach einliegend		Dachlüfter für einliegendes Dach, gekiebt				
					geschlossen	gekiebt	Kranösen	Lüfterblech ohne Ventilatoren	Ventilator für Lüfterblech	Thermostat	Drehzahlregler
					 ERA44525 St, 1 mm, RAL 7021	 ERA45344 St, 1 mm, RAL 7021	 ERA44560 Kranöse für einliegendes Dach, Anwendung und Belastung DIN 582	 ertp0055 St, 1,5 mm, RAL 7021, alle 6 Öffnungen mit PE-Blindstopfen verschlossen, Anschlussklemme mit Anschlusskabel, 2 m, IEC-60320 C14-Stecker	 KT44844 Axialventilator 230 V _{AC} , 8 W, 90 m ³ /h, Bauhöhe 25 mm, Schutzgitter, Kunststoff, schwarz, Brandklasse UL 94 V-0	 01108052 für Lüfterblech, mit Netzanschlusskabel 230 V _{AC} (SCHUKO/UTE-Stecker/IEC 60320 C13-Buchse), Einstellbereich 0 ... 60°C	 01105055 komplett verdrahtet, 90 ... 264 V _{AC} , Eingang SCHUKO/UTE-Stecker, Ausgang IEC 60320 C13-Buchse; externer NTC-Fühler 1,5 m
Nr.	Schranksabmessungen				1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 4 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm							
1	20	998	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
2	20	998	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
3	25	1220	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
4	25	1220	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
5	29	1398	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
6	29	1398	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
7	34	1620	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
8	34	1620	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
9	34	1620	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
10	38	1798	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
11	38	1798	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
12	38	1798	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
13	38	1798	800	600	22117-802	22117-807	20117-080	22117-824	20713-048	24630-119	60715-005
14	38	1798	800	800	22117-804	22117-809		22117-825			
15	43	2020	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
16	43	2020	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
17	43	2020	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
18	43	2020	800	600	22117-802	22117-807	20117-080	22117-824	20713-048	24630-119	60715-005
19	43	2020	800	800	22117-804	22117-809		22117-825			
20	47	2198	600	600	22117-801	22117-806	20117-080	22117-821	20713-048	24630-119	60715-005
21	47	2198	600	800	22117-802	22117-807		22117-822			
22	47	2198	600	900	22117-803	22117-808		22117-823			
23	47	2198	800	800	22117-804	22117-809	20117-080	22117-825	20713-048	24630-119	60715-005

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL DÄCHER ANGEHOBEN


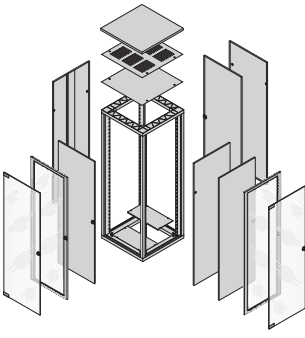
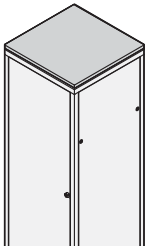
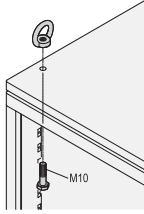
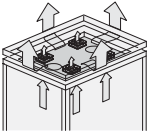
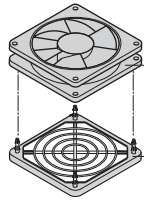
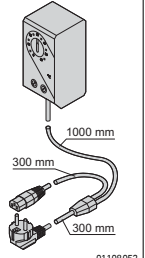
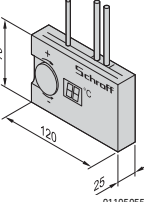
BESTELLINFORMATIONEN

					Dach angehoben		Dachlüfter für angehobenes Dach					
					angehoben	Kranösen	Lüfterblech ohne Ventilatoren	Ventilator für Lüfterblech		Thermostat	Drehzahlregler	
					 ERA44526	 ERA44560	 erfp0055	 KTA44844		 01108052	 01105055	
St, 1,5 mm, RAL 7021, Luftspalt umlaufend 8 mm, IP 20					Kranöse für angehobenes Dach, Anwendung und Belastung nach DIN 582		St, 1,5 mm, RAL 7021, alle 6 Öffnungen mit PE-Blindstopfen verschlossen, Anschlussklemme mit Anschlusskabel, 2 m, IEC-60320 C14-Stecker	Axialventilator 230 V _{AC} , 15 W, 162 m ³ /h, Bauhöhe 38 mm, Schutzgitter, Kunststoff, schwarz, Brandklasse UL 94 V-0	Axialventilator 230 V _{AC} , 8 W, 90 m ³ /h, Bauhöhe 25 mm, Schutzgitter, Kunststoff, schwarz, Brandklasse UL 94 V-0	für Lüfterblech, mit Netzanschlusskabel 230 V _{AC} (SCHUKO/UTE-Stecker/IEC 60320 C13-Buchse), Einstellbereich 0 ... 60°C	komplett verdrahtet, 90 ... 264 V _{AC} , Eingang SCHUKO/UTE-Stecker, Ausgang, IEC 60320 C13-Buchse; externer NTC-Fühler 1,5 m	
Nr.	Schränkabmessungen				1 Stück montiert	VPE 4 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm								
1	20	998	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
2	20	998	600	800	22117-812		22117-822					
3	25	1220	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
4	25	1220	600	800	22117-812		22117-822					
5	29	1398	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
6	29	1398	600	800	22117-812		22117-822					
7	34	1620	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
8	34	1620	600	800	22117-812		22117-822					
9	34	1620	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
10	38	1798	600	600	22117-811		22117-821					
11	38	1798	600	800	22117-812	20150-011	22117-822	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
12	38	1798	600	900	22117-813		22117-823					
13	38	1798	800	600	22117-812	20150-011	22117-824	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
14	38	1798	800	800	22117-814		22117-825					
15	43	2020	600	600	22117-811	20150-011	22117-821	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
16	43	2020	600	800	22117-812		22117-822					
17	43	2020	600	900	22117-813	20150-011	22117-823	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
18	43	2020	800	600	22117-812		22117-824					
19	43	2020	800	800	22117-814	20150-011	22117-825	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
20	47	2198	600	600	22117-811		22117-821					
21	47	2198	600	800	22117-812	20150-011	22117-824	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	
22	47	2198	600	900	22117-813		22117-823					
23	47	2198	800	800	22117-814	20150-011	22117-825	20713-243	20713-048	24630-119	60715-005	

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL BODENBLECH, SOCKEL

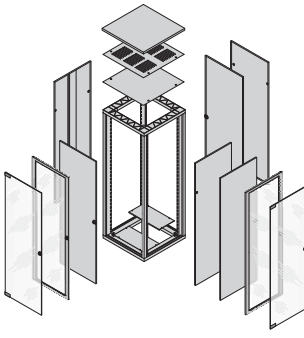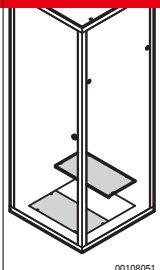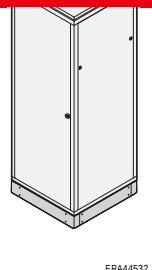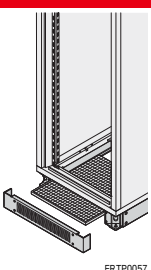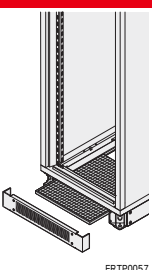
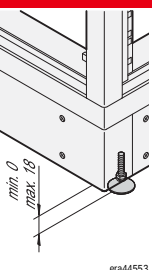
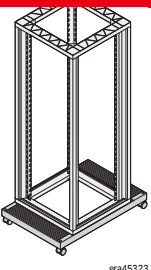
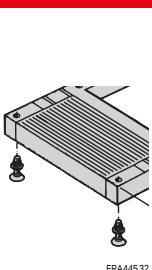
BESTELLINFORMATIONEN

					Bodenblech	Sockel stationär, Höhe 100 mm				Sockel fahrbar	
						geschlossen	mit Belüftung	Filtermatte	Nivellierfüße	Sockel	Feststeller
					 00108051 St, 1,5 mm, RAL 7021, zweiteilig, Befestigung am Rahmen aufliegend	 ERA44532 Sockel, Al-Druckguss Blenden, St, 2,5 mm, RAL 7021	 ERTP0057 Sockel, Al-Druckguss, Blenden, St, 2,5 mm, RAL 7021, vorn und hinten mit Lüftungsöffnungen	 ERTP0057 Filtermatte für Sockel stationär, mit Belüftung	 era44553 St, PA, schwarz, Traglast 100 kg pro Fuß	 era45323 Al, Druckguss, RAL 7021, statische Traglast 300 kg, mit Gummimatte, 4 Lenkrollen, PA	 ERA44532 für fahrbaren Sockel, vorn unten montiert, Justierung von oben
Nr.	Schranksabmessungen				VPE 2 Stück lose beigelegt	1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 3 Stück lose beigelegt	VPE 4 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm							
1	20	998	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514			
2	20	998	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
3	25	1220	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514			
4	25	1220	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
5	29	1398	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514			
6	29	1398	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
7	34	1620	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
8	34	1620	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
9	34	1620	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	–	21101-201	–	–
10	38	1798	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
11	38	1798	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
12	38	1798	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	–	21101-201	–	–
13	38	1798	800	600	22117-827	22117-833	22117-867	60114-517			
14	38	1798	800	800	22117-829	22117-834	22117-868	60114-518	21101-201	–	–
15	43	2020	600	600	22117-826	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
16	43	2020	600	800	22117-827	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
17	43	2020	600	900	22117-828	22117-832	22117-866	–	21101-201	–	–
18	43	2020	800	600	22117-827	22117-833	22117-867	60114-517			
19	43	2020	800	800	22117-829	22117-834	22117-868	60114-518	21101-201	–	–
20	47	2198	600	600	22117-827	22117-830	22117-864	60114-514	21101-201	22117-869	20117-503
21	47	2198	600	800	22117-829	22117-831	22117-865	60114-515	21101-201	22117-869	20117-503
22	47	2198	600	900	22117-827	22117-832	22117-866	–	21101-201	–	–
23	47	2198	800	800	22117-829	22117-834	22117-868	60114-518	21101-201	–	–

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL 19"-WINKELPROFILE, TIEFENSTREBEN

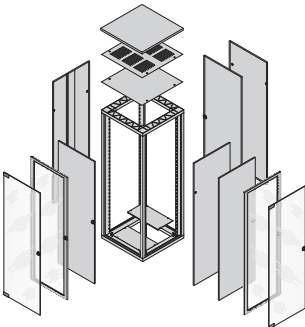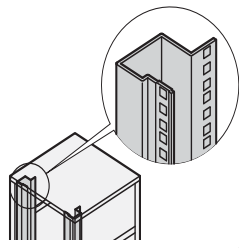
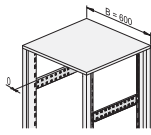
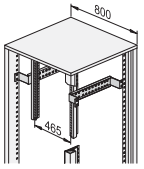
BESTELLINFORMATIONEN

					19"-Winkelprofil		Tiefenstrebe	Reduziertiefenstrebe
					RAL 7021	AlZn	für Breite 600 mm	für Breite 800 mm
					 SZA45958		 ERTP0045	 ertp0044
					St, 1,5 mm, zur tiefenvariablen Montage: Schranktiefe 600 mm - Tiefenstrebe bestellen, Schranktiefe 800 mm - Reduziertiefenstrebe bestellen		St, 1,5 mm, AlZn	St, 2,5 mm, verzinkt, RAL 7021, 19"-Ebene mindestens 110 mm von der Schrankvorderkante; Winkelprofil (2 Paar) separat bestellen
Nr.	Schranksabmessungen				RAL 7021	AlZn	AlZn	RAL 7021
	Höhe	Breite	Tiefe		VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert
HE	mm	mm	mm					
1	20	998	600	600	23117-017	22117-352	22117-389	—
2	20	998	600	800			22117-390	
3	25	1220	600	600	23117-018	22117-353	22117-389	—
4	25	1220	600	800			22117-390	
5	29	1398	600	600	23117-019	22117-354	22117-389	—
6	29	1398	600	800			22117-390	
7	34	1620	600	600			22117-389	—
8	34	1620	600	800	22117-835	22117-355	22117-390	
9	34	1620	600	900			22117-391	
10	38	1798	600	600			22117-389	—
11	38	1798	600	800	22117-836	22117-356	22117-390	
12	38	1798	600	900			22117-391	
13	38	1798	800	600	22117-836	22117-356	—	22117-839
14	38	1798	800	800				22117-840
15	43	2020	600	600			22117-389	—
16	43	2020	600	800	22117-837	22117-357	22117-390	
17	43	2020	600	900			22117-391	
18	43	2020	800	600	22117-837	22117-357	—	22117-839
19	43	2020	800	800				22117-840
20	47	2198	600	600			22117-389	—
21	47	2198	600	800	22117-838	22117-358	22117-390	
22	47	2198	600	900			22117-391	
23	47	2198	800	800	22117-838	22117-358	—	22117-840

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL SEITLICHE KABELFÜHRUNG



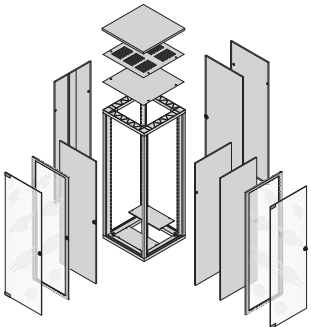
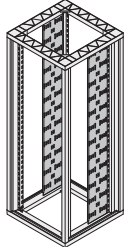
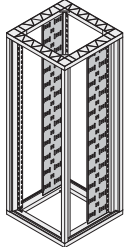
BESTELLINFORMATIONEN

					Seitliche Kabelführung			
					Kabeltrasse Breite 150 mm		Kabeltrasse Breite 250 mm	
								
					00108061		00108061	
					St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband		St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband	
Nr.	Schränkabmessungen				RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021
	Höhe	Breite	Tiefe		VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert
HE	mm	mm	mm					
1	20	998	600	600	—	—	—	—
2	20	998	600	800	—	—	—	—
3	25	1220	600	600	—	—	—	—
4	25	1220	600	800	—	—	—	—
5	29	1398	600	600	—	—	—	—
6	29	1398	600	800	—	—	—	—
7	34	1620	600	600	—	—	—	—
8	34	1620	600	800	—	—	—	—
9	34	1620	600	900	—	—	—	—
10	38	1798	600	600	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
11	38	1798	600	800	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
12	38	1798	600	900	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
13	38	1798	800	600	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
14	38	1798	800	800	23117-026	23117-020	23117-029	23117-023
15	43	2020	600	600	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
16	43	2020	600	800	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
17	43	2020	600	900	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
18	43	2020	800	600	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
19	43	2020	800	800	23117-027	23117-021	23117-030	23117-024
20	47	2198	600	600	23117-028	23117-022	23117-031	23117-025
21	47	2198	600	800	23117-028	23117-022	23117-031	23117-025
22	47	2198	600	900	23117-028	23117-022	23117-031	23117-025
23	47	2198	800	800	23117-028	23117-022	23117-031	23117-025

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL 19"-GLEITSCHIENEN


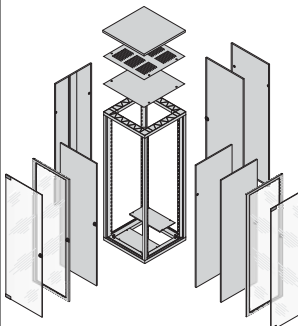
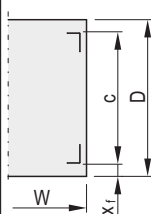
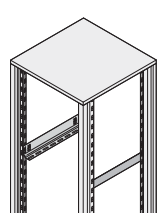
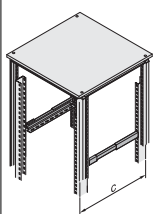
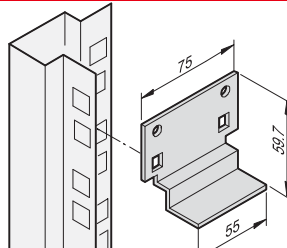
BESTELLINFORMATIONEN

					Maß Standardmontage		Gleitschienen			Kurzgleitschiene		
							25 kg		40 kg, tiefenverstellbar			
					 00205066		 00108056		 41003081		 SC96XXX	
					x_f = Abstand von vorn c = Abstandsmaß der 19"-Ebene D = Schranktiefe W = Schrankbreite		St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg / Paar, Winkelprofile (2 Paar), Reduziertiefenstreben separat bestellen siehe Seite 1.309		St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 40 kg / Paar, tiefenverstellbar (c: 675 - 850 mm), Winkelprofile (2 Paar) separat bestellen siehe Seite 1.309		St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Paar	
Schranksabmessungen												
Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	x_f	c	VPE 2 Stück lose beigelegt	VPE 10 Stück lose beigelegt	VPE 2 Stück lose beigelegt	VPE 2 Stück lose beigelegt	VPE 10 Stück lose beigelegt		
	HE	mm	mm								mm	
1	20	998	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
2	20	998	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
3	25	1220	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
4	25	1220	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
5	29	1398	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
6	29	1398	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
7	34	1620	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
8	34	1620	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
9	34	1620	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
10	38	1798	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
11	38	1798	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
12	38	1798	600	900	60	780	22127-096	21127-199	28127-001	20118-592	20118-593	
13	38	1798	800	600	110	380	22127-094	—	—	20118-592	20118-593	
14	38	1798	800	800	110	580	25127-575	21127-197	—	20118-592	20118-593	
15	43	2020	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
16	43	2020	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
17	43	2020	600	900	60	780	22127-096	21127-197	28127-001	20118-592	20118-593	
18	43	2020	800	600	110	380	22127-094	—	—	20118-592	20118-593	
19	43	2020	800	800	110	580	25127-575	21127-197	—	20118-592	20118-593	
20	47	2198	600	600	60	480	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	
21	47	2198	600	800	60	680	22127-095	21127-198	28127-001	20118-592	20118-593	
22	47	2198	600	900	60	780	22127-096	21127-197	28127-001	20118-592	20118-593	
23	47	2198	800	800	110	580	22127-094	21127-197	—	20118-592	20118-593	

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL 19"-FACHBÖDEN, STATIONÄR

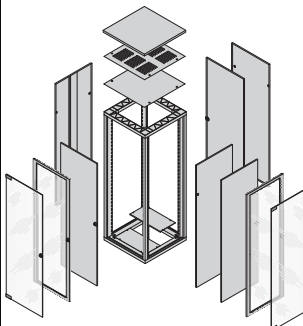
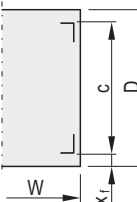
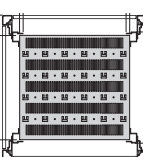
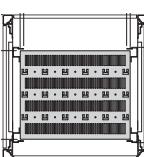
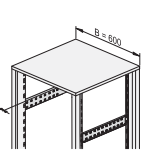
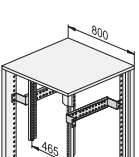
BESTELLINFORMATIONEN

					Maß Standardmontage		Fachboden stationär, 1 HE, 75 kg		Tiefenstrebe	Reduziertiefenstrebe		
							volle Tiefe	verkürzt 100 mm	c -	für Breite 600 mm	für Breite 800 mm	
					 00205066		 00105050		 00105051		 ERTP0045	 ertp0044
					X _f = Abstand von vorn c = Abstandsmaß der 19"-Ebene D = Schranktiefe W = Schrankbreite		St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg, inklusive Erdung; Winkelprofile (2 Paar), Tiefenstreben oder Reduziertiefenstreben separat bestellen siehe Seite 1.309		St, 1,5 mm, AlZn		St, 2,5 mm, verzinkt, RAL 7021, 19"-Ebene mindestens 110 mm von der Schrankvorderkante; Winkelprofil (2 Paar) separat bestellen siehe Seite 1.309	
Schranksabmessungen												
Nr.	HE	mm	Breite	Tiefe	X _f	c	1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert		
1	20	998	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
2	20	998	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
3	25	1220	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
4	25	1220	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
5	29	1398	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
6	29	1398	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
7	34	1620	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
8	34	1620	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
9	34	1620	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	—		
10	38	1798	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
11	38	1798	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
12	38	1798	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	—		
13	38	1798	800	600	110	380	22117-842	—	—	22117-839		
14	38	1798	800	800	110	580	22117-871	—	—	22117-840		
15	43	2020	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
16	43	2020	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
17	43	2020	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	—		
18	43	2020	800	600	110	380	22117-842	—	—	22117-839		
19	43	2020	800	800	110	580	22117-871	—	—	22117-840		
20	47	2198	600	600	60	480	22117-842	22117-845	22117-389	—		
21	47	2198	600	800	60	680	22117-843	22117-671	22117-390	—		
22	47	2198	600	900	60	780	22117-844	22117-843	22117-391	—		
23	47	2198	800	800	110	580	22117-871	—	—	22117-840		

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL 19"-FACHBÖDEN, AUSZIEHBAR

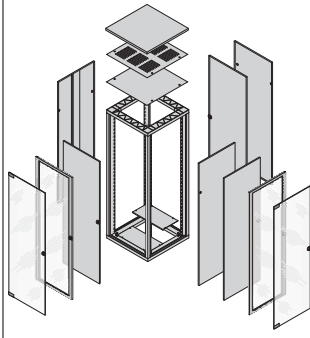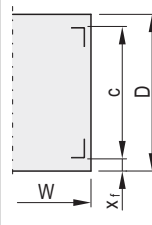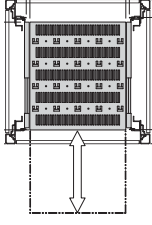
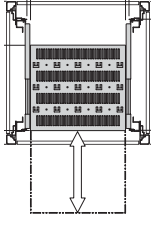
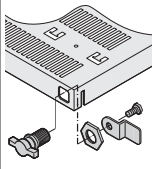
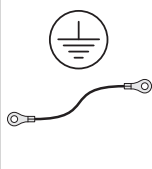
BESTELLINFORMATIONEN

					Maß Standardmontage	Fachboden, ausziehbar, 2 HE, 70 kg			
						volle Tiefe	verkürzt um 100 mm	Knebelschloss	Erdung
					 00205066 x_f = Abstand von vorn c = Abstandsmaß der 19"-Ebene D = Schranktiefe W = Schrankbreite	 00105069	 00105070	 01004125	 05904052
						St, 1,5 mm, statische Traglast 70 kg, inkl. Teleskopschiene; Knebelschloss und Erdungssatz separat bestellen		zur Verriegelung des ausziehbaren Fachbodens	für ausziehbaren Fachboden
Nr.	Schranksabmessungen					1 Stück montiert	1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 1 Satz montiert
	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm	c mm				
1	20	998	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
2	20	998	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
3	25	1220	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
4	25	1220	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
5	29	1398	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
6	29	1398	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
7	34	1620	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
8	34	1620	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
9	34	1620	600	900	—	—	—	—	—
10	38	1798	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
11	38	1798	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
12	38	1798	600	900	—	—	—	—	—
13	38	1798	800	600	—	—	—	—	—
14	38	1798	800	800	—	—	—	—	—
15	43	2020	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
16	43	2020	600	800	650 - 750	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
17	43	2020	600	900	—	—	—	—	—
18	43	2020	800	600	—	—	—	—	—
19	43	2020	800	800	—	—	—	—	—
20	47	2198	600	600	450 - 550	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
21	47	2198	600	800	450 - 550	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
22	47	2198	600	900	—	—	—	—	—
23	47	2198	800	800	—	—	—	—	—

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL FACHBÖDEN AM UNIVERSAL-SHRANKHOLM, STATIONÄR



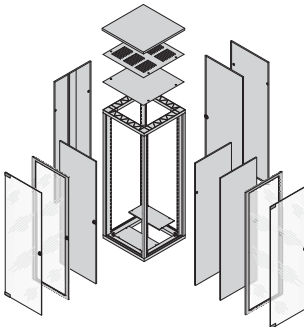
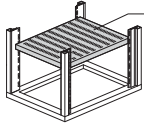
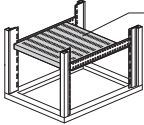
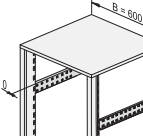
BESTELLINFORMATIONEN

					Fachboden, stationär		
					volle Tiefe	100 mm verkürzt	Tiefenstrebe
					 00106053 St 1,5 mm, RAL 7021, Traglast 75 kg, inkl. Erdung	 00106054 St 1,5 mm, RAL 7021, Traglast 75 kg, inkl. Erdung, Tiefenstreben notwendig, separat bestellen	 ERTP0045 St, 1,5 mm, AlZn
Schranksabmessungen					1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert
Nr.	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm			
1	20	998	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
2	20	998	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
3	25	1220	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
4	25	1220	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
5	29	1398	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
6	29	1398	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
7	34	1620	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
8	34	1620	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
9	34	1620	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
10	38	1798	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
11	38	1798	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
12	38	1798	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
13	38	1798	800	600	22117-849	22117-853	22117-389
14	38	1798	800	800	22117-850	22117-854	22117-390
15	43	2020	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
16	43	2020	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
17	43	2020	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
18	43	2020	800	600	22117-849	22117-853	22117-389
19	43	2020	800	800	22117-850	22117-854	22117-390
20	47	2198	600	600	22117-846	22117-851	22117-389
21	47	2198	600	800	22117-847	22117-852	22117-390
22	47	2198	600	900	22117-848	22117-847	22117-391
23	47	2198	800	800	22117-850	22117-854	22117-390

Schränke – Eurorack Universal ServicePLUS

EURORACK UNIVERSAL FACHBÖDEN AM UNIVERSAL-SCHRANKHOLM, AUSZIEHBAR

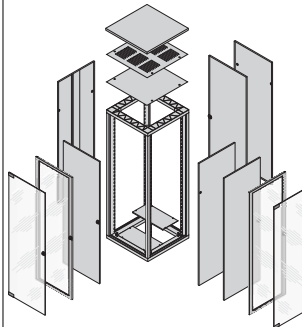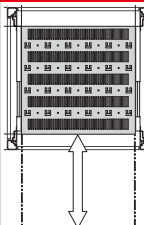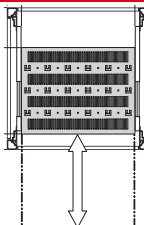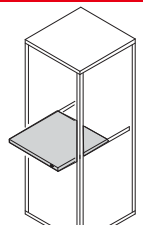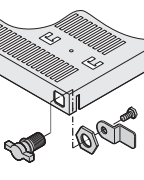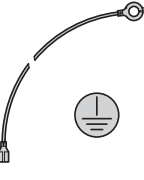BESTELLINFORMATIONEN

					Fachboden ausziehbar, eurorack Universal					Allgemeine Ausbauteile
					volle Tiefe	verkürzt 100 mm	Teleskop-schienen	Knebelschloss	Erdung	
					 00105072 St, 1,5 mm, RAL 7021, Teleskopschiene und Knebelschloss separat bestellen	 00105073 St, 1,5 mm, RAL 7021, Teleskopschiene und Knebelschloss separat bestellen	 ERA46351 St, verzinkt	 01004125 zur Verriegelung des ausziehbaren Fachbodens	 aza43284 für ausziehbaren Fachboden	Mechanik  ab Seite 3.2 Elektrik  ab Seite 3.29
Schranksabmessungen					1 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	1 Stück montiert	VPE 1 Satz montiert	
Nr.	HE	mm	Breite mm	Tiefe mm						
1	20	998	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	Stromverteilung
2	20	998	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
3	25	1220	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
4	25	1220	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
5	29	1398	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	ab Seite 3.50
6	29	1398	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
7	34	1620	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
8	34	1620	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
9	34	1620	600	900	—	—	—			ab Seite 3.50
10	38	1798	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
11	38	1798	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
12	38	1798	600	900	—	—	—			
13	38	1798	800	600	22117-858	22117-862	22114-340	21101-132	21101-178	Klimatechnik
14	38	1798	800	800	22117-859	22117-863	22114-342			
15	43	2020	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
16	43	2020	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
17	43	2020	600	900	—	—	—			
18	43	2020	800	600	22117-858	22117-862	22114-340	21101-132	21101-178	
19	43	2020	800	800	22117-859	22117-863	22114-342			ab Seite 4.0
20	47	2198	600	600	22117-855	22117-860	22114-340	21101-132	21101-178	
21	47	2198	600	800	22117-856	22117-861	22114-342			
22	47	2198	600	900	—	—	—			
23	47	2198	800	800	22117-859	22117-863	22114-342	21101-132	21101-178	

North America

Warwick, RI, USA

Tel +1.401.738.1722

San Diego, CA, USA

Tel +1.858.740.2400

Europe, Middle East & India

Straubenhardt, Germany

Tel +49 7082 794 0

Betschdorf, France

Tel +33 3 88 90 64 90

Warsaw, Poland

Tel +48 22 209 98 35

Hemel Hempstead,

Great Britain

Tel +44 1442 24 04 71

Lainate, Italy

Tel +39 02 932 714 1

Dubai, United Arab Emirates

Tel +971 4 82 38 666

Bangalore, India

Tel +91 80 6715 8900

Istanbul, Turkey

Tel +90 541 368 0941

Asia Pacific

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943

Singapore

Tel +65 6768 5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/SCHROFF