



CONNECT AND PROTECT

Teleskopisk Brakett Og Tilbehør for Skrupistoler


nvent



CADDY

SÆRTREKK OG FORDELER:

- Rask og lett installasjon
- Forbedret design med pregede tommemarkeringer og styrehull gjør nøyaktig montering av rør mellom stendere raskere
- Styrehull muliggjør enkel og presis festing av rørklemmer med en skrutrekker
- Reduserer bevegelser i hylser og rør og minimerer skrangling
- Kombinert med ESGP metall stendermalje gir TSGB (Telescopic Screw Gun Bracket) trygt og støyfritt rør- og hylseløp gjennom stendervegger, selv om stendere krysses
- Tilgjengelig i sett
- Muliggjør festing i front eller innsiden av stenderen i enhver dybde
- Fjerner behovet for å søke etter trebjelkelag
- Sparer plass
- TSGBHD er ideell for tunge applikasjoner, som å støtte opp en vask, dusjarmatur eller skap

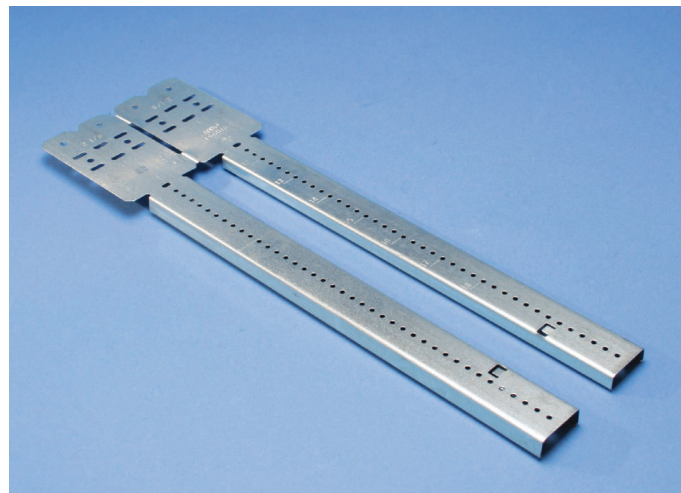

TSGB teleskopisk brakett for skruepistoler tilbyr en unik, enhetlig, oppdelelig design som gjør montering av mange rørføringer mellom stendere enklere enn noen gang. Du trenger kun en skruepistol for installering (nVent CADDY anbefaler lavprofil skrue artikkelnr. 187197), TSGB er justerbar for ikke-standard stenderavstander og har også sammenkoblede klaffer for

praktisk identifikasjon og bøyning. TSGB16 (artikkelnr. 187190) er for stenderavstander fra 280 mm til 458 mm, og TSGB24 (artikkelnr. 187191) er for stenderavstander fra 432 mm til 660 mm. Begge versjonene av TSGB har innsnitt og er markert for enkel identifikasjon og bøyning.

Nº	Beskrivelse	Pakkeenhet
187190	TSGB16 280 - 458 mm	50
187191	TSGB24 432 - 660 mm	50
187194	TSGB16112 TSGB16 med TPC112	25 + 50
187195	TSGB24112 TSGB24 med TPC112	25 + 50

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON:




1. Bøy TSGB ved hakke-merket.




2. Brekk den fra hverandre i to biter.




3. La den ene armen skli oppå den andre til du hører et klikk.

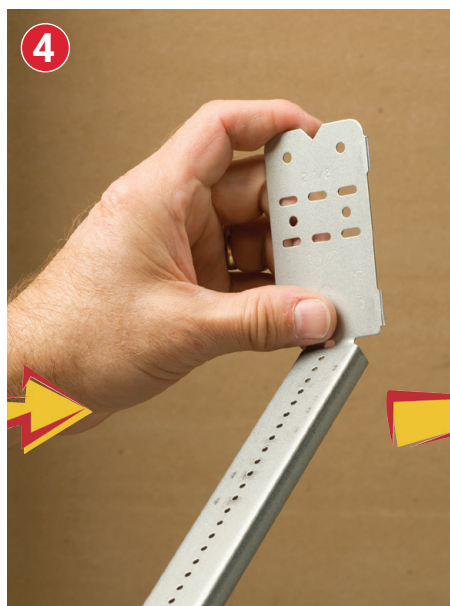

4. Bøy sideflikene ved første merke.

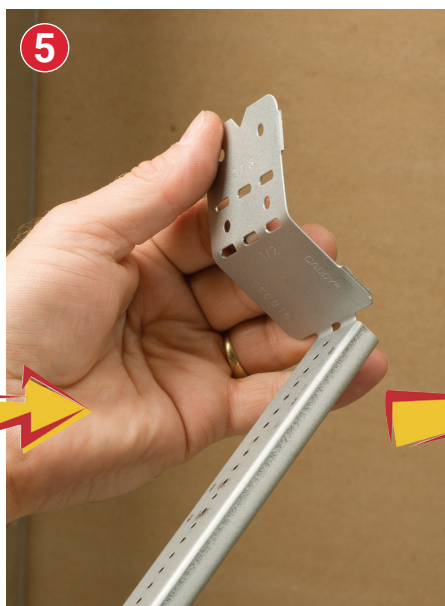

5. Bøy sideflikene ved andre merke for å justere for stenderdybde.

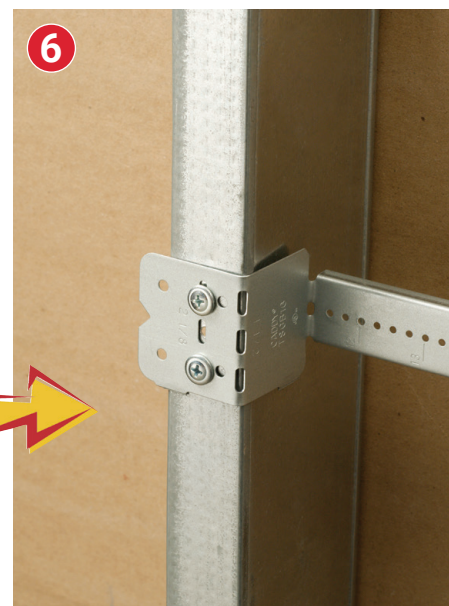

6. Fest TSGB til stenderen med artikkelnr. 187197 lavprofil skruer.

TSGBHD

TSGBHD gir en sterk monteringsplattform mellom metall- eller trestendere for tyngre applikasjoner, som vasker, skap eller dusjarmaturer. TSGBHD har 80 mm vertikal monteringsplass og 330 - 600 mm horisontal monteringsplass, noe som gir stor fleksibilitet når enheter skal festes på braketten.




Nº	Beskrivelse	Pakkeenh
187189	TSGBHD, BARRNOG 330 - 600 mm	10

TPC HYLSE- OG RØRKLEMMER

Den patenterte designen i TPC klemmen gir en unik tidsbesparende løsning for plassering av hylser/rør i området 9 mm til 61 mm OD. Det sterke og UV-resistente Nylon 66 reduserer vibrasjoner og støy og fungerer som isolator. Styrehull i braketten gir lett montering med en skrutrekker. Låsemekanismen kan åpnes igjen. Rørklemmene kan brukes i temperaturer fra -23°C til 54°C.

Nº	Beskrivelse	Klemmeområde	Pakkeenh
187192	TPC112	9 - 28 mm	50
187193	TPC238	16 - 61 mm	50

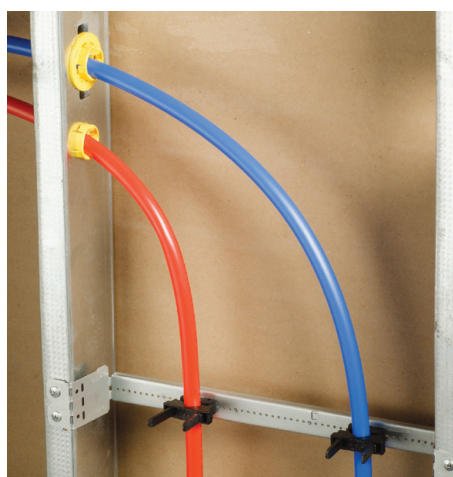


nVent CADDY Superfix 243 og nVent CADDY Macrofix 240 LF

Superfix 243 og Macrofix 240 LF rørklemmer har en patentert lukkemekanisme for å gi enkel installasjon og å fjerne behovet for å ta klemmen fra hverandre før installasjonen. En integrert EPDM gummipakning hjelper til med å eliminere vibrasjoner og risting, møter kravene i DIN 4109 og er temperaturklasse fra -50°C til 110°C. Et 5-8 µm elektrogalvanisert sinklag beskytter klemmen mot rust. Bruk C-FIX snap-in hakeskruer for tilkobling.

Superfix 243 er en enkel å lukke en-skrues rørklemme som kan brukes med stål- og kopperrør fra 12 mm til 61 mm. For festing brukes det en M8 mutter som er spesielt konstruert for å montere røret så nært som mulig til TSGB.

Macrofix 240 LF to-skruers rørklemmer er designet for å holde plastrør fra 13 mm til 64 mm. Gummi-isoleringen i disse robuste klemmene er spesielt designet for bruk med plastrør. Plastskiver gir justering av grepet, noe som gjør det enkelt for plastrøret å utvide seg ved temperaturforandringer.


Nº	Beskrivelse	Klemmeområde	Pakkeenhet
400055	Superfix 243 M8 12-14 mm	12 - 14 mm	150
400056	Superfix 243 M8 15-19 mm	15 - 19 mm	150
400057	Superfix 243 M8 21-23 mm	21 - 23 mm	100
400058	Superfix 243 M8 26-28 mm	26 - 28 mm	100
400059	Superfix 243 M8 32-35 mm	32 - 35 mm	75
400060	Superfix 243 M8 40-43 mm	40 - 43 mm	50
400061	Superfix 243 M8 44-49 mm	44 - 49 mm	50
400062	Superfix 243 M8 48-52 mm	48 - 52 mm	50
589310	Superfix 243 M8 54-58 mm	54 - 58 mm	50
589320	Superfix 243 M8 57-61 mm	57 - 61 mm	50
595035	Macrofix 240 LF 16 mm	14 - 19 mm	100
595036	Macrofix 240 LF 20 mm	18 - 23 mm	100
595037	Macrofix 240 LF 25 mm	23 - 28 mm	100
595038	Macrofix 240 LF 32 mm	30 - 35 mm	100
595039	Macrofix 240 LF 40 mm	38 - 43 mm	50
595040	Macrofix 240 LF 50 mm	48 - 53 mm	50
595041	Macrofix 240 LF 56 mm	54 - 59 mm	50
595042	Macrofix 240 LF 63 mm	60 - 66 mm	50

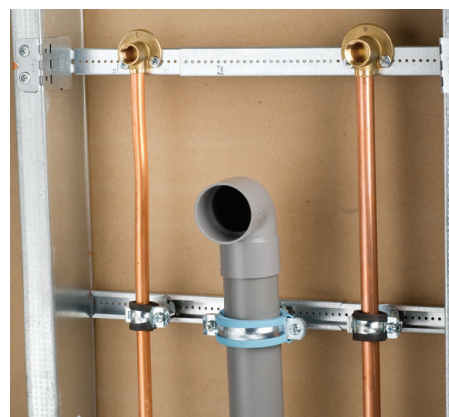

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON:



Sett kanalmutteren inn i kanalen og vri skiven 90° med klokken.

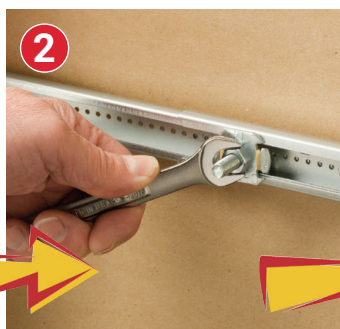

Flytt C-FIX til rett plassering og skru til sekskantmutteren med en skiftenøkkel.



Plasser rørklemmen ved å vri med klokken minst 2-1/2 omdreininger; ikke vri mot klokken for å justere vinkelen.



Sett inn røret og lukk rørklemmen.

nVent CADDY Superklip

Superklip for universelt bruk passer for rørstørrelser fra 8 mm til 63 mm. Rørklemmen lukkes og låses automatisk når et rør settes inn. Førsteklasses kopolymer Xenoy® konstruksjoner gjør Superklip motstandsdyktig for miljømessige påvirkninger. Den motstår også olje og gass, UV og elding. Rørklemmens spesielle konstruksjon gir rom for aksial rørutvidelse og -sammentrekning. Den har KIWA sertifikat og kan gjenvinnes. Rørklemmene kan også brukes i temperaturer fra -26°C til 90°C.

Nº	Beskrivelse	Klemmerekkevidde	Pakkeenhet
389017	Superklip 8 mm G	7,8 - 9,5 mm	100
389018	Superklip 10 mm G	9,5 - 11,8 mm	100
389001	Superklip 12 mm G	11,8 - 14,3 mm	100
389002	Superklip 15 mm G	14,3 - 16,8 mm	100
389003	Superklip 17 mm G	16,8 - 19,5 mm	100
389004	Superklip 20 mm G	19,5 - 21,8 mm	100
389005	Superklip 22 mm G	21,8 - 24,8 mm	100
389006	Superklip 25 mm G	24,8 - 27,8 mm	50
389007	Superklip 28 mm G	27,8 - 31,2 mm	50
389008	Superklip 32 mm G	31,2 - 35,5 mm	50
389009	Superklip 36 mm G	35,5 - 39,5 mm	50
389011	Superklip 40 mm G	39,5 - 43,5 mm	25
389012	Superklip 47 mm G	46,5 - 50,5 mm	25
389013	Superklip 51 mm G	50,5 - 55,5 mm	25
389014	Superklip 59 mm G	58,5 - 64,0 mm	20



ESGP malje og MSP20

ESGP maljen gir 360° beskyttelse og gir flammebeskyttelse for rør og hylser. Den passer alle fabrikk- og felt-lagde hull i metallstendere pga. den unike rygg-til-rygg konstruksjonen. For bruk i feltet tilbyr MSP20 Metal Stud Punch hullstanser. ESGP maljen er passende for plast-, stål- eller kopperrør med ytre diametre opptil 28,5 mm.



Nº	Beskrivelse	Pakkeenhet
188471	ESGP Easy Snap malje	100
188480	MSP20 Metal Stud Punch hullstanser	1



Selvgjengende skruer



Nº	Beskrivelse	Pakkeenhet
187197	SMS8	1000

C-FIX hakeskruer



Nº	Beskrivelse	Pakkeenhet
584530	C-FIX M8X30	100
584540	C-FIX M8X40	100
584560	C-FIX M10X40	100

WARNING: nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at nVent.com/CADDY and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

Xenoy er et registrert varemerke for General Electric Company.

Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/CADDY