

NRG-DM PIKAOPAS

Raychem

Sähköurakoitsija, näin helposti otat käyttöön NRG-DM termostaatin.

Kytke johtimet, käynnistä ja
valitse "Jatkuva tila".




Käynnistä vasemmalta.




Valitse kieli.




Tarkista kellonaika.

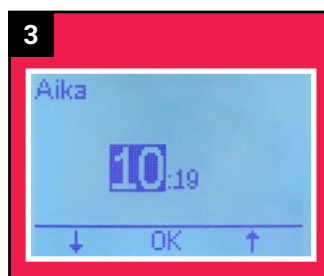

Tarkista päivämäärä.

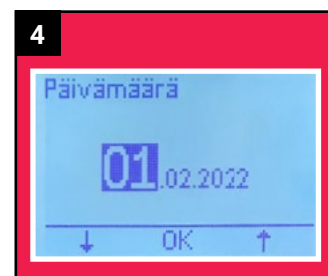


Valitse anturiksi "Tehdas",
jos käytät pakkauksessa
olevaa anturia.

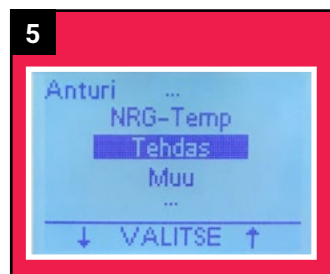

Termostaatti meni "Tapahtuma-
tilaan" (kello näytössä).



1) Paina "Valikko".
2) Valitse "Jatkuva tila".
3) Säädä lämpötila +/-
näppäimillä.

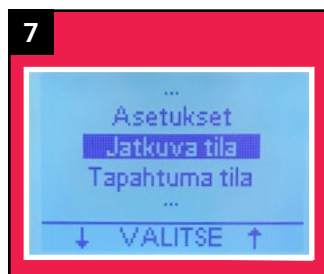

Jätä asiakkaallesi "Jatkuvaan
tilaan". Näytössä
on käden symboli.
Lämpötilan säätö +/- näppäimillä.



NRG-DM SOVELTUU:

Lattiatermostaatiksi	Huonetermostaatiksi
Yhdistelmätermostaatiksi	Älytermostaatiksi
Yksinkertaiseksi +/- termostaatiksi	2 kq, 10 kq, 12 kq, 15 kq ja 33 kq antureille

SUOMENKIELINEN
NRG-DM
SNRO 26 154 23
KÄYTTÖOHJE:



Kalustesarjoille Exxact/Elko RAL 9010, RAL 9003, Eljo RAL 9010, ABB Jussi
(keskiöt sis. pakkaukseen)



chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat