

Svanhalslänk, Obelagd

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EEBDLC



DESIGN

Fristående länk som kopplar samman två eller flera nVent ERICO elektriska jordskenor.

Hög konduktivitet, hård dragen, elektrolytisk seppolad koppar enligt EN 13601

PRODUKTATTRIBUT

Material: Koppar

Slutför: Nakna

Bredd (W): 50mm


Tjocklek (T): 6mm

Enhetens vikt: 0.3kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Förtennad yta är 8 mikrometer enligt ASTM B545 Service Class "C" för korrosiva miljöer.

DIAGRAMS

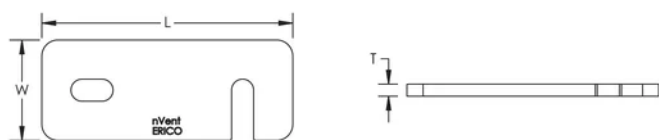

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE