


Värmeelement med/utan termostat kompakt, ECH(T)

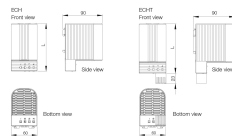

Det här dubbelisolerade kompakta värmeelementet ECH(T) finns med eller utan termostat. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt. Genom att välja en version med integrerad termostat sparar du utrymme inuti skåpet och minskar installationstiden jämfört med en termostat som monteras separat.

BRANSCHSTANDARDS

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Värmeelement för vertikalt montage. Förebygger kondensation. Låg ytemperatur (EJ ovansida). Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715). Används vid max. 90% RF. ECH: styrs över extern termostat och/eller hygrostat. 4-polig anslutning, ECHT: förmonterad plug-in termostat, startar vid +5 °C och bryter vid +15 °C. 2-polig anslutning.

Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektkontroll.

Material: Plast (UL94 V0).

Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värmeeffekten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

Anslutning: Skruvanslutning, 2.5 mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8Nm.

Kapslingsklass: IP 20. Klass II (dubbelisolerad).

Godkännanden: CE, EAC.

Ytbehandling: Svart.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
ECH100	2507179	110mm	60mm	90mm	Plast	Strukturerad
ECH50	2507181	110mm	60mm	90mm	Plast	Strukturerad
ECHT100	2507188	110mm	60mm	90mm	Plast	Strukturerad
ECHT50		110mm	60mm	90mm	Plast	Strukturerad
ECH150	2507180	150mm	60mm	90mm	Plast	Strukturerad
ECHT150	2507189	150mm	60mm	90mm	Plast	Strukturerad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Spänning under 140VAC reduceras verkningsgraden med ~10%.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE