


EL LED-belysning

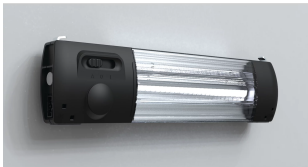

LED-belysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Verktygsfri montering minskar monterings tiden. Enkel genomgående kabeldragning baserat på ett plug-and-play-system. 24 V (DC)-modell .

DESIGN

Beskrivning: LED-skåpbelysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Snabb och verktygsfri montering tack vare ett spärrhakssystem som passar hålmönstret på 25 mm på nVent HOFFMANs skåp. Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Anslutning: Inmatning, trepolig. Genomgående kabeldragning, trepolig.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

SPECIFIKATIONER

Färgtemperatur:	4000K
Färg:	Svart
Lamptyp:	LYSDIOD
Ljusfärg:	Neutralt vitt
Material:	Plast
Slutför:	Jämn
Drifttemperatur:	-20 to 55°C

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Sockettyp	Ljusflöde
EL1200D24V	2504812	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200M24V	2504800	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200DS	2504809	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F.	1200lm
EL1200DS-BF	2504808	76mm	364mm	48mm	Typ E.	1200lm
EL1200DS-CH	2504811	76mm	364mm	48mm	Typ J.	1200lm
EL1200DS-GB	2504810	76mm	364mm	48mm	Typ G.	1200lm
EL1200DS-US	2504807	76mm	364mm	48mm	Typ B.	1200lm
EL1200M	2504801	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200MS	2504804	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F.	1200lm
EL1200MS-BF	2504803	76mm	364mm	48mm	Typ E.	1200lm
EL1200MS-CH	2504806	76mm	364mm	48mm	Typ J.	1200lm
EL1200MS-GB	2504805	76mm	364mm	48mm	Typ G.	1200lm
EL1200MS-US	2504802	76mm	364mm	48mm	Typ B.	1200lm
EL900D	2504813	76mm	314mm	48mm	NA	900lm
EL900DS		76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F.	900lm

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Sockettyp	Ljusflöde
EL900DS-BF		76mm	364mm	48mm	Typ E.	900lm
EL900DS-CH		76mm	364mm	48mm	Typ J.	900lm
EL900DS-GB		76mm	364mm	48mm	Typ G.	900lm
EL900DS-US		76mm	364mm	48mm	Typ B.	900lm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE