


Horisontella avdelare för golvstående skåp, CDH

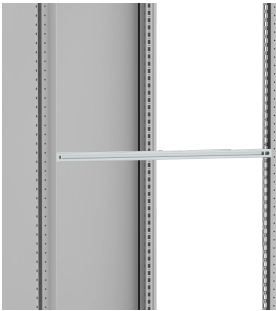

Profilen ger horisontell separation och säkerställer att partiella dörrar och paneler säkras.

DESIGN

Beskrivning: Används när kapslingen kräver horisontell separation för partiella dörrar eller paneler. Monteras på skåpsprofilen för golvskåpsserien. Användning av plaständstycken ger en IP54 skyddsgrad, utan ändstycken IP20.

Erforderliga tillbehör: CDH antal = antal dörrar eller paneler + 1.

Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Slutför: Pläterade
Material: Zink

Table 1/1					
Katalognummer	E-nummer	Bredd	Kapslingsmaterial	Produktfamilj	Snabbleverans
CDH800	2504753	800mm	Mjukt stål	Fristående	Nej
CDH600	2504752	600mm	Mjukt stål	Fristående	Nej
CDH400	2504751	400mm	Mjukt stål	Fristående	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE