


Inre lucka, UID

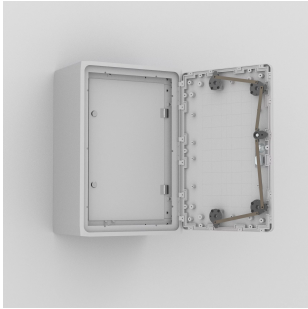

Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.

DESIGN

Beskrivning: För kontroll och automatikutrustning m.m. Kan höger- /vänsterhängas. Lås DIN 3 mm. Avstånd mellan UID och kapslingens dörr: 48 mm.

Material: Glasfiberarmerad polyester.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 20.

Leverans: 1 st med monteringsmaterial.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPECIFIKATIONER

- Material:** Glasfiberförstärkt polymer
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Slät matt yta

Table 1/1				
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Snabbleverans
UID5050	2510858	500mm	500mm	Nej
UID5075	2510857	500mm	750mm	Nej
UID10050	2510860	1000mm	500mm	Nej
UID7550	2510856	750mm	500mm	Nej
UID7575	2510855	750mm	750mm	Nej
UID10075	2510859	1000mm	750mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE