


Stor ABS-kopplingslåda, OABP

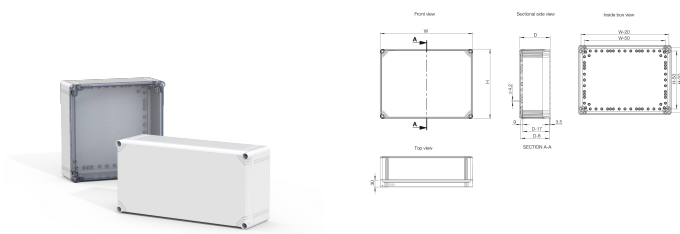

Kopplingslådorna i sortimentet OABP i ABS har en skyddsgrad på IP 66, 67 och kan förlängas. Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Djupare komponenter kan installeras när utbyggnadsramen OPCP-EE används. OABP-utbudet lämpar sig väl för krävande miljöer, eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan, vilket eliminerar risken för komponentfel, och därmed onödiga driftstopp.

BRANSCHSTANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

DESIGN

Beskrivning: För inomhusanvändning. Låg UV-beständighet.

Material: Kapsling: ABS. Standardkåpa: ABS. Genomskinligt lock av polykarbonat.

Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).

Temperaturlåghet: -40°C till +60°C.

Flamsäkerhet: UL94 HB.

Kapslingsklass: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Ytbehandling: RAL 7035.

Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock och monteringskruvar av polyamid.

Om nödvändigt, djupare komponenter kan installeras när utbyggnadsramen OPCP-EE används.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPECIFIKATIONER

Material: ABS
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Omslagsstil	Max. monteringsdjup
OABP202013GE	2503274	200mm	200mm	132mm	Grå	115mm
OABP202013TE	2503275	200mm	200mm	132mm	Rensa	115mm
OABP203013GE	2503276	200mm	300mm	132mm	Grå	115mm
OABP203013TE	2503277	200mm	300mm	132mm	Rensa	115mm
OABP204013GE	2503278	200mm	400mm	132mm	Grå	115mm
OABP204013TE	2503279	200mm	400mm	132mm	Rensa	115mm
OABP303013GE	2503280	300mm	300mm	132mm	Grå	115mm
OABP303013TE	2503281	300mm	300mm	132mm	Rensa	115mm
OABP304013GE	2503282	300mm	400mm	132mm	Grå	115mm
OABP304013TE	2503283	300mm	400mm	132mm	Rensa	115mm
OABP306013GE	2503284	300mm	600mm	132mm	Grå	115mm
OABP306013TE	2503285	300mm	600mm	132mm	Rensa	115mm
OABP406013GE	2503286	400mm	600mm	132mm	Grå	115mm
OABP406013TE	2503287	400mm	600mm	132mm	Rensa	115mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE