


Partiell SF transversal stödstång, SFBP

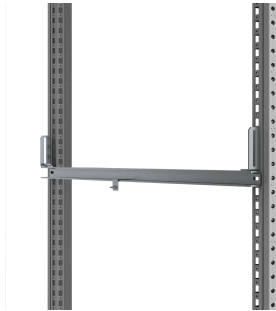

Med bärprofilerna kan du montera delhöjds svängramar i vägg- eller golvskåp i stål, vilket ger en stark infästningsmetod.

DESIGN

Beskrivning: Gör det möjligt att montera svängramar med delvis höjd i väggmonterade, stålkapslingar och golvstående, kombinerbara stålkapslingar. Svängramen kan monteras för öppning både från vänster och höger.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: En komplett sats för en svängram.

Erforderliga tillbehör: För väggmonterade kapslingar, använd tillsammans med AVB profiler. För golvstående kapslingar kan tillbehöret fästas direkt på ramen.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
SFBP600	2503508	106mm	600mm	31mm	Mjukt stål	Nej
SFBP800	2503509	106mm	800mm	31mm	Mjukt stål	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE