


Tryckkompenseringsplugg i plast, EDA

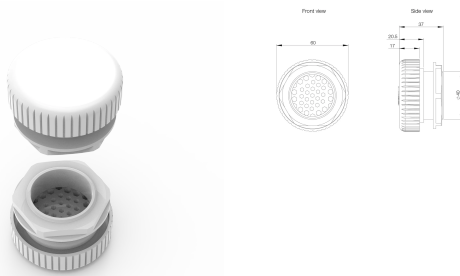

Ventilationspluggen utjämnar trycket som uppstår på grund av temperaturskillnader mellan skåpet och omgivningen och håller damm borta från skåpet .

BRANSCHSTANDARDER

CE UKCA

CE UKCA

DESIGN

Beskrivning: Ventilationsutrustning med Goretex-membran som kombinerar tryckutjämning med hög IP klass. Möjliggör tryckutjämning p g a exempelvis extrema temperaturskillnader som kan uppstå mellan den invärtes skåpmiljön och dess omgivning. Ett undertryck i skåpet kan leda till att smuts och fukt tränger in. Membranet tillåter luft och ånga att passera, men inte vätska/smuts. Monteras med mutter M40x1.5 (bifogad). För bästa resultat rekommenderar vi att två tryckutjämnare monteras på motsatta skåpsgavlar och mot botten resp. toppen.

Material: Plast.

Driftomr. temperatur: -35 °C till +70 °C.

Bearbetning erfordras: Hål Ø40.5 mm.

Kapslingsklass: IP 66 / IP X9K.

Godkännanden: CE.

Ytbehandling: Ljusgrå.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
EDA40	2502804	37mm	60mm	60mm	Plast, Gummi	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE