

Enkel dörr i rostfritt stål med integrerad regnhuv, AFS



Sortimentet av väggskåp i rostfritt stål, AFS, har ett integrerat lutande tak och skyddsgraden IP 66. Tack vare det lutande taket och höga skyddsgrader tränger varken vatten eller damm in i skåpet, vilket eliminerar risken för komponentfel och onödiga driftstopp. AFS-sortimentet är perfekt för livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan alla andra miljöer, beroende på grad.

BRANSCHSTANDARDER

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

DESIGN

Kapsling: Det sluttande taket har en vinkel på 8 till 20° och ett överhäng på 10 mm som leder bort vätskor och skräp från dörren på framsidan. Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Tilläggsinformation: Använd klimat-, och ventilationsutrustning i krävande- och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter.

Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd på 1000 mm eller större. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

Lås: Zamak dubbelbit 3 mm lås med 90 ° rörelse. Lås i rostfritt stål och andra lås kan fås på begäran.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning på vänster eller höger sida (bearbetning krävs). Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in.

Leverans: Montageplåt, komplett med montage- och jordskruvar. Förpackad i återvinningsbart emballage.

Kabelgenomföring: Kapslingen är inte försedd med flänsöppningar, för maximal kapslingsklass.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section


SPECIFIKATIONER

Slutför: Borstad

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Panelstorlek
AFS03021	2514021	300mm	200mm	155mm	Rostfritt stål 304	275 x 150mm
AFS03021-316	2502209	300mm	200mm	155mm	Rostfritt stål 316L.	275 x 150mm
AFS04031	2514023	400mm	300mm	155mm	Rostfritt stål 304	375 x 250mm
AFS04031-316	2502210	400mm	300mm	155mm	Rostfritt stål 316L.	375 x 250mm
AFS04042	2514026	400mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 304	375 x 350mm
AFS04042-316	2502211	400mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	375 x 350mm
AFS04062	2514027	400mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 304	375 x 550mm
AFS04062-316	2502212	400mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	375 x 550mm
AFS05052	2514029	500mm	500mm	210mm	Rostfritt stål 304	475 x 450mm
AFS05052-316	2502213	500mm	500mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	475 x 450mm
AFS06042	2514031	600mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 304	575 x 350mm
AFS06042-316	2502214	600mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	575 x 350mm
AFS06062	2514033	600mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 304	575 x 550mm
AFS06062-316	2502215	600mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	575 x 550mm
AFS06063	2514035	600mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	575 x 550mm
AFS06063-316	2502216	600mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	575 x 550mm
AFS06083	2514037	600mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	550 x 750mm
AFS06083-316	2502217	600mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	550 x 750mm

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Panelstorlek
AFS08062	2514039	800mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 304	750 x 550mm
AFS08062-316	2502218	800mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	750 x 550mm
AFS08063	2514041	800mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	750 x 550mm
AFS08063-316	2502219	800mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	750 x 550mm
AFS08082	2514042	800mm	800mm	210mm	Rostfritt stål 304	750 x 750mm
AFS08082-316	2502220	800mm	800mm	210mm	Rostfritt stål 316L.	750 x 750mm
AFS08083	2514043	800mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	750 x 750mm
AFS08083-316	2502221	800mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	750 x 750mm
AFS10083	2514044	1000mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	950 x 750mm
AFS10083-316	2502222	1000mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	950 x 750mm
AFS12063	2514045	1200mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	1150 x 550mm
AFS12063-316	2502223	1200mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	1150 x 750mm
AFS12083	2514046	1200mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	1150 x 750mm
AFS12083-316	2502224	1200mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L.	1150 x 750mm
AFS12084	2514047	1200mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1150 x 750mm
AFS12084-316	2502225	1200mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L.	1150 x 750mm
AFS14084	2514048	1400mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1350 x 750mm
AFS14084-316	2502226	1400mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L.	1350 x 750mm

DIAGRAMS

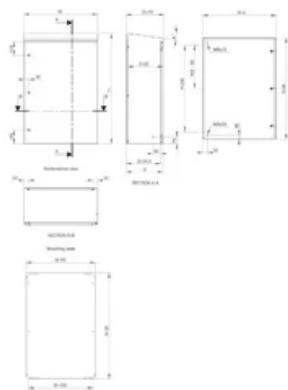

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE