


Tvärgående stödtag för svängram, ESFB

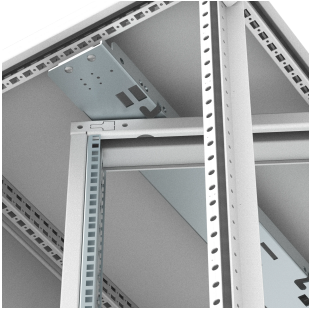

Bärprofilerna erbjuder montering av hög eller medelhög svängram och av extra tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För full höjdmontage av svängramar i stål

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Erforderliga tillbehör: Tvärgående bärprofiler ESFB06xx (600 mm bred) kan även monteras i 1200 mm breda skåp tillsammans med djupdelnigsskena VBD. På bärprofil ESFB12xx kan även två svängramar (ESFC) monteras (höger-/vänsterhängda). Tvärgående bärprofiler ESFB08xx (800 mm bred) kan monteras direkt i 1600 mm breda skåp, då dessa är utrustade med VBD.

Leveransförpackning: Komplet montagesats för en svängram.

SPECIFIKATIONER

- Tjocklek:** 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
ESFB12	2502910	1200mm	1200mm	103mm	Mjukt stål	Nej
ESFB06	2502907	600mm	600mm	103mm	Mjukt stål	Nej
ESFB10	2502909	1000mm	1000mm	103mm	Mjukt stål	Nej
ESFB08	2502908	800mm	800mm	103mm	Mjukt stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering av 2x ESFC svängramar krävs en extra monteringssats ESFB12XKIT.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE