


# 电源线, USA 至 IEC C13, 2.5 米, 黑色

## Data Solutions

### 物料号

**60103-141**

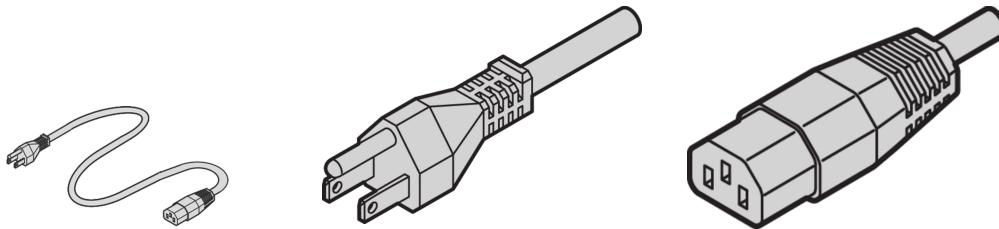

nVent SCHROFF

电源线可以通过实际、通用的方式用可变的连接设备紧固。规格通用，适合不同的应用，如风扇、机柜灯、工业 PC 连接、不间断电源、系统等。

### 认证



### 功能

应用：风扇, 机柜灯, 工业 PC 连接, 不间断电源和系统

### 产品属性

输入连接器: US = 美国标准

输出连接器: IEC C13

长度: 2500mm

包装数量: 1

颜色: 黑色

连接器类型: 直向型

材料: PVC

产品类型: 电缆

Net Weight: 0.165kg

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE