


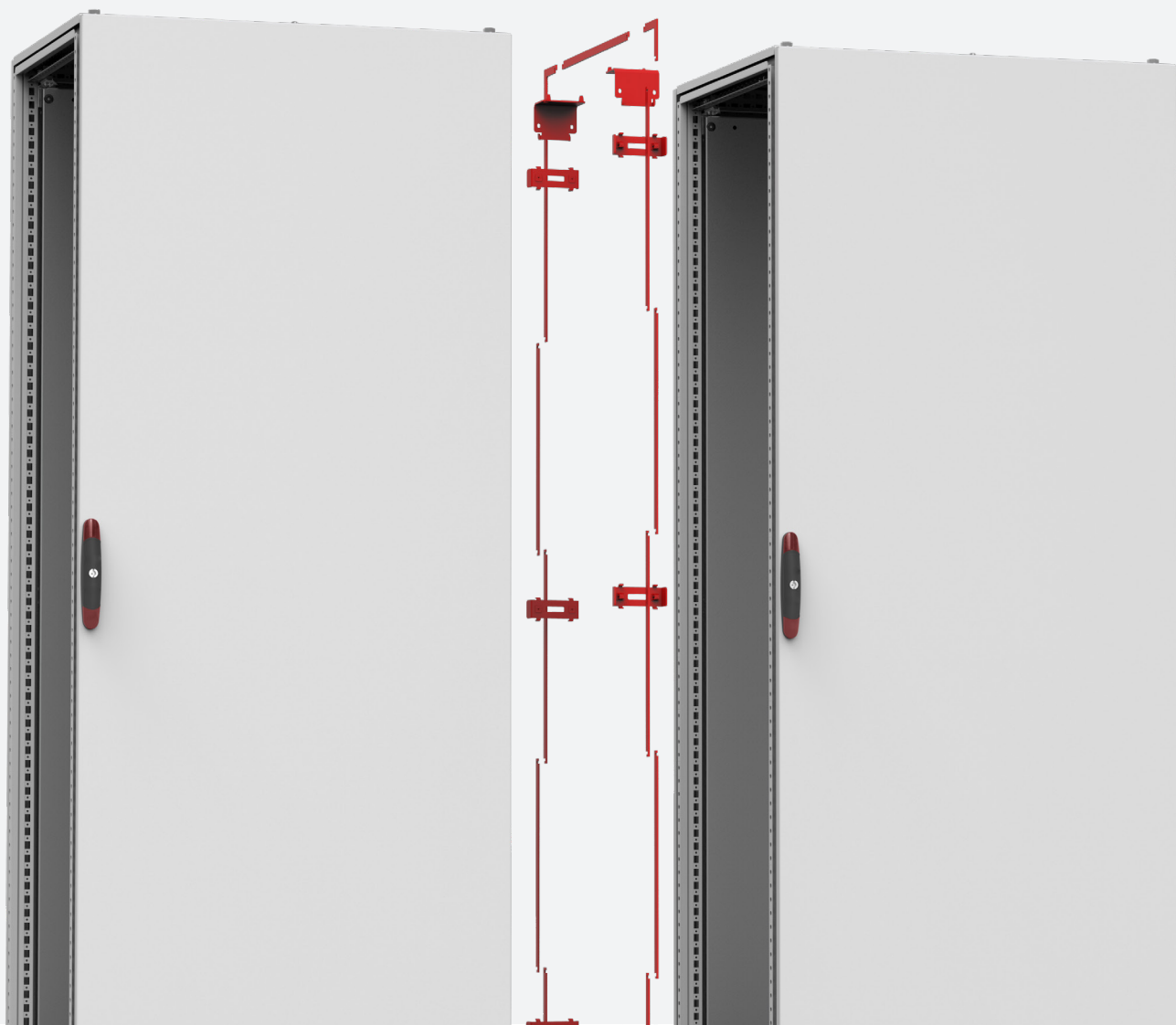

CONNECT AND PROTECT

IP66防护等级

模块化落地机柜

nvent

HOFFMAN

IP66防护等级 模块化落地机柜




IP66标准品物料号：MCS20086HP

简介


nVent Hoffman IEC系列碳钢模块化机柜已在亚太地区正式发布，其中的IP66版本为设备提供了更高的防护级别，可延长设备使用寿命，并可在恶劣环境和工况下降低运维成本。

此外，IP66版本拥有配套使用的并柜密封垫圈，确保两台IP66机柜并柜后仍然保持相同的防护等级，配合并柜组件CCI/CCM一起使用。

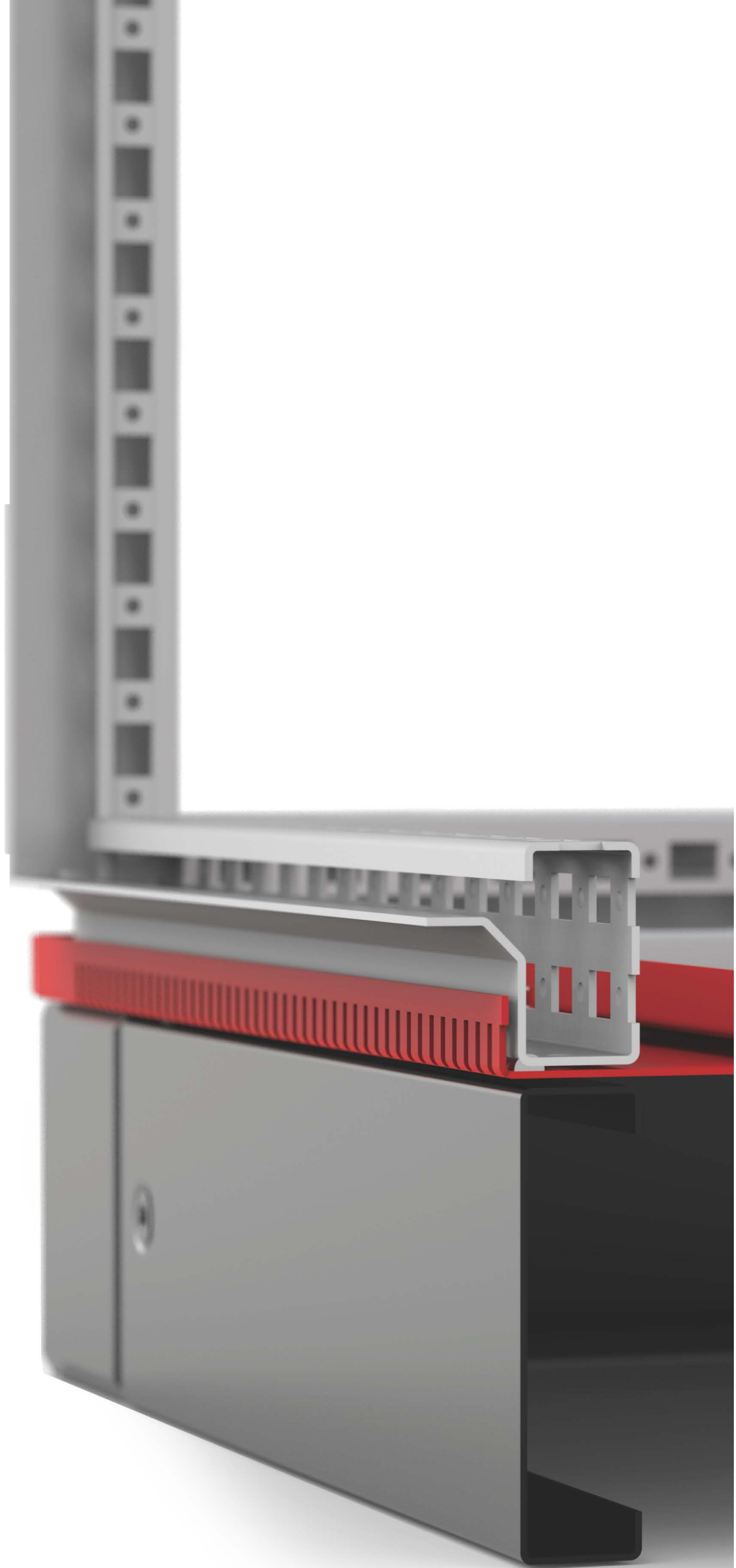


IP66防护等级

模块化落地机柜 | 特征介绍

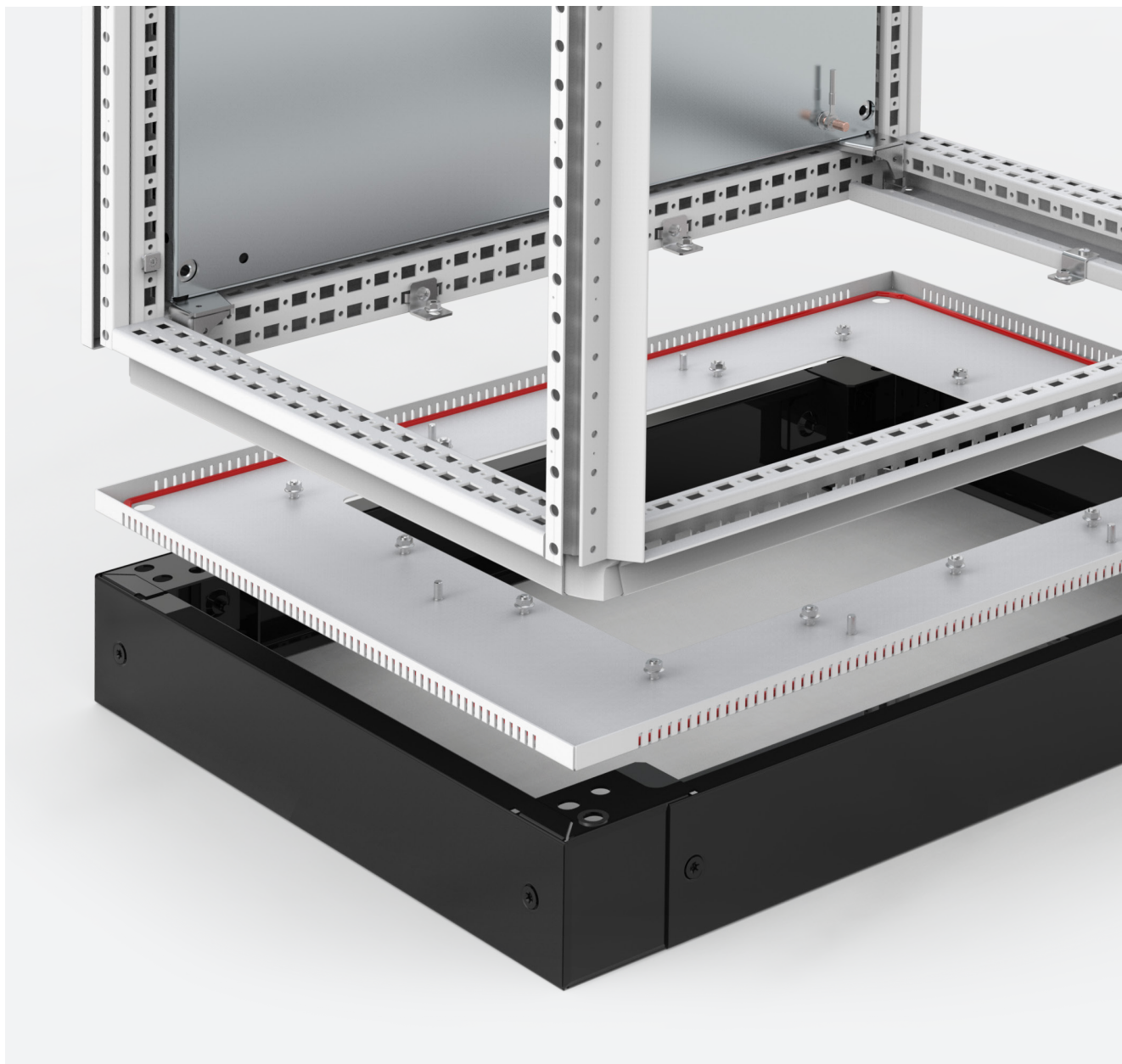


底板

- MCS20086HP底部为高密封性能底板。
- 采用聚氨酯材质垫圈进行密封。
- 底板四周预置若干长方形孔洞，利于排水。
- 使用支架和M6*13焊接螺柱固定在机柜框架上。

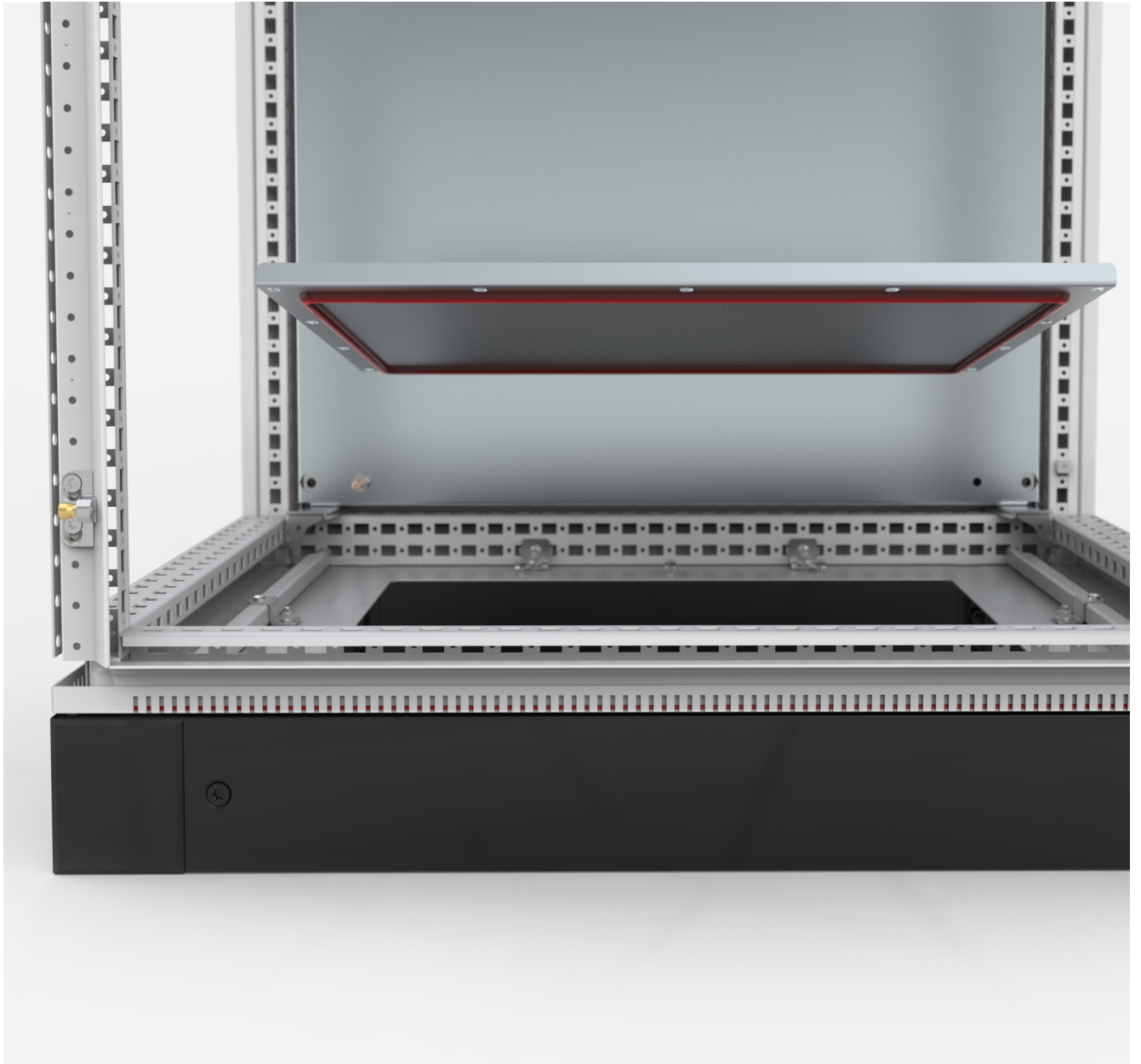


进线盖板

- MSC20086HP进线口为IP66高防护进线盖板。
- 采用聚氨酯材质垫圈进行密封。
- 使用M6*13焊接螺柱固定在底板上。

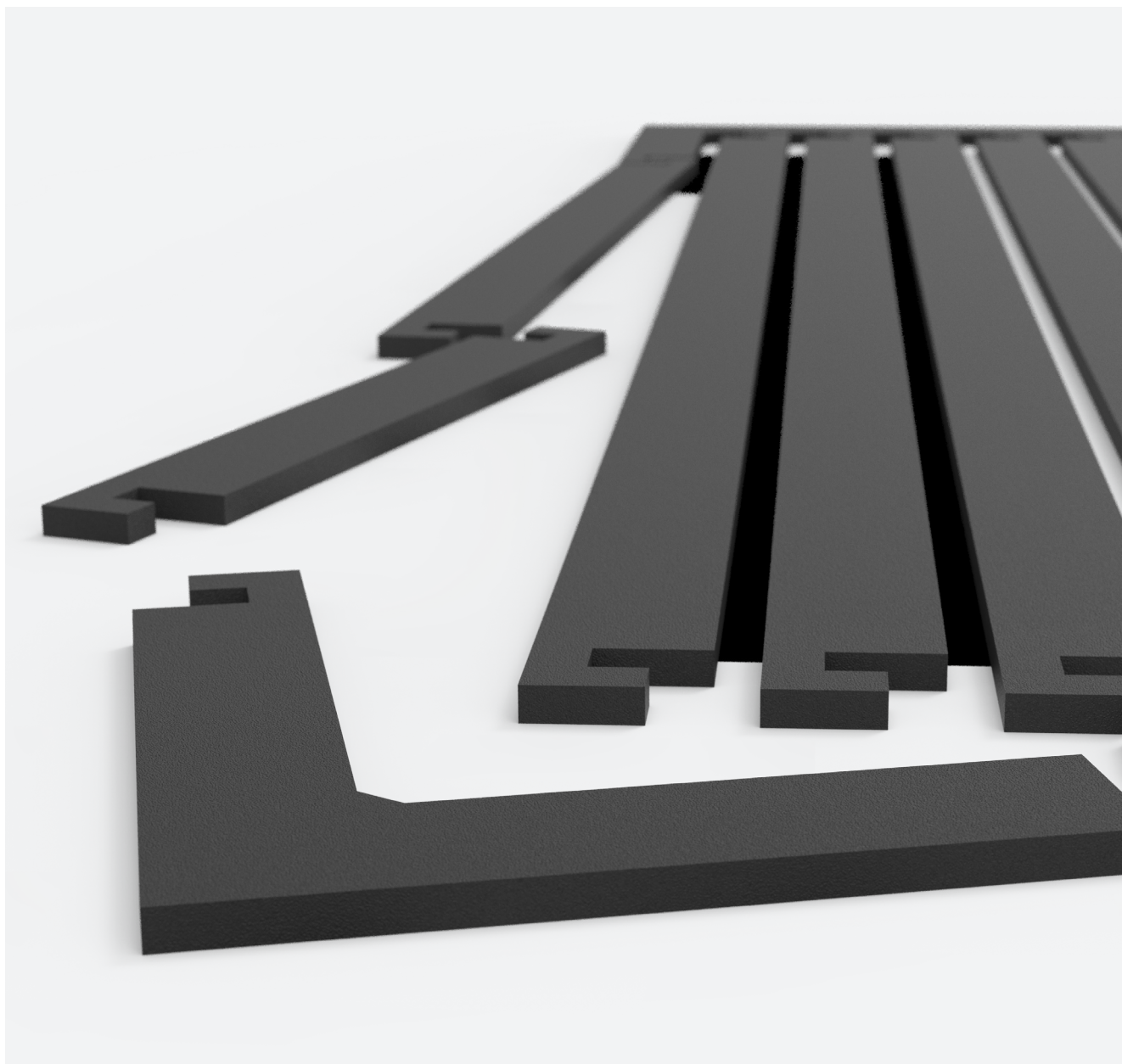

并柜密封条

- 兼容所有机柜尺寸的并柜，只需将所需要的部分从包装取出即可使用。
- 材料：5毫米厚的三元乙丙橡胶（EPDM）。
- 独特的拼接设计，使其可以连续地加长使用。
- 拼接设计提供了严密的防护，紧密贴合，避免泄露风险。
- 密封条与标准并柜组件CCI和CCM兼容。

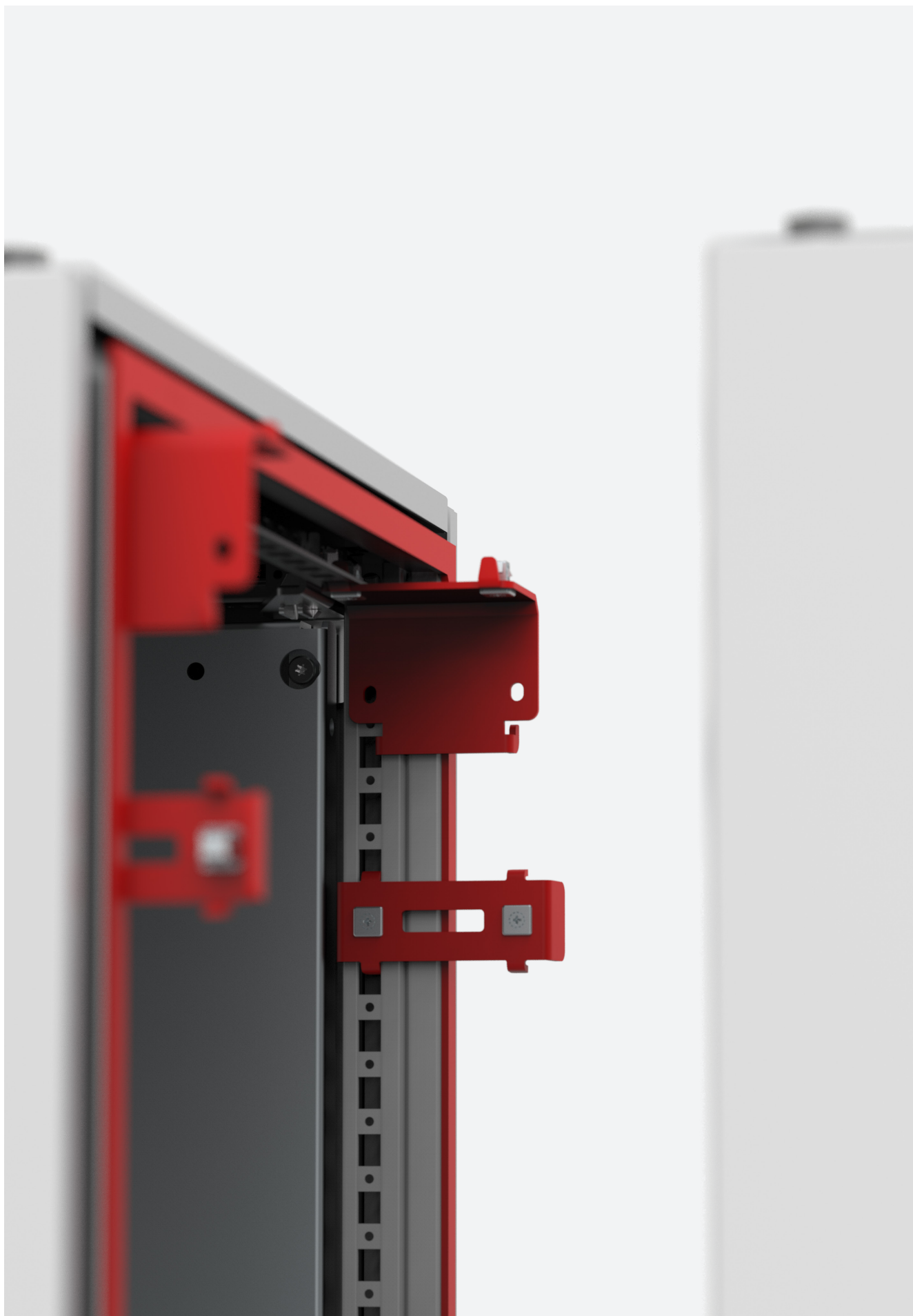

IP66防护等级


模块化落地机柜 | 配置与应用



单柜配置

箱体			
高度 (mm)	宽度 (mm)	深度 (mm)	项目编号
2000	800	600	MCS20086HP

侧板		
高度 (mm)	宽度 (mm)	项目编号
2000	800	SPM2006R5

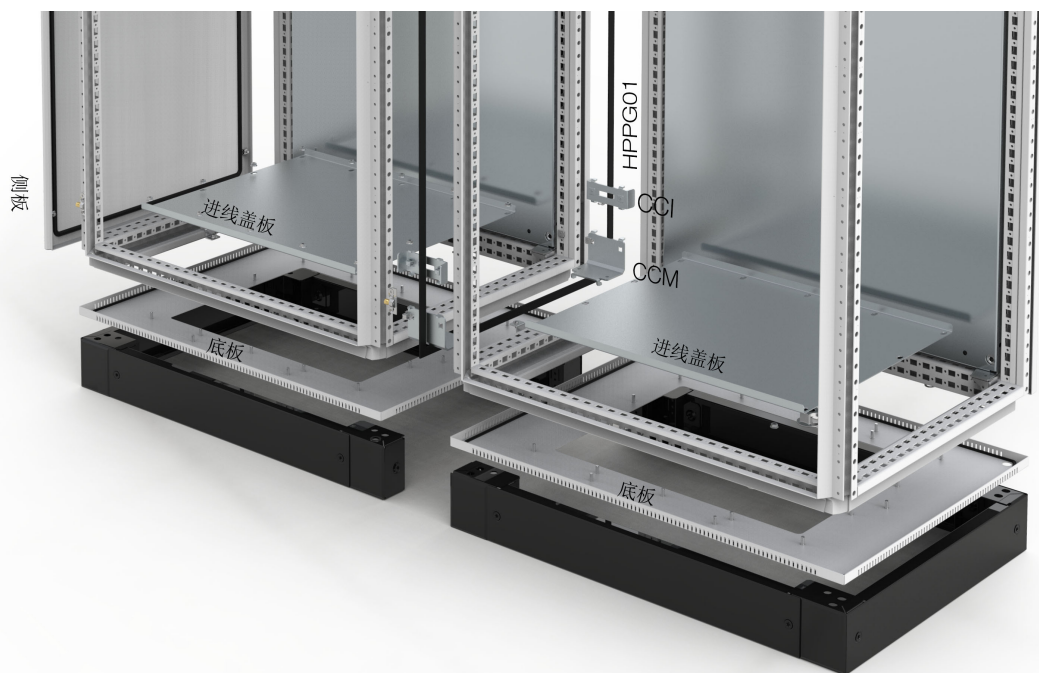

箱体

高度 (mm)	宽度 (mm)	深度 (mm)	项目编号
2000	800	600	MCS20086HP

侧板

高度 (mm)	宽度 (mm)	项目编号
2000	800	SPM2006R5

IP66防护等级

模块化落地机柜 | 客户受益



卓越性能，防护无忧

特征


IP66保护等级

优势

机柜通过严苛的认证与测试（包含并柜配置）

益处

保护客户设备免受环境危害，降低维护成本

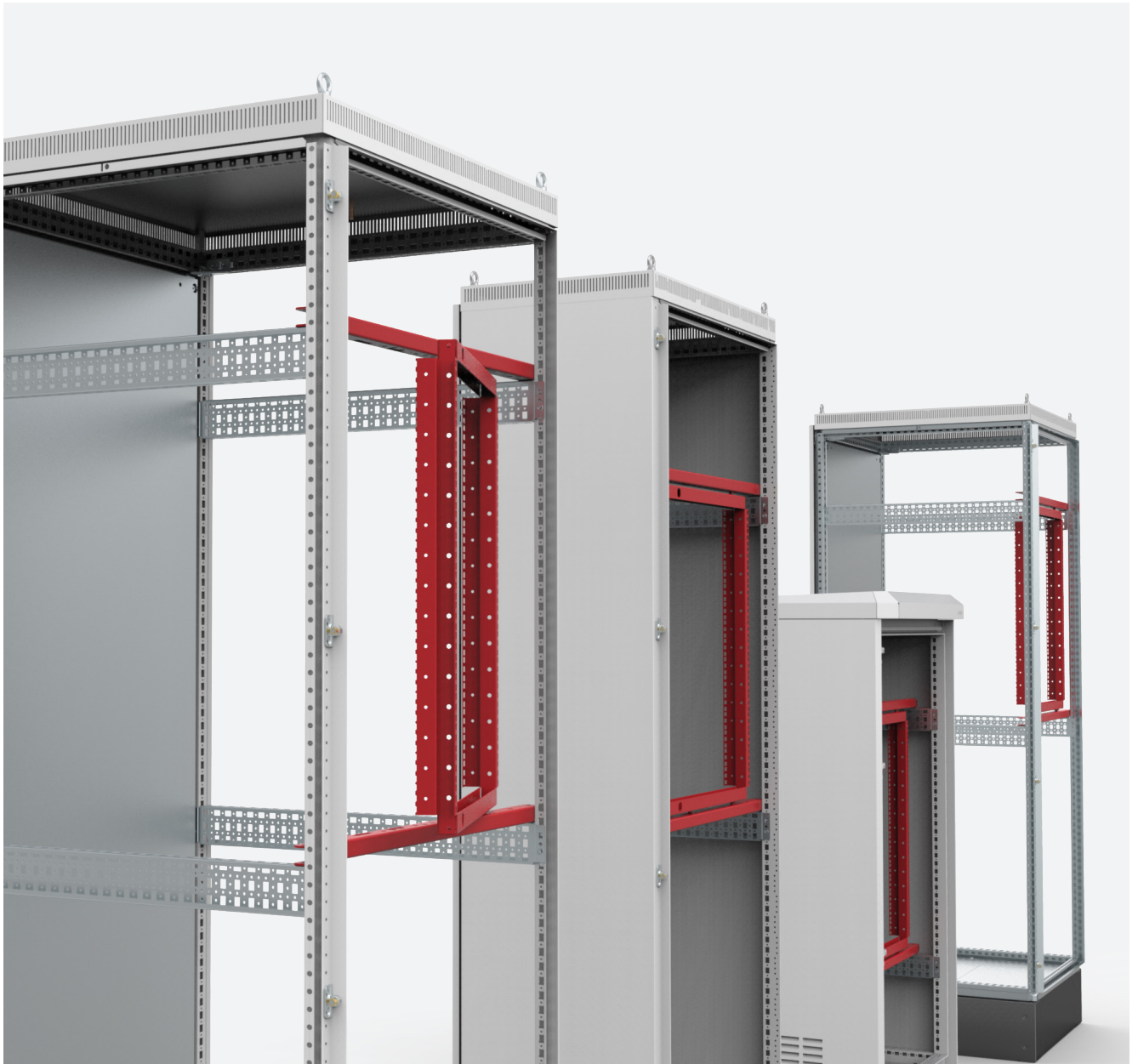

附件丰富，兼容性强

特征

功能强大的各种导轨系统

优势

与模块化落地机柜各系列完全兼容，无需任何专用配件

益处

客户可以在机柜的高度、宽度和深度上使用nVent HOFFMAN的全套配件。

丰富的附件也大大提高了柜内空间利用率。



外形多样，优化空间

特征

可侧对侧、背靠背甚至进行L型角部并柜。

优势

客户可以根据实际空间，灵活配置自己的机柜方案。

益处

不管设备的体型和重量如何，大部分常见部件都可以在柜内实现合理的空间排布，您也会因为高效的柜内利用而节省空间成本。



灵活配置，专属方案

特征

可实现灵活的个性化配置。

优势


客户可以使用标准机柜搭载自己的个性化配置。

益处

得益于箱体系统和附件的灵活性、兼容性，可满足客户的大多数应用需求。

IP66防护等级

模块化落地机柜 | 客户受益

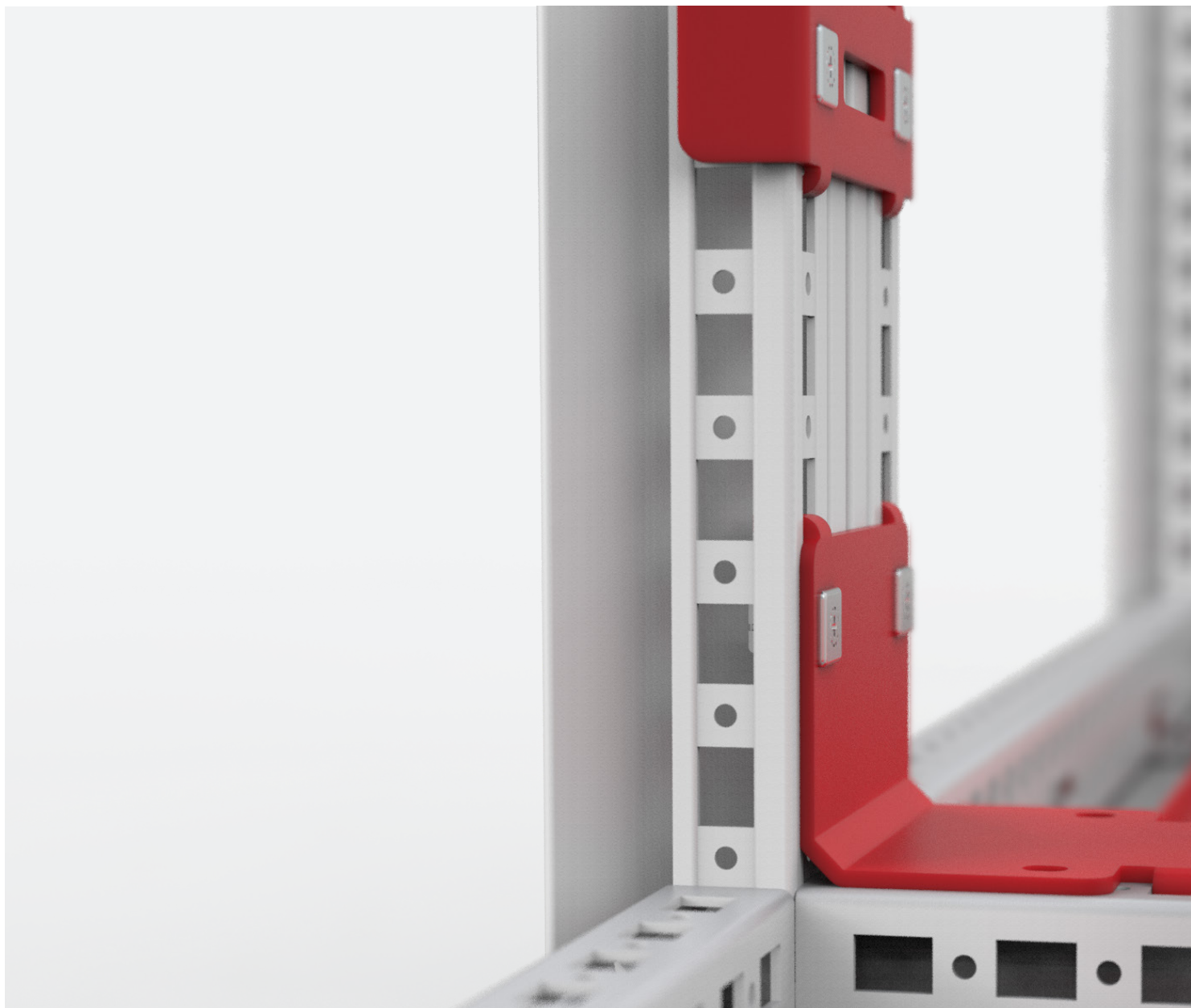

巧妙并柜，可靠便捷

特征

创新设计的密封条适用于所有尺寸机柜的并柜。

优势

机柜通过严苛测试与认证，实现可靠负载性能。


益处

并柜配置采用了创新的附件设计,创新设计的密封条适用于所有尺寸机柜的并柜。

并柜密封条：HPPG01

内部并柜组件：CCI06

角部并柜组件：CCM04

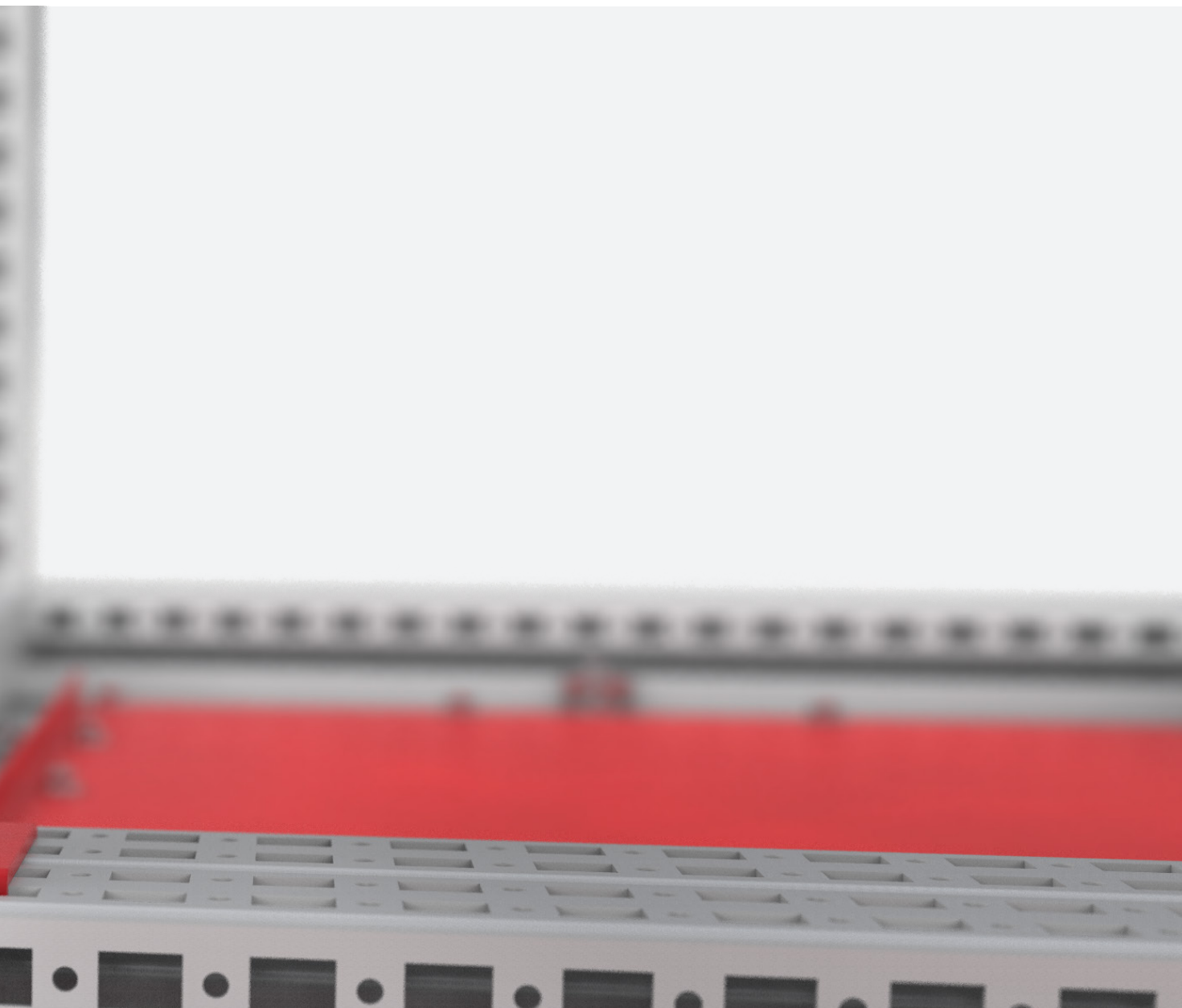

IP66防护等级
模块化落地机柜 | 认证



认证

碳钢, MCS20086HP

cULus



中国/青岛

山东省青岛市即墨区湘江二路39号甲
电话:0532-8771 6101 0532-87715237

中国/北京

北京市东城区王府井大街138号新东安写字楼T1座8层813
电话:010- 59654000

中国/成都

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦1003室
电话:028-84170019

日本:

3F YS Shin-Yokohama Building 2-15-10,
Shin-Yokohama Kohoku Yokohama
Kanagawa, 222-0033 Japan
Tel: +81. 45. 476 0281

新加坡:

390 Havelock Road #04-02, King's Center
Singapore 169662
Tel: +65. 6768 5800

中国/上海

上海市宜山路1009号创新大厦21层
电话:400 820 1133

中国/西安

西安市莲湖区唐延路北段22号金辉国际广场706室
电话:029-81334488

中国/深圳

深圳市南山区科技南十二路011号方大大厦1610室
电话:0755-86290598

韩国:

5F Derkwoo Building Seolleung-ro 94-gil 7
Gangnam-gu Seoul 06161 Korea
Tel: +82. 2. 2129 7700

销售咨询邮箱: hoffman.sales@nVent.com
销售咨询电话: 0532 - 8771 5237 (周一至周五 8:00-16:30)

官方微信



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



hoffman.nvent.com/zh-cn/