

# 铸接线片



## 认证



## 功能

提供用于主调整接线的触点区域

## 技术参数

| Table 1/2 |                                 |    |    |          |                        |         |
|-----------|---------------------------------|----|----|----------|------------------------|---------|
| 物料号       | 导体尺寸, UL                        | 材料 | 完成 | 孔尺寸 (HS) | 接触面积                   | 深度 (D)  |
| LPA55112  | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 铝  | 裸露 | 14.29 mm | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |
| LPA55114  | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 铝  | 裸露 | 7.94 mm  | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |
| LPA55138  | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 铝  | 裸露 | 11.11 mm | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |


| 物料号       | 导体尺寸, UL                        | 材料 | 完成 | 孔尺寸 (HS) | 接触面积                   | 深度 (D)  |
|-----------|---------------------------------|----|----|----------|------------------------|---------|
| LPC55112  | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 黄铜 | 裸露 | 14.29 mm | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |
| LPC55114  | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 黄铜 | 裸露 | 7.94 mm  | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |
| LPC55138  | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 黄铜 | 裸露 | 11.11 mm | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |
| LPC551L12 | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 黄铜 | 镀锡 | 14.29 mm | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |
| LPC551L38 | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级 | 黄铜 | 镀锡 | 11.11 mm | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm |

Table 2/2

| 物料号      | 高度 (H)  | 宽度 (W)   | 单位重量    | 认证                                         |
|----------|---------|----------|---------|--------------------------------------------|
| LPA55112 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.09 kg | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPA55114 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.09 kg | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPA55138 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.09 kg | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC55112 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.24 kg | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC55114 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.24 kg | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |

| 物料号       | 高度 (H)  | 宽度 (W)   | 单位重量    | 认证                                                    |
|-----------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| LPC55138  | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.24 kg | E202878-<br>Combined_CoC,<br>E202878-<br>Combined_CoC |
| LPC551L12 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.24 kg |                                                       |
| LPC551L38 | 25.4 mm | 98.42 mm | 0.24 kg |                                                       |

图

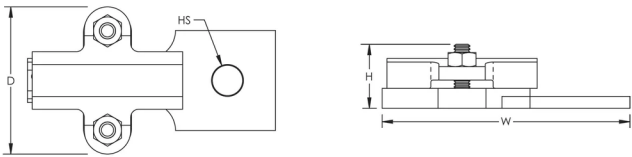

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：  
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE