


网状连接网络连接器，MBNC240

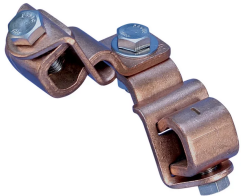

认证



功能

可通过快速、简单和经济的方式实现接地线和焊接线的现场连接

带不锈钢五金件的重型夹具适用于直埋

可容纳能够用于连接至建筑钢材和设备其他尾线

可结合通用底座线夹，用于连接至网状连接网络的各种底座大小

技术参数


Table 1/1

物料号	材料	导体尺寸	nVent ERICO 镀铜导体	符合
MBNC240	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	#2 实心线 - 4/0 绞合线, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

其他产品详情

仅所列的 nVent ERICO Cu-Bond 导体满足 IEC 合规性。

图

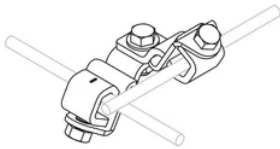

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE