

nVent ERICO Hammerlock Ground Clamp, Copper-bonded, Copper, 1/2" dia, 1/0 Stranded-2/0 Stranded

电力公用事业

物料号

EHL12FC2G



nVent ERICO Hammerlock

不可逆机械连接器可以将接地导体连接到接地棒。最先进的 Hammerlock

由导电性能良好的铜加工而成，提供低电阻连接，可承受接地故障电流和雷电暂态。该连接器的机械加固设计将有助于确保连接在被埋入恶劣的地下环境中后，仍能多年保持最高的性能水平。

安装 Hammerlock

就像挥舞锤子一样简单，不需要特殊工具或进行训练。Hammerlock

的安装速度是橡子形夹钳的三到五倍，并可提供易于使用且能承受 100% 导体载流容量的高品质接地连接。

认证



功能

具有极佳机械强度的不可逆连接

快速简单的安装，只需要一把锤子即可完成

无需特别培训

低电阻连接

提供对完整连接的视觉指示

允许进行“T”型连接或直通连接

适用于 Copperweld® 钢导体

产品属性


Ground Rod Type: 铜焊

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12.7 mm

Number of Conductors: 1

图表

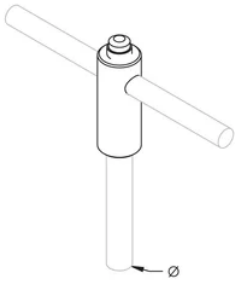

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ 警告：本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质，加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE